


Canaletas - Linha Conexel

MADE IN
BRASIL

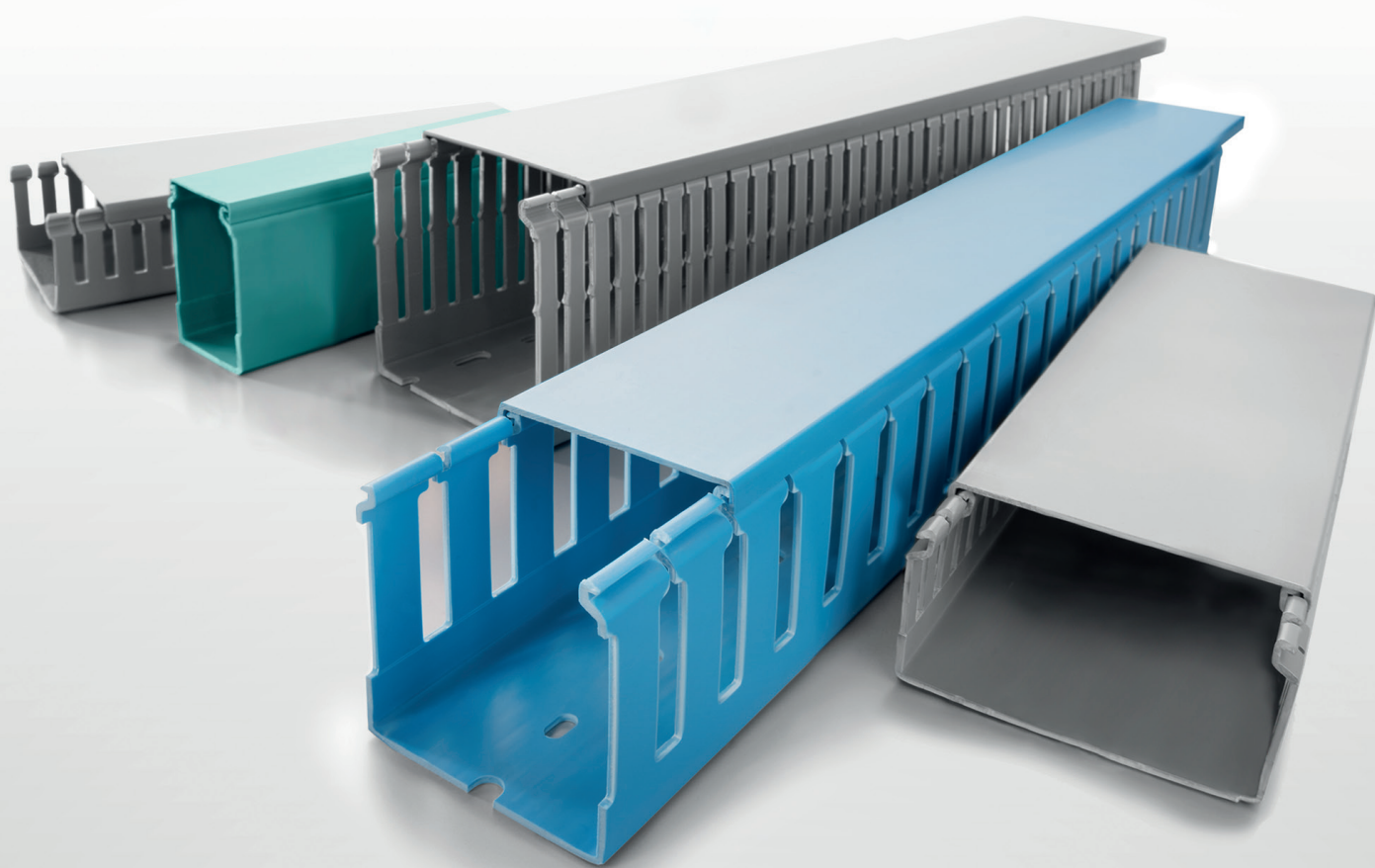

Weidmüller 
Conexel

Organize o cabeamento de painéis elétricos de forma flexível

Canaletas para distribuição fácil e rápida de cabos

Infraestrutura de painéis com valor agregado


Para manter a organização dos cabos dentro do painel elétrico, é necessário um sistema de passagem de cabos bem distribuído e com economia de espaço. Isso é mais do que apenas um aspecto visual, porque o direcionamento ordenado de cabos economiza tempo e dinheiro, facilita o trabalho de manutenção e aumenta a segurança operacional de forma geral.

Como parceiro em Conectividade Industrial, conhecemos os desafios enfrentados e fornecemos aos nossos clientes uma gama abrangente de canaletas de cabos para todas as aplicações. Detalhes práticos, bem como furos precisos de acordo com a DIN ISO 43659, facilitam a instalação. O mecanismo de fechamento inteligente permite fácil travamento e garante um ajuste seguro ao fechar a tampa.

Juntos, criamos infraestruturas com valor agregado. Nós o apoiamos em todas as etapas do trabalho, desde o planejamento até a implementação e operação contínua.

Let's connect.

Economize tempo e dinheiro com instalação rápida, fácil e alta flexibilidade na operação de cabeamento do painel.

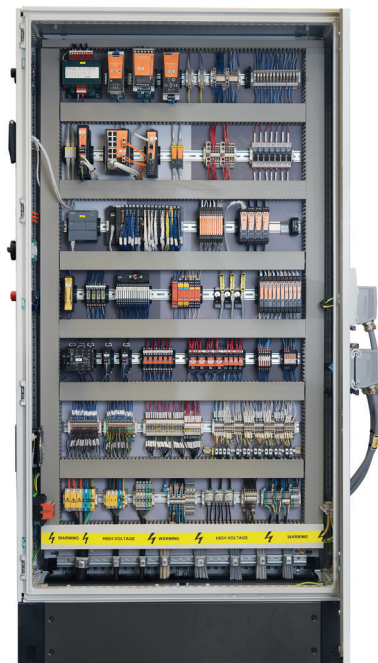

Soluções flexíveis, duradouras e funcionais para o cabeamento de painéis

O alto nível de qualidade das canaletas da linha Conexel by Weidmüller permite a instalação de estruturas duradouras, para um direcionamento ordenado dos cabos dentro do painel. Alta estabilidade e torção mínima são os principais diferenciais desta linha, além da tampa que possui fácil fixação através de um mecanismo de travamento funcional que garante um encaixe seguro.

O direcionamento ordenado e flexível dos cabos no painel não dá apenas uma boa impressão visual, mas também é essencial para uma operação funcional e segura. Beneficie-se de nossas canaletas resistentes e sem torção com detalhes inteligentes para instalação rápida e eficiente.



Vantagens:


- Alto nível de qualidade
- Solução com valor agregado
- Alta flexibilidade de operação

Canaletas Conexel Lisa

Material: PVC. Temperatura de trabalho: -20°C a 70°C.

Descrição	Medidas (mm)		Furação	Qty.*	Código Cor Cinza	Código Cor Azul Claro	Código Cor Azul Petróleo
	Largura	Altura					
30x30 LISA	30	30	Sim	24 m	C906589.0001	C906589.6001	C906589.2001
30x50 LISA	30	50	Sim	16 m	C906595.0001	C906595.6001	C906595.2001
30x80 LISA	30	80	Sim	8 m	C906601.0001	C906601.6001	C906601.2001
50x50 LISA	50	50	Sim	8 m	C906613.0001	C906613.6001	C906613.2001
50x80 LISA	50	80	Sim	8 m	C906619.0001	C906619.6001	C906619.2001
80x80 LISA	80	80	Sim	8 m	C906631.0001	C906631.6001	C906631.2001
110x80 LISA	110	80	Sim	8 m	C907346.0001	C907346.6001	C907346.2001
30x30 LISA	30	30	Não	24 m	C906586.0001	C906586.6001	C906586.2001
30x50 LISA	30	50	Não	16 m	C906592.0001	C906592.6001	C906592.2001
30x80 LISA	30	80	Não	8 m	C906598.0001	C906598.6001	C906598.2001
50x50 LISA	50	50	Não	8 m	C906610.0001	C906610.6001	C906610.2001
50x80 LISA	50	80	Não	8 m	C906616.0001	C906616.6001	C906616.2001
80x80 LISA	80	80	Não	8 m	C906628.0001	C906628.6001	C906628.2001
110x80 LISA	110	80	Não	8 m	C907737.0001	C907737.6001	C907737.2001

*Quantidade: lote mínimo e múltiplo com barras de 2m.

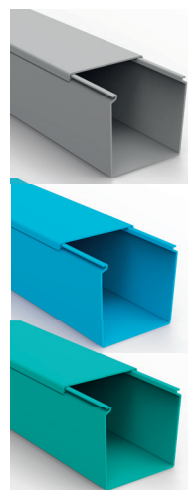


Canaletas Conexel Aberta

Material: PVC. Temperatura de trabalho: -20°C a 70°C.

Descrição	Medidas (mm)		Furação	Qty.*	Código Cor Cinza	Código Cor Azul	Código Cor Azul Petróleo
	Largura	Altura					
30x30 ABERTA	30	30	Sim	24 m	C906590.0001	C906590.6001	C906590.2001
30x50 ABERTA	30	50	Sim	16 m	C906596.0001	C906596.6001	C906596.2001
30x80 ABERTA	30	80	Sim	8 m	C906602.0001	C906602.6001	C906602.2001
50x50 ABERTA	50	50	Sim	8 m	C906614.0001	C906614.6001	C906614.2001
50x80 ABERTA	50	80	Sim	8 m	C906620.0001	C906620.6001	C906620.2001
80x80 ABERTA	80	80	Sim	8 m	C906632.0001	C906632.6001	C906632.2001
110x80 ABERTA	110	80	Sim	8 m	C907347.0001	C907347.6001	C907347.2001
30x30 ABERTA	30	30	Não	24 m	C906587.0001	C906587.6001	C906587.2001
30x50 ABERTA	30	50	Não	16 m	C906593.0001	C906593.6001	C906593.2001
30x80 ABERTA	30	80	Não	8 m	C906599.0001	C906599.6001	C906599.2001
50x50 ABERTA	50	50	Não	8 m	C906611.0001	C906611.6001	C906611.2001
50x80 ABERTA	50	80	Não	8 m	C906617.0001	C906617.6001	C906617.2001
80x80 ABERTA	80	80	Não	8 m	C906629.0001	C906629.6001	C906629.2001
110x80 ABERTA	110	80	Não	8 m	C907738.0001	C907738.6001	C907738.2001

*Quantidade: lote mínimo e múltiplo com barras de 2m.

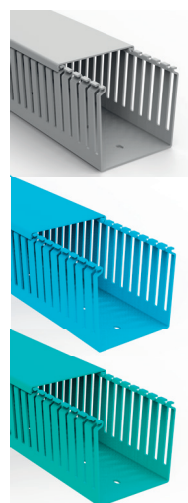


Canaletas Conexel Semi-Aberta

Material: PVC. Temperatura de trabalho: -20°C a 70°C.

Descrição	Medidas (mm)		Furação	Qty.*	Código Cor Cinza	Código Cor Azul	Código Cor Azul Petróleo
	Largura	Altura					
30x30 SEMI-ABERTA	30	30	Sim	24 m	C906591.0001	C906591.6001	C906591.2001
30x50 SEMI-ABERTA	30	50	Sim	16 m	C906597.0001	C906597.6001	C906597.2001
30x80 SEMI-ABERTA	30	80	Sim	8 m	C906603.0001	C906603.6001	C906603.2001
50x50 SEMI-ABERTA	50	50	Sim	8 m	C906615.0001	C906615.6001	C906615.2001
50x80 SEMI-ABERTA	50	80	Sim	8 m	C906621.0001	C906621.6001	C906621.2001
80x80 SEMI-ABERTA	80	80	Sim	8 m	C906633.0001	C906633.6001	C906633.2001
110x80 SEMI-ABERTA	110	80	Sim	8 m	C907348.0001	C907348.6001	C907348.2001
30x30 SEMI-ABERTA	30	30	Não	24 m	C906588.0001	C906588.6001	C906588.2001
30x50 SEMI-ABERTA	30	50	Não	16 m	C906594.0001	C906594.6001	C906594.2001
30x80 SEMI-ABERTA	30	80	Não	8 m	C906600.0001	C906600.6001	C906600.2001
50x50 SEMI-ABERTA	50	50	Não	8 m	C906612.0001	C906612.6001	C906612.2001
50x80 SEMI-ABERTA	50	80	Não	8 m	C906618.0001	C906618.6001	C906618.2001
80x80 SEMI-ABERTA	80	80	Não	8 m	C906630.0001	C906630.6001	C906630.2001
110x80 SEMI-ABERTA	110	80	Não	8 m	C907739.0001	C907739.6001	C907739.2001

*Quantidade: lote mínimo e múltiplo com barras de 2m.

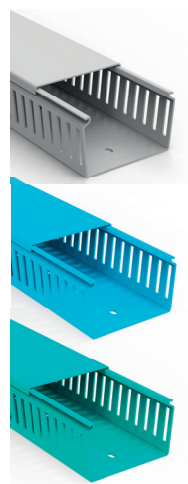


Canaletas Conexel




Tampa

Descrição	Qtd.*	Código Cor Cinza	Código Cor Azul	Código Cor Azul Petróleo
TAMPA P/ CANALETA 30mm	24 m	C907793.6000	C907798.6000	C907802.6000
TAMPA P/ CANALETA 50mm	16 m	C907794.6000	C907799.6000	C907803.6000
TAMPA P/ CANALETA 80mm	8 m	C907795.6000	C907800.6000	C907804.6000
TAMPA P/ CANALETA 110mm	8 m	C907796.6000	C907801.6000	C907805.6000

 
*Quantidade: lote mínimo e múltiplo com barras de 2m.



Furação das canaletas com base 30mm e 50mm

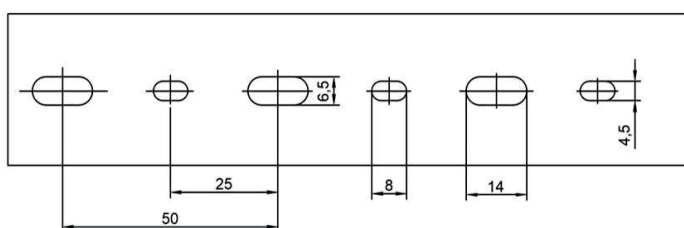

Furação das canaletas com base 80mm e 110mm

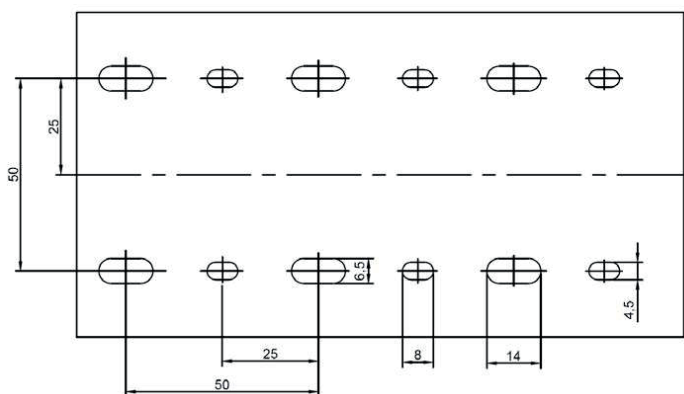

Ferramentas para Corte de Canaletas

Descrição	Largura máxima de corte	Largura da ferramenta	Comprimento da ferramenta	Espessura da ferramenta	Peso da ferramenta	Qtd.	Código
VKSW	125 mm	280 mm	285 mm	290 mm	15000 g	1	1137530000



Weidmüller – Your partner in Smart Industrial Connectivity

Como especialistas contando com ampla experiência, apoiamos nossos clientes e parceiros no mundo inteiro oferecendo produtos, soluções e serviços nas áreas de energia, sinais e dados. Estamos totalmente familiarizados com seus setores e mercados, além de conhecermos os desafios tecnológicos do futuro. É por isso que estamos sempre desenvolvendo soluções inovadoras, sustentáveis e de valor agregado para suas exigências específicas. Juntos definimos os padrões da Industrial Connectivity.

Acesse nosso catálogo online e saiba mais sobre nosso portfólio completo.



Weidmüller Conexel do Brasil
Av. Presidente Juscelino, 642 - Piraporinha
09950-370 - Diadema
São Paulo - Brasil
Tel.: +55 11 4366-9600
vendas@weidmueller.com
www.weidmueller.com.br

Proibida a reprodução total ou parcial. Impresso no Brasil - Cód. C462356/9/25
Nos reservamos no direito de alterar as características sem prévio aviso.