

AKTIONEN

AUSGABE 2 | 2026



SNAP IN
Anschlusstechnologie



Industriedrucker
PrintJet MINI




Überspannungs-
schutz



Werkzeugkoffer

SNAP IN REIHENKLEMMEN & DER NEUE PRINTJET MINI

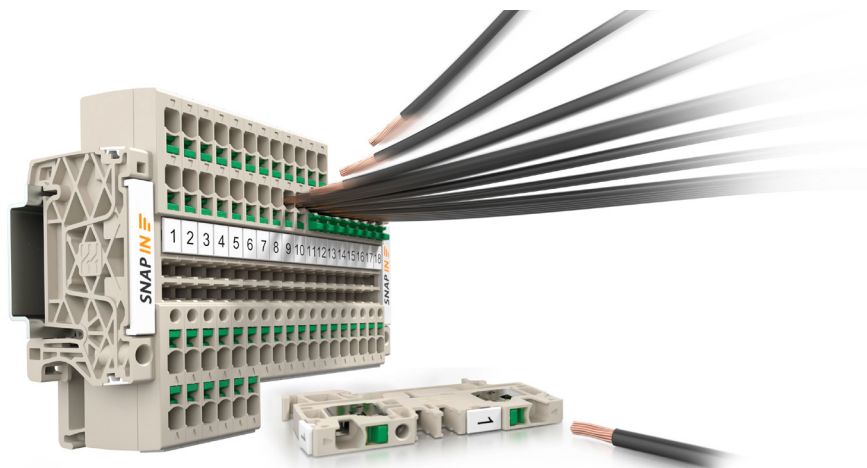

SNAP IN

SNAP IN Reihenklemmen bestellen und den neuen PrintJet MINI für nur 1 € erhalten.



FÜR
€1

Bei jeder Material-
bestellung ab 4.000 €
ist der UV-Ink-basierte
PrintJet MINI für nur
1 € erhältlich

**Der neue PrintJet MINI – der
kompakte UV-Ink-Drucker für
professionelle Kennzeichnung**

- Ideal für den mobilen Einsatz
- Robust und wartungsarm
- Unabhängiges Drucken
- Intuitive Bedienung
- volle Transparenz
- passend für alle gängigen MultiCard Markierer



Aktionsangebot

Bei einer Bestellung von SNAP IN Reihenklemmen ab 4.000 € kann ein PrintJet MINI zum Aktionspreis von 1 € erworben werden.*



* Aktionsbedingungen: Angebot gültig bis 31.12.2026

- Bestellung von SNAP IN Reihenklemmen ab 4.000 €
- Pro Kunde kann maximal ein PrintJet MINI zum Aktionspreis von 1 € bezogen werden.
- Die Aktion gilt ausschließlich für Neuaufträge.
- Zur Inanspruchnahme der Aktion bitte bei der Bestellung einen entsprechenden Hinweis anführen.
- Nur solange der Vorrat reicht.

* UVP zzgl. MwSt., Nur solange der Vorrat reicht. Gültig vom 01.09. bis zum 31.12.2026.



INVENTED BY WEIDMÜLLER:

SNAP IN – DIE SCHNELLSTE ANSCHLUSSTECHNOLOGIE

Die SNAP IN-Anschluss-technik ist schon in vielen **Komponenten für Schaltschrank, Feld und Gerät** verbaut: Weidmüller bietet **das weltweit größte Sortiment im Anschlussquerschnittsbereich von 0,25 mm² bis 16 mm²** mit der innovativen SNAP IN-Anschluss-technologie an. Und es wird stetig größer.

Jetzt gratis
SNAP IN Muster
anfordern!



Entdecken Sie SNAP IN unter
weidmueller.at/snapin



Klippon® Connect Reihenklemmen mit SNAP IN-Technologie

Sobald ein Leiter, ob mit oder ohne Aderendhülse, den Triggerpunkt in der Kontaktstelle erreicht, löst die vorgespannte Mechanik aus und stellt zuverlässig eine sichere Verbindung her.



Stromversorgungen PROeco 2nd Generation

Die zweite Generation der PROeco ist die erste Stromversorgung mit SNAP IN-Anschluss-technik. Sie kommt in sämtlichen Industrien zum Einsatz: Vom Maschinenbau und Prozess, über Transport, Gebäudeinfrastruktur bis zum Energiesektor.




Leiterplattensteckverbinder und -klemmen OMNIMATE® 4.0

Sobald ein Leiter, ob mit oder ohne Aderendhülse, den Triggerpunkt in der Kontaktstelle erreicht, löst die vorgespannte Mechanik aus und stellt zuverlässig eine sichere Verbindung her.

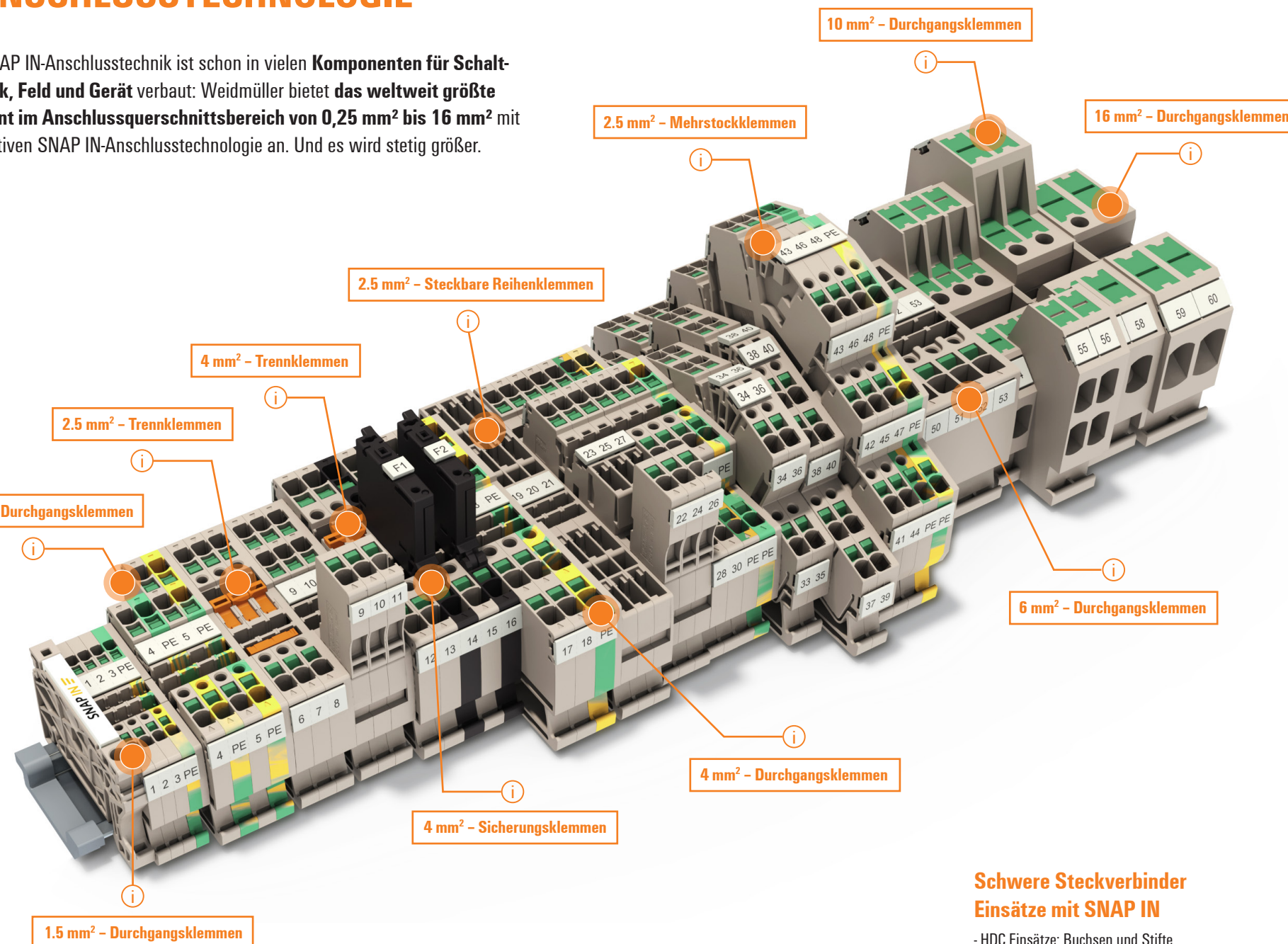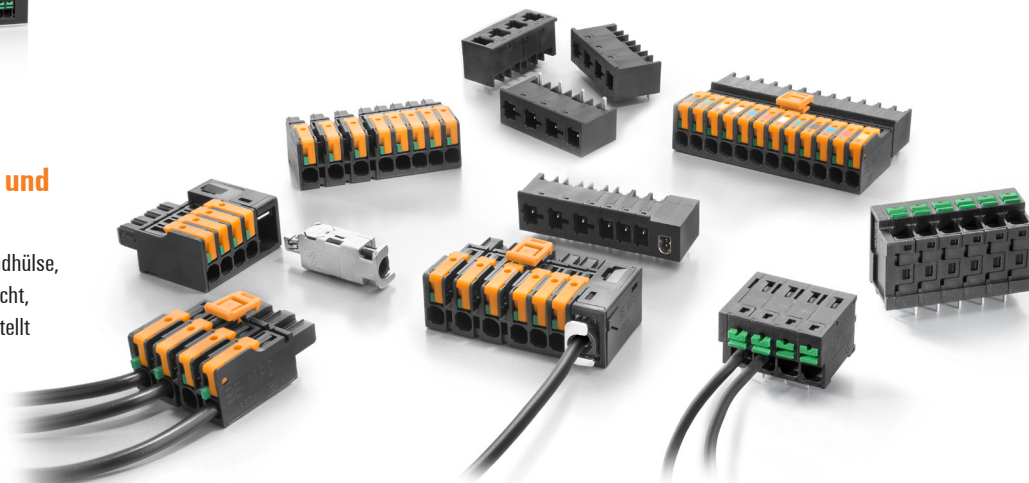

Schwere Steckverbinder Einsätze mit SNAP IN

- HDC Einsätze: Buchsen und Stifte
- 4 Größen mit 6 - 24 Polen
- 500 V, 16 A

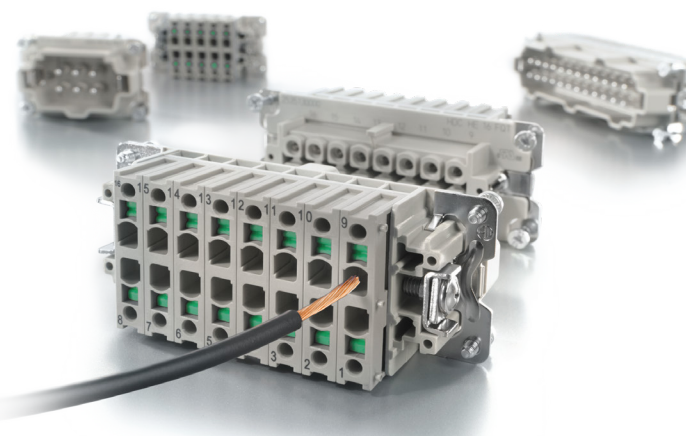

BESUCHEN SIE UNS AUF DEN NÄCHSTEN VERANSTALTUNGEN UND ERLEBEN SIE IHREN EIGENEN SNAP IN-MOMENT!

September


- 16. - 17.09. | Österreichs Energie Kongress, Wien
- 16. - 18.09. | Limmert Informationstag, Salzburg
- 23. - 24.09. | Tech.Con, Dornbirn
- 24.09. | STARA live, Wien

Oktober

- 01.10. | Sonepar ImPuls, Altdorf

November

- 10. - 12.11. | Enlit Europe, Wien

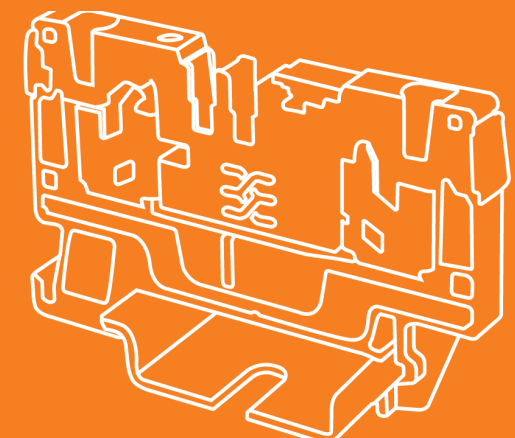



427 T

Verkaufte
Generatoranschlusskästen



251 MIO

Unterstützte Module



49 GW

Installierte Power



100


Länder mit lokaler
Unterstützung



PHOTOVOLTAIKANLAGEN LANGFRISTIG EFFIZIENT BETREIBEN UND OPTIMAL SCHÜTZEN

Für jede Anwendung gerüstet!

Der kompakte PV-Generatoranschlusskasten PV Inline kommt in PV-Aufdach-Installationen zum Einsatz. Er schützt die PV-Anlage vor Überspannungen sowie Blitzschlag. Im Fall einer Überspannung stellt er einen Erdschluss her. Der raumsparende Generatoranschlusskasten (GAK) eignet sich speziell für enge Umgebungen. Er integriert sich in Kabelkanäle oder lässt sich hinter PV-Modulen montieren.

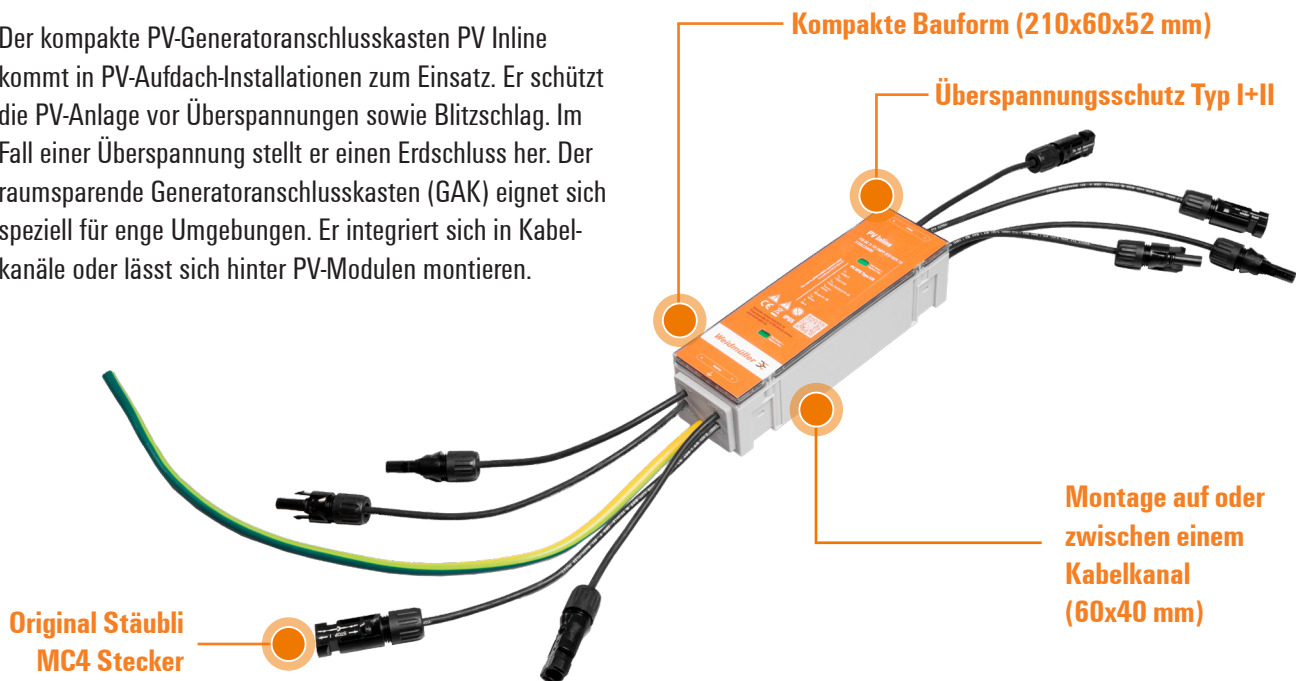

Typ	Art.-Nr.	Aktionspreis*
1 MPP, 1 Eingang / 1 Ausgang, ÜSS-Typ: I / II, MC4, 1x 39 A	3108220000	119,00 €
2 MPP, 1 Eingang / 1 Ausgang, ÜSS-Typ: I / II, MC4, 2x 39 A	3108230000	159,00 €



* UVP zzgl. MwSt., Nur solange der Vorrat reicht. Gültig vom 01.09. bis zum 31.12.2026.

PV NEXT GENERATORANSCHLUSSKÄSTEN

PV Next – Generatoranschlusskästen für gewerbliche PV-Anlagen

Typ	Best.-Nr.	Aktionspreis*
Ohne Sicherungsschalter, ohne Lasttrennschalter		
3 MPPT, 3 Eingänge / 3 Ausgänge, ÜSS-Typ: I/II, WM4C	2890460000	452,54 €

Typ	Best.-Nr.	Aktionspreis*
4 MPP, 2 Eingänge / 2 Ausgänge, ÜSS-Typ: I/II, Verschraubung	2737610000	381,00 €



PV-Markierungsset

Typ	Best.-Nr.	Aktionspreis*
Vorgedruckte Kabelmarkierer 1-3 MPP, Warnetiketten, Kabelbinder	8000149520	12,65 €



Online Support für
Stromversorgungen

Ob Maschinenbau, Prozessindustrie, Energiesektor, Gebäudeautomation oder Transportwesen: Jedes Anwendungsfeld hat spezifische Anforderungen an die Stromversorgung. Aus dem großen Weidmüller Portfolio lassen sich Power-Management Lösungen passgenau für jede Applikation auswählen.

WELTPREMIERE – DIE ERSTE MIT **SNAP IN ANSCHLUSS**



Weitere Schaltnetzteile
finden Sie hier




- Robust und langlebig
- Platz- und energiesparend
- Einfache und schnelle Statusdiagnose
- Internationale Zulassungen

Typ	Art.-Nr.	Aktionspreis*
PRO ECO 72W 24V 3A II SI	3146450000	35,00 €
PRO ECO 120W 24V 5A II SI	3146460000	43,50 €
PRO ECO 240W 24V 10A II SI	3146470000	66,00 €

MASCHINENWARTUNG SICHER UND EINFACH MIT DEM U-LINK STARTER-PAKET

~~752 €~~
500 €*

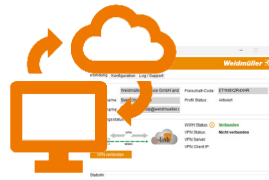

IE-SR-4TX

Art.-Nr. 2751270000
Security/NAT/VPN/Router
500 €*

u-Link Portal „Basic“

Webbasierter Cloudserver Zugang
1 Jahr (bis 50 Geräte)
KOSTENLOS

u-Link VPN Connection

Arbeitsplatzlizenz / Service
1 Jahr
INKLUSIVE

Support Erstinstallation

1 Stunde
KOSTENLOS

* UVP zzgl. MwSt., Nur solange der Vorrat reicht. Gültig vom 01.09. bis zum 31.12.2026.



PROFESSIONELLE WERKZEUGE

Mit den Weidmüller Profi-Werkzeugen werden Arbeiten schneller, besser und präziser als je zuvor erledigt. Selbst anspruchsvolle Aufgaben gehen leicht und ermüdungsfrei von der Hand. Bei der Entwicklung haben wir stets ein Ziel vor Augen: Wir möchten die Arbeit erleichtern, Arbeitsabläufe optimieren und dabei helfen die Produktivität in Unternehmen nachhaltig zu sichern.

Entdecken Sie das gesamte
Werkzeug-Sortiment



DAS IDEALE WERKZEUG



SCREWTY SET-DM
Best.-Nr. 1920000000

159 €*



- Verschraubungswerkzeug
- für M8, M12-Rundsteckverbinder
- für die Varianten der freikonfektionierbaren Stecker und Buchsen M12F und M8F
- für alle M23 Stecker und Buchsen
- Drehmomenteinstellung min. 0,5 Nm, max. 1,7 Nm

EINFACH SCHNELLER UND EFFIZIENTER ARBEITEN

TOP CASE INSTA
Best.-Nr. 1345310000



- Größter und umfassendster Aktions-Trolley
- Enthält insgesamt 18 verschiedene Komponenten
- Inklusive KT8, Seitenschneider und Abisolierwerkzeug
- Mit Adernendhülsen, Rollmaßband und Schaltschrankschlüssel ausgestattet
- Enthält verschiedene Zangen, darunter Kombi- und Spitzzangen
- Umfasst alle wichtigen Werkzeuge für die professionelle Elektroinstallation und den Schaltschrankbau

510 €*



**WORKPLACE
SOLUTIONS**

Weidmüller 



50
JAHRE stripax®
1976 - 2026

Workplace Solutions

Das Original – stripax®

Legendär seit 1976

Seit 1976 steht die Weidmüller stripax® für präzises Abisolieren und zuverlässiges Arbeiten. Generationen von Profis im Schaltschrankbau, in der Elektroinstallation und in der industriellen Fertigung vertrauen auf das Original.

Weidmüller GmbH
IZ Nö-Süd Straße 2b, Objekt M59
2355 Wiener Neudorf, Austria
T +43 2236 6708-0
www.weidmueller.com

Persönlichen Support
finden Sie im Internet unter:
www.weidmueller.at/kontakt

Made in Germany
09/2026

50 Jahre stripax®

Zwei Legenden. Ein Jubiläumsset.

Was die stripax® so besonders macht, erleben Sie bei jedem Handgriff. Höchste Präzision sorgt für saubere Ergebnisse, ein durchdachter Bedienkomfort für spürbare Entlastung im Arbeitsalltag. Dazu kommt eine Qualität, die bleibt und auf die Sie sich Tag für Tag verlassen können. Seit fünf Jahrzehnten. Und heute mehr denn je.

50 Jahre stripax®. Ein Werkzeug, das Vertrauen schafft, Generationen verbindet und Maßstäbe setzt. Mehr als Technik. Ein echtes Stück Weidmüller DNA. Legendary.



Typ	Kabeltyp	Leiteranschlussquerschnitt	Abisolierlänge, max.	Schneidleistung, max.	Klingenfarbe	Best.-Nr.
STRIPAX	Feindrähtige u. massive Leiter mit PVC-Isolation	0.08...10 mm ²	25 mm	6 mm ²	gray ●	
STRIPAX 16	Feindrähtige u. massive Leiter mit PVC-Isolation	6...16 mm ²	25 mm	6 mm ²	black ●	
STRIPAX 50Y PROMO SET						322010000