



中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2020322313000069

认证委托人名称及地址

魏德米勒电联接(上海)有限公司

中国(上海)自由贸易试验区韩城路101号63号厂房A部位

生产者名称及地址

魏德米勒电联接(上海)有限公司

中国(上海)自由贸易试验区韩城路101号63号厂房A部位

产品名称和系列、型号、规格

电缆接头、转接头和堵头

A2L**/**-WM,E1**/**-WM,ADAP**/**-Ex WM,VP**/**-Ex WM

产品标准和技术要求

GB/T 3836.1-2021、GB/T 3836.2-2021、GB/T 3836.3-2021、GB/T 3836.31-2021

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 防爆电气》

(CNCA-C23-01:2024)的要求,特发此证。

发证日期:2025年02月25日 有效期至:2030年02月24日

首次发证日期:2020年03月06日

认证模式:型式试验+初始工厂检查+获证后监督

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验,
也可在认监委网站(www.cnca.gov.cn)查询。



批准:

郭敬华

上海仪器仪表自控系统检验测试所有限公司





中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2020322313000069


证书附页：第 1 页共 5 页

产品名称：
电缆接头、转接头和堵头

型号规格：

A2L**/**-WM, E1**/**-WM, ADAP**/**-Ex WM, VP**/**-Ex WM

A2L**/**-WM、E1**/**-WM 系列电缆接头具体型号如下：

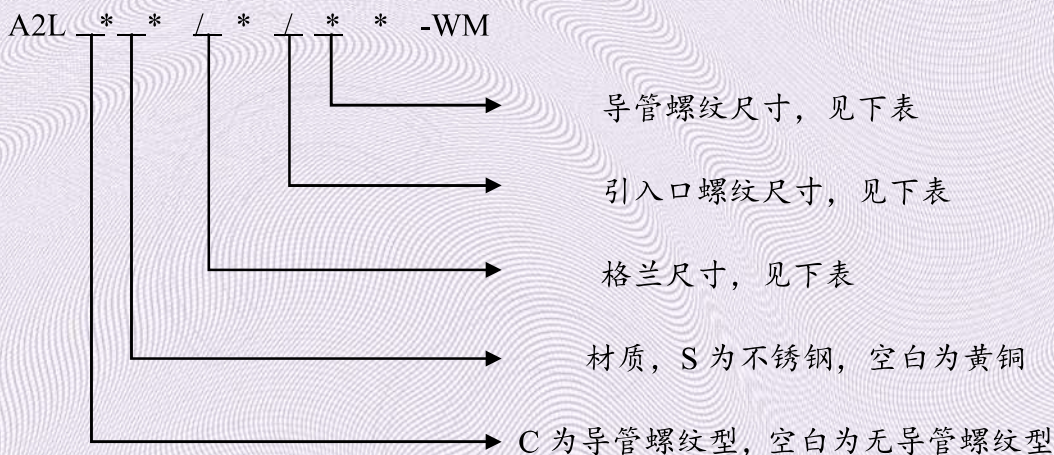

格兰尺寸	引入口螺纹尺寸			导管螺纹尺寸 (仅 A2LC(S)型)		
	标准		可选	标准		可选
	公制	NPT	NPT	公制	NPT	NPT
16	M16	1/2"	3/4"	M20	1/2"	3/4"
20S	M20	1/2"	3/4"	M20	1/2"	3/4"
20	M20	1/2"	3/4"	M20	1/2"	3/4"
25	M25	3/4"	1"	M25	3/4"	1"
32	M32	1"	1-1/4"	M32	1"	1-1/4"
40	M40	1-1/4"	1-1/2"	M40	1-1/4"	1-1/2"
50S	M50	1-1/2"	2"	M50	1-1/2"	2"
50	M50	2"		M50	2"	
63S	M63	2"	2-1/2"	M63	2"	2-1/2"

本页为证书附页，应与证书主页同时使用。



SITIAS
Worldwide Access

批准：

邵新华

上海仪器仪表自控系统检验测试所有限公司



中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2020322313000069

证书附页: 第 2 页共 5 页

63	M63	2-1/2"		M63	2-1/2"	
----	-----	--------	--	-----	--------	--

E1 * * / * / * -WM

引入口螺纹尺寸, 见下表

格兰尺寸, 见下表

材质, S 为不锈钢, 空白为黄铜

电缆接头类型, W: SWA 铠装,
XZ: SWB/STA 铠装

格兰尺寸	引入口螺纹尺寸		
	标准		可选
	公制	NPT	NPT
16	M16	1/2"	3/4"
20S	M20	1/2"	3/4"
20	M20	1/2"	3/4"
25	M25	3/4"	1"
32	M32	1"	1-1/4"
40	M40	1-1/4"	1-1/2"
50S	M50	1-1/2"	2"
50	M50	2"	
63S	M63	2"	2-1/2"
63	M63	2-1/2"	

本页为证书附页, 应与证书主页同时使用。



SITIAS
Worldwide Access

批 准:

郭新华

上海仪器仪表自控系统检验测试所有限公司




中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2020322313000069

证书附页：第 3 页共 5 页

ADAP**/-Ex WM 系列转接头具体型号如下：

ADAP * / * - * -Ex WM

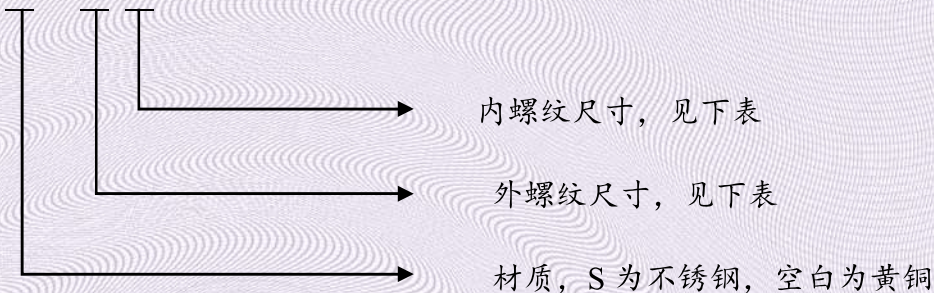

内螺纹 外螺纹	M16	M20	M25	M32	M40	M50	M63	1/2 NPT	3/4 NPT	1 NPT	1- 1/4 NPT	1- 1/2 NPT	2 NPT
M16	A01	A01						A01	A02				
M20	R01	A03	A04	A05				A03	A04	A05			
M25	R02	R02	A06	A07	A08			R02	A06	A07	A08		
M32	R03	R03	R03	A09	A10	A11		R03	R03	A09	A10	A11	
M40	R04	R04	R04	R04	A12	A13	A14	R04	R04	R04	A12	A13	A14
M50	R05	R05	R05	R05	R05	A15	A16	R05	R05	R05	R05	A15	A16
M63	R06	R06	R06	R06	R06	R06	A17	R06	R06	R06	R06	R06	A17
1/2NPT	R01	A03	A04	A05				A03	A04	A05			
3/4NPT	R02	R02	A06	A07	A08			R02	A06	A07	A08		
1NPT	R03	R03	R03	A09	A10	A11		R03	R03	A09	A10	A11	
1-1/4NPT	R04	R04	R04	R04	A12	A13	A14	R04	R04	R04	A12	A13	A14
1-1/2NPT	R07	R07	R07	R07	R07	A18	A19	R07	R07	R07	R07	A18	A19
2NPT	R08	R08	R08	R08	R08	R08	A20	R08	R08	R08	R08	R08	A20

本页为证书附页，应与证书主页同时使用。



SITIAS
Worldwide Access

批准：

郭新华

上海仪器仪表自控系统检验测试所有限公司



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2020322313000069

证书附页：第 4 页共 5 页

VP**/*-Ex WM 系列堵头具体型号如下：

VP * * / * -Ex WM

引入口螺纹尺寸，见下表

堵头头部形状，HEX:六角头，

空白：蘑菇头

材质，S 为不锈钢，空白为黄铜

VP(S)型		VP(S) HEX 型
引入口螺纹尺寸	内六角尺寸	引入口螺纹尺寸
M16	M8	M16
M20	M10	M20
M25	M10	M25
M32	M10	M32
M40	M10	M40
M50	M10	M50
M63	M19	M63
1/2NPT	M10	
3/4NPT	M10	
1NPT	M10	
1-1/4NPT	M10	
1-1/2NPT	M10	
2NPT	M10	
2-1/2NPT	M19	

本页为证书附页，应与证书主页同时使用。



SITIAS
Worldwide Access

批 准：

郭新华

上海仪器仪表自控系统检验测试所有限公司



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2020322313000069

证书附页：第 5 页共 5 页

防爆标志：

Ex db II C Gb, Ex eb II C Gb, Ex ta III C Da

电气参数：

/

相关报告编号：

2022S17402-007369

使用条件：

1.特殊（限制）使用条件：

A2L**/**-WM、E1**/**-WM 系列电缆接头

1) 产品的安装必须按照制造厂家提供的产品说明书进行。

2) 使用工作温度：-50 °C~+120°C。

3) A2L、A2LC 和 E1 系列电缆接头仅适用在 II 类固定安装场所，且用户应保证夹紧电缆，以防被拔脱或扭转。

ADAP**/**-Ex WM 系列转接头、VP**/**-Ex WM 系列堵头

1) 产品的安装必须按照制造厂家提供的产品说明书进行。

2) 使用工作温度：-50 °C~+120°C。

2.外壳防护等级：IP66

本页为证书附页，应与证书主页同时使用。



SITIAS
Worldwide Access

批 准：

上海仪器仪表自控系统检验测试所有限公司