


LAN パッチケーブル CabinetLine シリーズ

豊富なカラーバリエーションとアングルに対応

ワイドミュラーのパッチケーブル CabinetLine シリーズは、様々なネットワークを視覚的に区別するために、豊富な色のバリエーションでさまざまなネットワークを視覚的に区別できます。爪折れ防止機構を備えたオーバーモールド構造で業界最小クラスのコネクタサイズの実現によりコンパクトでありながら堅牢なつくりとなっており、制御盤内などの限られたスペース内での取り回しも容易です。

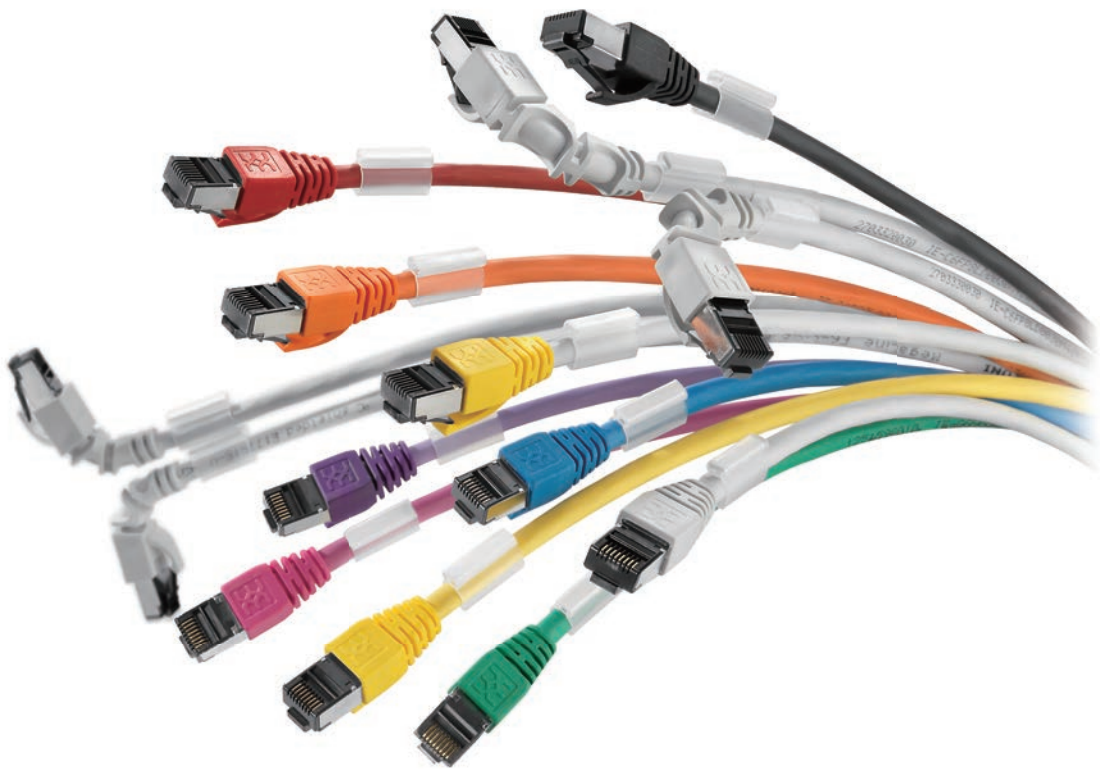


製品の特長:

- 9色のカラーバリエーション対応
- 業界最小クラスのコネクタサイズ
- 爪折れ防止機構を備えたオーバーモールド構造により、コンパクトでありながら堅牢
- S/FTP 二重シールド構造により電磁ノイズ環境下において高いノイズ遮蔽実現。また、アルミニウム製シールド材が放熱に寄与し、高温下での使用も可能
- 難燃性と耐熱性に優れ、屋内配線に適した低発煙性のケーブル(LSZH)を使用し、UL listed / 垂直燃焼試験に対応
- ギガ Bit 通信 (CAT6A) に対応
- CC-link IE 対応

■ 概略仕様

配線	ANSI/TIA/EIA-568-B.2-10, 準拠
導体構成	AWG27 / 7 本撚り線
伝送カテゴリ	CAT6A
挿抜回数	750 回以上
ケーブル外径	6mm typ.
最小曲げ半径	ケーブル直径の 4 倍
動作温度範囲	-20 ~ 60°C

難燃性	IEC 60332-2-2, IEC 60332-1-2, UL 2556 (FT1) IEC 60332-3-24, UL 2556 (FT1) 準拠
環境	RoHS2 / REACH
認証	

■ 製品データ

コネクタストレート形状

長さ	型式	品番					
		灰色 (x:D)	青色 (x:B)	緑色 (x:G)	黒色 (x:E)	黄色 (x:Y)	橙色 (x:O)
0.2m	IE-C6FP8Lx0002M40M40-x	1165940002	1165900002	1251590002	1251610002	1251580002	2563810002
0.3m	IE-C6FP8Lx0003M40M40-x	1165940003	1165900003	1251590003	1251610003	1251580003	—
0.4m	IE-C6FP8Lx0004M40M40-x	1165940004	1165900004	1251590004	—	—	—
0.5m	IE-C6FP8Lx0005M40M40-x	1165940005	1165900005	1251590005	1251610005	1251580005	2563810005
0.6m	IE-C6FP8Lx0006M40M40-x	1165940006	1165900006	1251590006	—	—	—
0.7m	IE-C6FP8Lx0007M40M40-x	1165940007	1165900007	1251590007	—	—	—
1.0m	IE-C6FP8Lx0010M40M40-x	1165940010	1165900010	1251590010	1251610010	1251580010	2563810010
1.5m	IE-C6FP8Lx0015M40M40-x	1165940015	1165900015	1251590015	1251610015	1251580015	2563810015
2.0m	IE-C6FP8Lx0020M40M40-x	1165940020	1165900020	1251590020	1251610020	1251580020	2563810020
2.5m	IE-C6FP8Lx0025M40M40-x	1165940025	1165900025	1251590025	—	—	—
3.0m	IE-C6FP8Lx0030M40M40-x	1165940030	1165900030	1251590030	1251610030	1251580030	2563810030
3.5m	IE-C6FP8Lx0035M40M40-x	1165940035	1165900035	1251590035	—	—	—
4.0m	IE-C6FP8Lx0040M40M40-x	1165940040	1165900040	1251590040	1251610040	1251580040	—
4.5m	IE-C6FP8Lx0045M40M40-x	1165940045	1165900045	1251590045	—	—	—
5.0m	IE-C6FP8Lx0050M40M40-x	1165940050	1165900050	1251590050	1251610050	1251580050	2563810050
5.5m	IE-C6FP8Lx0055M40M40-x	1165940055	—	—	—	—	—
6.0m	IE-C6FP8Lx0060M40M40-x	1165940060	1165900060	1251590060	—	1251580060	—
6.5m	IE-C6FP8Lx0065M40M40-x	1165940065	1165900065	1251590065	—	—	—
7.0m	IE-C6FP8Lx0070M40M40-x	1165940070	—	—	1251610070	—	—
7.5m	IE-C6FP8Lx0075M40M40-x	1165940075	1165900075	—	1251610075	—	—
8.5m	IE-C6FP8Lx0085M40M40-x	1165940085	—	—	—	—	—
9.0m	IE-C6FP8Lx0090M40M40-x	1165940090	1165900090	1251590090	—	—	—
10m	IE-C6FP8Lx0100M40M40-x	1165940100	1165900100	1251590100	1251610100	1251580100	2563810100
15m	IE-C6FP8Lx0150M40M40-x	1165940150	1165900150	1251590150	1251610150	1251580150	2563810150
20m	IE-C6FP8Lx0200M40M40-x	1165940200	1165900200	1251590200	1251610200	1251580200	2563810200

*上記 6 色以外の 3 色については、お問い合わせください。

コネクタ 270° アングル形状

長さ	型式	品番
0.5m	IE-C6FP8LD0005M40W40-D	1233160005
1.0m	IE-C6FP8LD0010M40W40-D	1233160010
1.2m	IE-C6FP8LD0012M40W40-D	1233160012
1.5m	IE-C6FP8LD0015M40W40-D	1233160015
2.0m	IE-C6FP8LD0020M40W40-D	1233160020
3.0m	IE-C6FP8LD0030M40W40-D	1233160030
5.0m	IE-C6FP8LD0050M40W40-D	1233160050
10m	IE-C6FP8LD0100M40W40-D	1233160100

コネクタ 90° アングル形状

長さ	型式	品番
0.5m	IE-C6FP8LD0005M40V40-D	1248280005
1.0m	IE-C6FP8LD0010M40V40-D	1248280010
1.2m	IE-C6FP8LD0012M40V40-D	1248280012
1.5m	IE-C6FP8LD0015M40V40-D	1248280015
2.0m	IE-C6FP8LD0020M40V40-D	1248280020
3.0m	IE-C6FP8LD0030M40V40-D	1248280030
5.0m	IE-C6FP8LD0050M40V40-D	1248280050
10m	IE-C6FP8LD0100M40V40-D	1248280100


コネクタ左アングル形状

長さ	型式	品番
0.5m	IE-C6FP8LD0005M40L40-D	2703320005
1.0m	IE-C6FP8LD0010M40L40-D	2703320010
1.2m	IE-C6FP8LD0012M40L40-D	2703320012
1.5m	IE-C6FP8LD0015M40L40-D	2703320015
2.0m	IE-C6FP8LD0020M40L40-D	2703320020
3.0m	IE-C6FP8LD0030M40L40-D	2703320030
5.0m	IE-C6FP8LD0050M40L40-D	2703320050
10m	IE-C6FP8LD0100M40L40-D	2703320100

コネクタ右アングル形状

長さ	型式	品番
0.5m	IE-C6FP8LD0005M40R40-D	2703330005
1.0m	IE-C6FP8LD0010M40R40-D	2703330010
1.2m	IE-C6FP8LD0012M40R40-D	2703330012
1.5m	IE-C6FP8LD0015M40R40-D	2703330015
2.0m	IE-C6FP8LD0020M40R40-D	2703330020
3.0m	IE-C6FP8LD0030M40R40-D	2703330030
5.0m	IE-C6FP8LD0050M40R40-D	2703330050
10m	IE-C6FP8LD0100M40R40-D	2703330100

アクセサリ

外観	製品タイプ	概略仕様	型式	品番
	90° 曲げアクセサリ	色：黒、R25mm 曲げ、適用電線径：6mm	IE-CABLE-BENDER-90	2704480000

本データシートの記載内容は予告無く変更される場合がございます。予めご了承くださいませようお願いします。

日本ワイドミュラー株式会社

We look forward to sharing ideas with you - Let's connect
Weidmüller - Partner of Industrial Connectivity

www.weidmuller.co.jp

お問い合わせ先

本社営業部
〒140-0002 東京都品川区東品川 2-2-8 スフィアタワー 天洲 8 階
<https://www.weidmuller.co.jp> Mail: infojapan@weidmuller.com
TEL: (03)-6711-5301 FAX: (03)-6711-5333

DT-24001A-2024/05/31