

プリント基板用製品 TOP1.5GS シリーズ販売終了のお知らせ

拝啓

貴社にはご清栄のこととお慶び申し上げます。
平素は格別のお引き立てを賜り、誠にありがとうございます。

この度、プリント基板用端子台 TOP1.5GS シリーズを世界的な需要減少に伴い販売を終了させていただき
となりました。代替製品としましては、プッシュイン接続タイプの LMF シリーズを推奨させていただいておりま
す。

現在該当製品をご利用中のお客様には、ご面倒をおかけいたしますが、何卒ご理解いただけますよう
よろしくお願い致します。

敬具

■ 販売終了製品シリーズと代替製品シリーズについて:

販売終了製品シリーズ(ネジ接続)	代替製品シリーズ(Push-in 接続)	備考
TOP1.5GS/90 5 2STI (pitch 5.08)	LMF 5.08/90 (pitch 5.08)	接続方式変更:ネジ→ Push-in 前後のピンピッチ違い:5.08mm→8.2mm 電氣的仕様、全体寸法など ※基板変更が必要です。
TOP1.5GS/180 5 2STI (pitch 5.08)	LMF 5.08/90 (pitch 5.08)	
TOP1.5GS/90 7 2STI (pitch 7.62)	LMF 7.50/90 (pitch 7.50)	
TOP1.5GS/180 7 2STI (pitch 7.62)	LMF 7.50/180 (pitch 7.50)	

※販売終了製品の品番/型式については、“販売終了製品リスト”をご覧ください。

※販売終了製品と代替製品の違いについて次頁以降の“対象製品と代替製品”もご参照ください。

■ 販売終了時期と最終ご注文受付日:

- 最終ご注文受付日 : 2022年7月末
- 販売終了時期(最終出荷): 2022年10月末(予定)



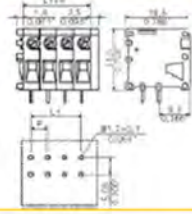
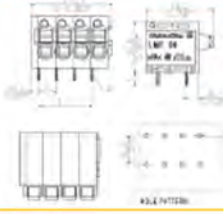


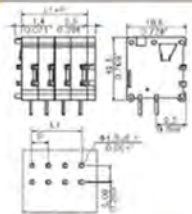
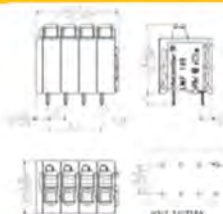
■ 販売終了製品リスト:

品番	型式	代替製品品番	代替製品型式
0393360000	TOP1.5GS2/90 7 2STI OR	2667910000	LMF 7.50/02/90 3.5SN OR BX
0393460000	TOP1.5GS3/90 7 2STI OR	2667920000	LMF 7.50/03/90 3.5SN OR BX
0393560000	TOP1.5GS4/90 7 2STI OR	2667830000	LMF 7.50/04/90 3.5SN OR BX
0393660000	TOP1.5GS5/90 7 2STI OR	2667840000	LMF 7.50/05/90 3.5SN OR BX
0393960000	TOP1.5GS9/90 7 2STI OR	2667880000	LMF 7.50/09/90 3.5SN OR BX
0394060000	TOP1.5GS11/90 7 2STI OR	2668140000	LMF 7.50/11/90 3.5SN OR BX
0394160000	TOP1.5GS12/90 7 2STI OR	2668150000	LMF 7.50/12/90 3.5SN OR BX
0593860000	TOP1.5GS6/90 5 2STI OR	1330750000	LMF 5.08/06/90 3.5SN OR BX
0593960000	TOP1.5GS7/90 5 2STI OR	1330770000	LMF 5.08/07/90 3.5SN OR BX



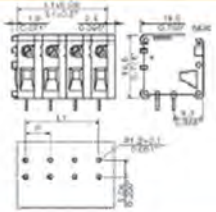



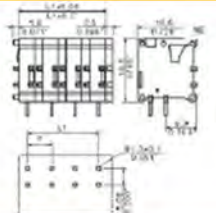
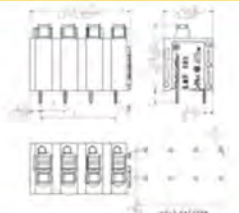
品番	型式	代替製品品番	代替製品型式
0594060000	TOP1.5GS8/90 5 2STI OR	1330780000	LMF 5.08/08/90 3.5SN OR BX
0594160000	TOP1.5GS9/90 5 2STI OR	1330790000	LMF 5.08/09/90 3.5SN OR BX
0594260000	TOP1.5GS11/90 5 2STI OR	1330810000	LMF 5.08/11/90 3.5SN OR BX
0594360000	TOP1.5GS12/90 5 2STI OR	1330820000	LMF 5.08/12/90 3.5SN OR BX
0594960000	TOP1.5GS19/90 5 2STI OR	1330900000	LMF 5.08/19/90 3.5SN OR BX
0595060000	TOP1.5GS20/90 5 2STI OR	1330910000	LMF 5.08/20/90 3.5SN OR BX
0595260000	TOP1.5GS22/90 5 2STI OR	1330930000	LMF 5.08/22/90 3.5SN OR BX
0595460000	TOP1.5GS24/90 5 2STI OR	1330950000	LMF 5.08/24/90 3.5SN OR BX
0641960000	TOP1.5GS2/90 5 2STI OR	1330710000	LMF 5.08/02/90 3.5SN OR BX
0642060000	TOP1.5GS3/90 5 2STI OR	1330720000	LMF 5.08/03/90 3.5SN OR BX
0642160000	TOP1.5GS4/90 5 2STI OR	1330730000	LMF 5.08/04/90 3.5SN OR BX
0642260000	TOP1.5GS10/90 5 2STI OR	1330800000	LMF 5.08/10/90 3.5SN OR BX
0642360000	TOP1.5GS16/90 5 2STI OR	1330870000	LMF 5.08/16/90 3.5SN OR BX
0642460000	TOP1.5GS8/90 7 2STI OR	2667870000	LMF 7.50/08/90 3.5SN OR BX
0642560000	TOP1.5GS10/90 7 2STI OR	2667930000	LMF 7.50/10/90 3.5SN OR BX
1578820000	TOP1.5GS5/90 5 2STI OR	1330740000	LMF 5.08/05/90 3.5SN OR BX
1647310000	TOP1.5GS7/90 7 2STI OR	2667860000	LMF 7.50/07/90 3.5SN OR BX
1683990000	TOP1.5GS6/90 7 2STI OR	2667850000	LMF 7.50/06/90 3.5SN OR BX
1707040000	TOP1.5GS18/90 5 2STI OR	1330890000	LMF 5.08/18/90 3.5SN OR BX
0642180000	TOP1.5GS4/90 5 2STI BL SO		on request
0643960000	TOP1.5GS180ES 5 1STI OR		代替製品なし
0644060000	TOP1.5GS180ES 5 2STI OR		代替製品なし
0644080000	TOP1.5GS180ES 5 2STI BL		代替製品なし
0644260000	TOP1.5GS90ES 5 2STI OR		代替製品なし
0644280000	TOP1.5GS90ES 5 2STI BL		代替製品なし
1536160000	TOP1.5GS180ES 7 2STI SO		代替製品なし
1539760000	TOP1.5GS90ES 7 2STI SO		代替製品なし
1564030000	TOP1.5GS3/180 5 2STI BL		on request
1785810000	TOP1.5GS2/180 2STI OR	1331080000	LMF 5.08/02/180 3.5SN OR BX
1785850000	TOP1.5GS6/180 2STI OR	1331160000	LMF 5.08/06/180 3.5SN OR BX
1785860000	TOP1.5GS7/180 2STI OR	1331180000	LMF 5.08/07/180 3.5SN OR BX
1785870000	TOP1.5GS8/180 2STI OR	1331200000	LMF 5.08/08/180 3.5SN OR BX
1785910000	TOP1.5GS12/180 2STI OR	1331280000	LMF 5.08/12/180 3.5SN OR BX
1785920000	TOP1.5GS2/180 2STI SW	1426060000	LMF 5.08/02/180 3.5SN BK BX
1785980000	TOP1.5GS8/180 2STI SW	1426130000	LMF 5.08/08/180 3.5SN BK BX
1826940000	TOP1.5GS10/180 7 2ST SO		on request
1730220000	TOP1.5GS4/2/90 5 2STIBL	2667910000	LMF 7.50/02/90 3.5SN OR BX
0598160000	TOP1.5GS14/180 5 2STI OR	1331310000	LMF 5.08/14/180 3.5SN OR BX
1539860000	TOP1.5GS BB OR		代替製品なし
0569760000	AP/ZP TOP1.5 GS OR		代替製品なし
1549160000	TOP1.5GS9/180 2STI SO		on request
1730230000	TOP1.5GS4/90 5 2STI SW	1426080000	LMF 5.08/04/180 3.5SN BK BX
2530140000	TOP1.5GS16/180 5 2ST GN		on request
0569960000	TOP1.5GS2/180 5 2STI OR	1331080000	LMF 5.08/02/180 3.5SN OR BX

品番	型式	代替製品品番	代替製品型式
0570160000	TOP1.5GS3/180 5 2STI OR	1331100000	LMF 5.08/03/180 3.5SN OR BX
0570360000	TOP1.5GS4/180 5 2STI OR	1331120000	LMF 5.08/04/180 3.5SN OR BX
0570560000	TOP1.5GS10/180 5 2ST OR	1330800000	LMF 5.08/10/90 3.5SN OR BX
0570760000	TOP1.5GS16/180 5 2ST OR	1330870000	LMF 5.08/16/90 3.5SN OR BX
0597360000	TOP1.5GS5/180 5 2STI OR	1331140000	LMF 5.08/05/180 3.5SN OR BX
0597460000	TOP1.5GS6/180 5 2STI OR	1331160000	LMF 5.08/06/180 3.5SN OR BX
0597660000	TOP1.5GS8/180 5 2STI OR	1331200000	LMF 5.08/08/180 3.5SN OR BX
0597960000	TOP1.5GS12/180 5 2STI OR	1331280000	LMF 5.08/12/180 3.5SN OR BX
0598460000	TOP1.5GS18/180 5 2STI OR	1331350000	LMF 5.08/18/180 3.5SN OR BX
0598560000	TOP1.5GS19/180 5 2ST OR	1330900000	LMF 5.08/19/90 3.5SN OR BX
0598660000	TOP1.5GS20/180 5 2ST OR	1330910000	LMF 5.08/20/90 3.5SN OR BX
0598760000	TOP1.5GS21/180 5 2ST OR	1330920000	LMF 5.08/21/90 3.5SN OR BX
1474660000	TOP1.5GS9/180 5 2STI OR	1331220000	LMF 5.08/09/180 3.5SN OR BX
1474760000	TOP1.5GS11/180 5 2ST OR	1331260000	LMF 5.08/11/180 3.5SN OR BX
1695700000	TOP1.5GS7/180 5 2STI OR	1331180000	LMF 5.08/07/180 3.5SN OR BX
1724740000	TOP1.5GS13/180 5 2ST OR	1330830000	LMF 5.08/13/90 3.5SN OR BX
1782490000	TOP1.5GS15/180 5 2ST OR	1330850000	LMF 5.08/15/90 3.5SN OR BX
1785590000	TOP1.5GS2/90 2STI OR	1330710000	LMF 5.08/02/90 3.5SN OR BX
1785600000	TOP1.5GS3/90 2STI OR	1330720000	LMF 5.08/03/90 3.5SN OR BX
1785700000	TOP1.5GS2/90 2STI SW	1425810000	LMF 5.08/02/90 3.5SN BK BX
1785710000	TOP1.5GS3/90 2STI SW	1425820000	LMF 5.08/03/90 3.5SN BK BX
1785740000	TOP1.5GS6/90 2STI SW	1425850000	LMF 5.08/06/90 3.5SN BK BX
1936920000	TOP1.5GS2/90 2STI DKGN		on request
2455340000	TOP1.5GS12/180 5 2STI OR PRT		on request
2455170000	TOP1.5GS12/180 5 2STI OR PRT		on request
0391360000	TOP1.5GS2/180 7 2STI OR	2774540000	LMF 7.50/02/180 3.5SN OR BX
0391460000	TOP1.5GS3/180 7 2STI OR	2774550000	LMF 7.50/03/180 3.5SN OR BX
0391560000	TOP1.5GS4/180 7 2STI OR	2774560000	LMF 7.50/04/180 3.5SN OR BX
0392160000	TOP1.5GS12/180 7 2ST OR	2774640000	LMF 7.50/12/180 3.5SN OR BX
0570960000	TOP1.5GS8/180 7 2STI OR	2774600000	LMF 7.50/08/180 3.5SN OR BX
0571160000	TOP1.5GS10/180 7 2ST OR	2774620000	LMF 7.50/10/180 3.5SN OR BX
1490460000	TOP1.5GS5/180 7 2STI OR	1330740000	LMF 5.08/05/90 3.5SN OR BX
1597060000	TOP1.5GS6/180 7 2STI OR	2774580000	LMF 7.50/06/180 3.5SN OR BX
1597070000	TOP1.5GS7/180 7 2STI OR	2774590000	LMF 7.50/07/180 3.5SN OR BX
1597080000	TOP1.5GS9/180 7 2STI OR	2774610000	LMF 7.50/09/180 3.5SN OR BX
1597090000	TOP1.5GS11/180 7 2ST OR	2774630000	LMF 7.50/11/180 3.5SN OR BX
1880320000	TOP1.5GS1/180 7 2STI OR		代替製品なし

■ 対象製品と代替製品：5.08mm ピッチ製品

TOP1.5GS/90 5 2STI (pitch 5.08) 技術情報	LMF 5.08/90 (pitch 5.08) 技術情報
<ul style="list-style-type: none"> ▪ IEC: 630 V / 24 A / 0.5 - 2.5 mm² ▪ UL: 300 V / 10 A / AWG 26 - AWG 14 ▪ 被覆剥き長さ: 10 mm 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ IEC: 400 V / 24 A / 0.5 - 2.5 mm² ▪ UL: 300 V / 20 A / AWG 24 - AWG 12 ▪ 被覆剥き長さ: 10 mm
写真	写真
	
寸法	寸法
	
TOP 1.5GS/180 5 2STI (pitch 5.08) 技術情報	LMF 5.08/90 (pitch 5.08) 技術情報
<ul style="list-style-type: none"> ▪ IEC: 630 V / 24 A / 0.5 - 2.5 mm² ▪ UL: 300 V / 10 A / AWG 26 - AWG 14 ▪ 被覆剥き長さ: 10 mm 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ IEC: 400 V / 24 A / 0.5 - 2.5 mm² ▪ UL: 300 V / 20 A / AWG 24 - AWG 12 ▪ 被覆剥き長さ: 10 mm
写真	写真
	
寸法	寸法
	

■ 対象製品と代替品: 7.62mm ピッチ製品

TOP 1.5GS/90 7 2STI (pitch 7.62)	LMF 7.50/90 (pitch 7.50)
技術情報 <ul style="list-style-type: none"> IEC: 1000 V / 24 A / 0.5 - 2.5 mm² UL: 300 V / 10 A / AWG 26 - AWG 14 被覆剥き長さ: 10 mm 	技術情報 <ul style="list-style-type: none"> IEC: 1000 V / 24 A / 0.5 - 2.5 mm² UL: 300 V / 20 A / AWG 24 - AWG 12 被覆剥き長さ: 10 mm
写真 	写真 
寸法 	寸法 
TOP 1.5GS/180 7 2STI (pitch 7.62)	LMF 7.50/180 (pitch 7.50)
技術情報 <ul style="list-style-type: none"> IEC: 1000 V / 24 A / 0.5 - 2.5 mm² UL: 300 V / 10 A / AWG 26 - AWG 14 被覆剥き長さ: 10 mm 	技術情報 <ul style="list-style-type: none"> IEC: 1000 V / 24 A / 0.5 - 2.5 mm² UL: 300 V / 20 A / AWG 24 - AWG 12 被覆剥き長さ: 10 mm
写真 	写真 
寸法 	寸法 

今後とも弊社製品をご愛用いただけますようお願い致します。
ご不明点がございましたら下記までお問い合わせください。

【本件に関するお問い合わせ先】

日本ワイドミュラー株式会社 事業推進部
〒140-0002 東京都品川区東品川 2-2-8 スフィアタワー天王洲
TEL: 03-6711-5302 FAX : 03-6711-5333
E-mail: info@weidmuller.co.jp
<http://www.weidmuller.co.jp>