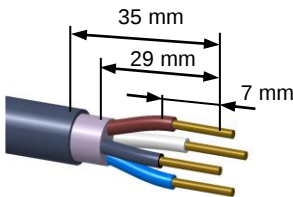
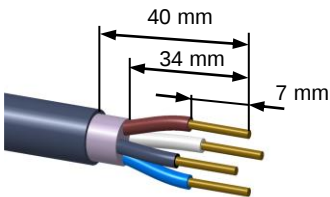
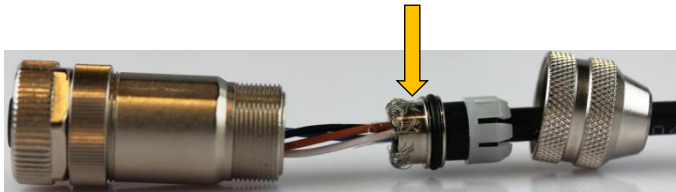
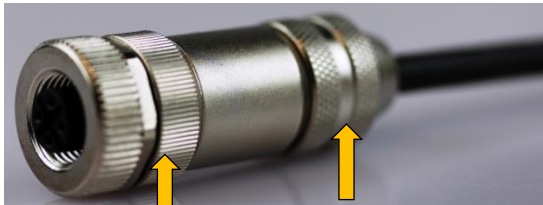


Zugfederanschluss geschirmt / Tension clamp connection shielded

Montagehinweis / Mounting information / Référence de montage / Indicaciones de montaje /
Infomazioni per il montaggio

1 		2  Ferrules optional 9025750000 (0,34 mm²) 9011460000 - PZ 6/5 Aderquerschnitte / Connection cross-section: 0.14 ... 0.75mm² Empfohlen / Recommended: 0.34 mm²	
1a Gerade / Straight 	1b Gewinkelt / Angled 	2a 	
3  Ferrules optional Entriegelungswerkzeug ist enthalten Release tool is included		4 Siehe / see: Zusätzliche Hinweise / Additional Information 	
Zusätzliche Hinweise / Additional Information Geschirmt / Shielded  Schirm kürzen, aufweiten und auf Schirmring umschlagen Shorten and widening of shield and revert to shielding ring		5  5a 5b	
		5a Anzugsdrehmmnt Kopf - Gehäuse Tightening torque head - housing Kunststoffgehäuse / plastic housing 0,8 Nm Metallgehäuse / metal housing 0,6 – 0,8 Nm	5b Anzugsdrehmoment Kabelverschraubung Tightening torque cable gland 4 – 5 mm Kabel / cable Ø min. 0,4 Nm 5 – 6 mm Kabel / cable Ø min. 0,5 Nm 6 – 7 mm Kabel / cable Ø min. 0,6 Nm 7 – 8 mm Kabel / cable Ø min. 0,7 Nm 8 – 12 mm Kabel / cable Ø min. 0,8 Nm