


WEIDMÜLLER SOWIE VERWERTUNG DIESER DOKUMENTE, VERWERTUNG SEINER INHALTS SIND VERBODEN, SOWEIT NICHT AUSDRÜCKLICH GESTATET.
ZUWIDERHANDLUNGEN VERFLÜCHT ZU SCHADENERSATZ. ALLE RECHTE RUHEN FÜR DEN FALL DER PATENT-, GEBRAUCHSMUSTER-, ODER GESCHMACKSMUSTERENTRAGUNG VORBEHALTEN.
THE REPRODUCTION, DISTRIBUTION AND UTILIZATION OF THIS DOCUMENT AS WELL AS THE COMMUNICATION OF ITS CONTENTS TO OTHERS WITHOUT EXPLICIT AUTHORIZATION IS PROHIBITED.
OFFENDERS WILL BE HELD LIABLE FOR THE PAYMENT OF DAMAGES AS WELL AS WEIDMÜLLER RESERVES THE RIGHT TO FILE FOR PATENTS, UTILITY MODELS OR DESIGNS.
WEIDMÜLLER INTERFACE GmbH & Co. KG

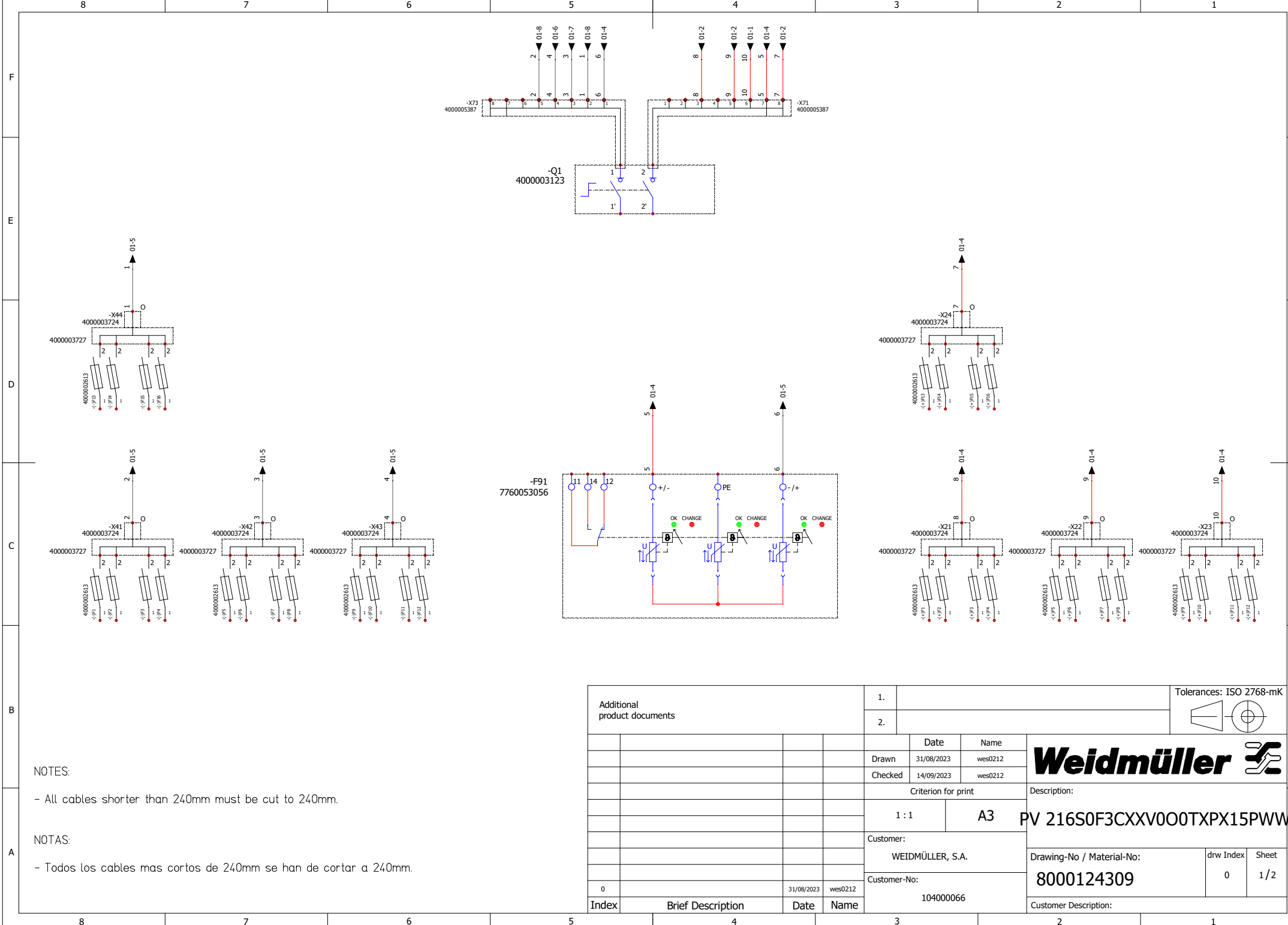

NOTES:

- All cables shorter than 240mm must be cut to 240mm.

NOTAS:

- Todos los cables mas cortos de 240mm se han de cortar a 240mm.

Additional product documents				1.				Tolerances: ISO 2768-mK		
				2.						
					Date	Name	Weidmüller			
					Drawn	31/08/2023				wes0212
					Checked	14/09/2023				wes0212
				Criterion for print			Description:			
				1 : 1		A3		PV 216S0F3CXXV000TXPX15PWW		
				Customer:						
				WEIDMÜLLER, S.A.						
				Customer-No:						
				104000066						
0			31/08/2023	wes0212	Customer-No:			8000124309	drw Index	Sheet
Index	Brief Description		Date	Name				0	1/2	
							Customer Description:			