

Industrial Ethernet im Schaltschrank

Optimale Lösungen für die RJ45- und USB-Verkabelung



Was brauchen Sie, um Ihren Schaltschrank zu verkabeln?

- Patchkabel
- Tragschienen-Outlets
- Beleuchtung
- RJ45 Steckverbinder
- Service Schnittstellen

RJ45 Patchkabel

- Geschirmt, LSZH
- 9 verschiedene Farben zur visuellen Unterscheidung, mit Markierungsstüben
- Geschützte Rasthaken, die das Durchziehen durch einen Kabelkanal erleichtern
- Erhältlich in individuellen Längen und gewinkelten Ausführungen



RJ45 Tragschienenoutlet – gerade

- 8 adrig, Cat.6A, schaltbare Erdungsverbindung vom Modul/ Kupplung zur Tragschiene
- IP20
- TS 35
- 1 TE Rastermaß nach DIN43880. Insta-kompatibel





RJ45 Tragschienenoutlet – gewinkelt

- 8-adrige Cat.6A-Verbindung vom Modul / Kupplung zur Tragschiene mit Sichtfenster zur Beschriftung
- 1 TE Rastermaß nach DIN43880. Insta-kompatibel
- IP20
- TS 35



Weidmüller Industry Light (WIL)

- Robustes, kompaktes Design - 8 mm dick
- Niedrige Spannung 24 V DC
- Geringe Wärmeentwicklung
- IP67
- Verschiedene Helligkeits- und Farboptionen
- Montageoptionen: Magnet, Schraube und Halterung

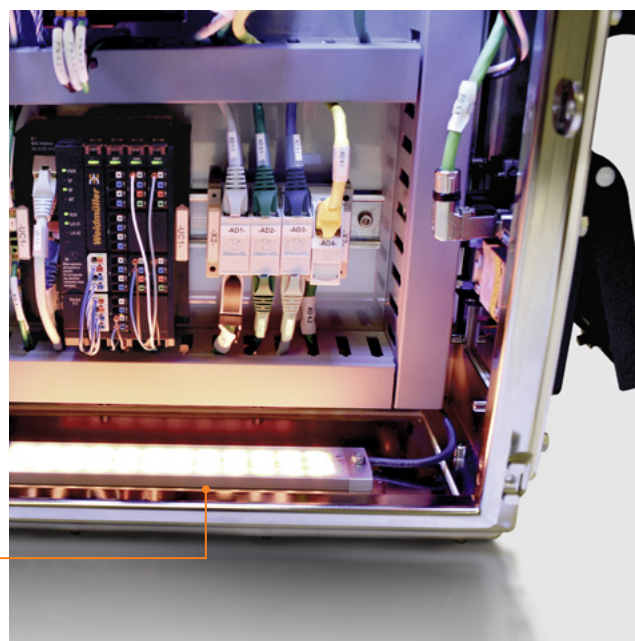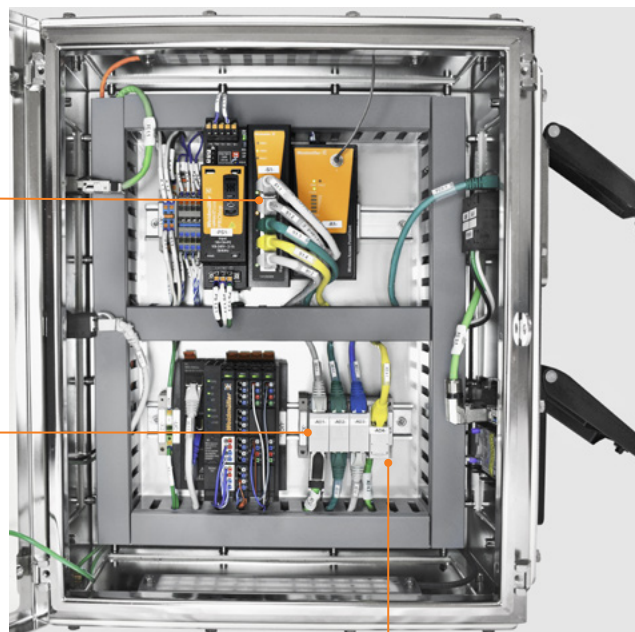

Feldkonfektionierbare RJ45 Stecker – gerade

- Werkzeuglose, schnelle Installation vor Ort
- Cat.6A, farbkodiert für EIA/TIA T568 A, B oder Profinet
- IP20



Feldkonfektionierbare RJ45 Stecker – gewinkelt

- Werkzeuglose, schnelle Installation vor Ort
- Cat.6A für EIA/TIA T568 A, B oder Profinet
- IP20
- in verschiedenen Winkeln montierbar



FrontCom® Micro Service Schnittstellen

- USB 2.0, 3.0 oder 2.0 A / B
- Einfach zu installieren - 22 mm Standardbohrung
- IP65



FrontCom® Vario Service Schnittstellen

- Über 5.000 mögliche Kombinationen
- Doppel- oder Einzelrahmen, große Auswahl an Strom-, Daten- und Signaleinsätzen
- IP65/NEMA 12-Version (wasser- und staubdicht gemäß UL50E),
- NEMA 4X-Ausführung
- Modular / Konfigurierbar im Internet



Steckverbinder für Ihren Schaltschrank

Innovative RJ45- und USB-Anschlusslösungen

Weidmüller bietet ein komplettes Sortiment an qualitativ hochwertigen Produkten für die RJ45 und USB Schaltschrankverkabelung bis hin zur Sensorik und Aktorik.

Service Schnittstelle FrontCom® Micro

	Typ	Best.-Nr.
	FrontCom Micro RJ45 Kupplung	1018790000
	FrontCom Micro USB Kupplung, USB 2.0, Typ A	1018840000
 Weitere Varianten im Online Katalog		

Service Schnittstelle FrontCom® Vario

	Typ	Best.-Nr.
	Einfachrahmen, Kunststoffdeckel, Drehknopfverriegelung	1450510000
	Doppelrahmen, Metalldeckel, Abschließbar mit Schaltschrankschlüssel	2003190000
	Einsatzplatte, geschirmt, 1x Power, 2x Data	1450550000
	Einsatzplatte, geschirmt, 2x Data, 2x Signal	1450590000
	Steg zur Montage von Einzelplatten in Doppelrahmen	2003340000
	Einsatz RJ45 Buchse, Kupplung	1962840000
	Einsatz USB 2.0 Typ A, Buchse, Kupplung	1019570000
	Einsatz Power groß, Typ F, Steckdose, DE	1450730000
	Einsatz Power groß, Typ E, Steckdose, FR, B, CZ	2426700000
 Weitere Varianten im Online Katalog		
 Einfach online konfigurieren unter: https://galaxy.weidmueller.com/frontcom		

Feldkonfektionierbare RJ45 Stecker

	Typ	Best.-Nr.
	RJ45 IP20 STEADYTEC® - EIA/TIA T568 A, EIA/TIA T568 B, PROFINET	1963600000
	RJ45 IP20 STEADYTEC® - 4-adrig, PROFINET	1132060000
	RJ45 IP20 gewinkelt - EIA/TIA T568 B - Isolationsdurchmesser 1.1-1.6 mm	1992890000
	RJ45 IP20 gewinkelt - EIA/TIA T568 B - Isolationsdurchmesser: 0.85-1.1 mm	1518090000
	RJ45 IP20 gewinkelt - EIA/TIA T568 A - Isolationsdurchmesser: 0.85-1.1 mm	1518080000
	RJ45 IP20 gewinkelt - EIA/TIA T568 A - Isolationsdurchmesser: 1.1-1.6 mm	1992870000
	RJ45 IP20 gewinkelt - 4-adrig, PROFINET- Isolationsdurchmesser 1.1-1.6 mm	1518100000
 Weitere Varianten im Online Katalog		

Tragschienen-Outlets RJ45 / USB

	Typ	Best.-Nr.
	Tragschienen-Outlet, RJ45, Kupplung, IP20, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010)	8946920000
	Tragschienen-Outlet, RJ45, Modul, gewinkelt, IP20, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010)	8808360000
	Tragschienen-Outlet, USB, Kupplung, IP20	8946960000
 Weitere Varianten im Online Katalog		

RJ45 Patchkabel, LSZH, geschirmt

	Typ	Best.-Nr.
	CabinetLine grau, 0,2 m	1165940002
	CabinetLine grau, 0,5 m	1165940005
	CabinetLine grau, 1,0 m	1165940010
	CabinetLine grau, 2,0 m	1165940020
	CabinetLine grau, 3,0 m	1165940030
	CabinetLine grau, 5,0 m	1165940050
	CabinetLine grau, 10,0 m	1165940100
Kabelführung - Cable bender 90°		2704480000
 Weitere Längen und 9 verschiedenen Farben im Online Katalog		

USB Patchkabel

	Typ	Best.-Nr.
	USB-Kabel, USB A / USB A, PVC, 0,5 m	1993550005
	USB-Kabel, USB A / USB A, PVC, 1,0 m	1993550010
	USB-Kabel, USB A / USB A, PVC, 1,5 m	1993550015
	USB-Kabel, USB A / USB A, PVC, 3,0 m	1993550030
 Weitere Längen und Varianten im Online Katalog		

WIL Weidmüller Industry Light

	Typ	Best.-Nr.
	Weidmüller Industry Light, Neutralweiß, Länge: 240 mm, Zuleitung: 0,3 m, M12	2617810000
	Sensor/Aktor-Leitung, Einseitig offen, M12, Buchse, gerade, PUR, 3,0 m	1108730300
	Weidmüller Industry Light, Neutralweiß, Länge: 240 mm, Zuleitung: 5,0 m, offenes Ende	2732910000
	Freikonfektionierbarer Steckverbinder, M12, Stift, gerade	9457550000
 Weitere Längen, verschiedene Lichtfarben und Sonderversionen sowie weitere Anschlusskomponenten im Online Katalog		

Weidmüller – Ihr Partner der Industrial Connectivity

Als erfahrene Experten unterstützen wir unsere Kunden und Partner auf der ganzen Welt mit Produkten, Lösungen und Services im industriellen Umfeld von Energie, Signalen und Daten. Wir sind in ihren Branchen und Märkten zu Hause und kennen die technologischen Herausforderungen von morgen. So entwickeln wir immer wieder innovative, nachhaltige und wertschöpfende Lösungen für ihre individuellen Anforderungen. Gemeinsam setzen wir Maßstäbe in der Industrial Connectivity.

Wir können nicht ausschließen, dass in unseren Druckschriften oder in Software, die zu Bestellzwecken dem Kunden übergeben wird, Fehler enthalten sind. Wir sind bemüht, solche Fehler, sobald sie uns bekannt werden, zu korrigieren.

Für alle Bestellungen gelten unsere allgemeinen Lieferbedingungen, die Sie auf der Internetseite unseres Gruppenunternehmens, bei dem Sie Ihre Bestellung aufgeben, einsehen können und die wir Ihnen auf Wunsch auch gerne zusenden.