

<取り扱い説明書>

Weidmüller

キャプタイヤケーブルストリッパー

AM 25 / AM 35

この取扱説明書は以下の型式、品番の製品に共通するものです。


内容を良くお読みの上で正しくご使用ください。

型 式	品 番	適合ケーブル径
AM 25	9001540000	4.5～2.5 mm φ
AM 35	9001080000	2.5～3.6 mm φ

<用途>

PVC 絶縁キャプタイヤケーブルの外皮の除去に使用してください。

<使用方法>

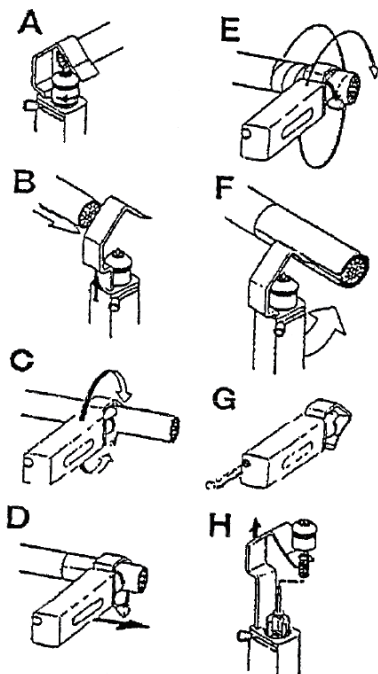

- A. 外皮の切込み深さを頭部のネジで調整します。
- B. ケーブル押えを親指で持上げケーブルをセットします。ケーブル押えの力で刃が自動的に外皮に食い込みます。
- C. 円を描くように工具をケーブルの周囲に沿って回転させると外皮に切込みが入ります。
- D. さらに工具本体のレバーを一杯に動かして刃の方向を90°回転させケーブルと平行になるようにし矢印の方向へ引きます。
- E. 外皮が固い場合、レバーを指で真中にしたまま(刃の向きは45°)螺旋状にケーブル周辺を回転させます。
- F. 切断された外皮はケーブル押えのエッジで外します。
- G. 刃の交換
頭部のネジを外し、刃とワッシャを取外します。つぎに本体底部のロックピンを外し替刃を取出します。
- H. 替刃の刃のない側を溝に差込み、ワッシャとバネを取付け、さらに頭部のネジを元に戻します。

裏面に続く

<ご注意>



1. 上記用途以外での使用は工具の破損や事故の原因となりますので絶対にお止めください。
2. 工具は使用頻度に応じて機能維持のため定期的なチェックが必要です。工具のチェックおよび調整については、当社へご相談ください。
3. 外皮を切断し取外す際、怪我をしないように体から工具を離してください。
4. 通電中の電線への使用は感電の危険がありますので、絶対にお止めください。また、作業前に必ず電線の状態を確認してください。
5. 塗れた手での作業は思わぬ事故の元となりますので絶対にお止めください。
6. お客様による修理は故障や事故の原因となりますので絶対にお止めください。修理などは必ず当社へご相談ください。当社へご相談のない場合の事故や故障につきましては責任を負い兼ねますのでご了承ください。

日本ワイドミューラー株式会社

本社・東日本支店
東京都品川区東品川 2-2-8
スフィアタワー天王洲 8 階
TEL : 03-6711-5300

中部支店
愛知県名古屋市中区錦 3-5-31
ジラルタ生命名古屋錦ビル 3 階
TEL : 052-228-7788

西日本支店
大阪府大阪市淀川区西中島 6-1-1
新大阪プライムタワー 14 階
TEL : 06-6304-6963

九州支店
福岡県福岡市博多区博多駅東
2-6-1
九勤筑業通ビル 10 階
TEL : 092-472-7788