

魏德米勒

Basic Line – 工作场所解决方案



Weidmüller 

魏德米勒——智能工业联接专家

作为经验丰富的智能工业联接专家，魏德米勒为全球客户和合作伙伴提供关于工业环境中的电力、信号和数据方面的产品、解决方案和服务。魏德米勒始终致力于工业联接，以推动工业技术发展为目标，拥有先进的技术和丰富的经验。成立170余年来，魏德米勒集团公司至今已在全球设立多家分支机构，包括研发中心、生产基地和销售公司，并利用全球化网络的优势，不断创新，持续提供满足不同客户及合作伙伴需求

的产品，解决方案和服务。目前，魏德米勒可提供4万多种满足各种级别需求的电气柜、自动化和数字化技术的产品，并广泛应用于机械与工厂自动化、能源、过程控制、交通、装置制造、基础设施建设等领域，满足工业环境下的各种需求。

魏德米勒自1994年进入中国市场以来，始终坚持以本土客户为本，在全国各地设有18个销售联络处，并有上百

家合作经销商。魏德米勒电联接(苏州)有限公司于2019年升级扩建，通过高度自动化及数字化生产，确保了生产的高效和产品的卓越品质。在上海和苏州设有两大卓越研发中心，进行电子产品和电气联接产品的研发和技术创新。位于上海的亚太物流中心，上万品种的库存及时满足客户及合作伙伴需求。从研发、生产到销售，从技术支持，到物流和售后服务，魏德米勒为本土客户提供全方位的便捷服务。

魏德米勒的坚持

智能化解决方案提供者

工业自动化解决方案

工业设备大数据分析解决方案

机柜解决方案

工作场所解决方案

能源管理解决方案

远程服务解决方案

机器人解决方案

BLADEcontrol® 系统解决方案

工业视觉解决方案

智能电源解决方案

创新是魏德米勒的DNA，魏德米勒始终贯彻创新理念。无论是快捷简便、拥有捕鼠原理的SNAP IN创新鼠笼式联接技术，还是拥有完整集成系统的u-remote 远程I/O、快速高效的OMNIMATE 4.0接插件、满足不同应用类型的Klippon® Connect接线端子等产品创新，魏德米勒一直都在不断地推进技术与产品的创新。此外，通过高度自动化的生产创新，确保高效生产和卓越品质；以快速交付服务、联接顾问服务、


工业大数据分析服务等创新服务，满足客户及合作伙伴不同需求！从技术、产品、生产到服务，魏德米勒的创新从未间断，持续引领行业发展。

进入工业4.0时代，魏德米勒作为智能化解决方案提供者，更致力于为客户及合作伙伴提供高效解决方案和服务，助力客户及合作伙伴数字化转型。魏德米勒的工业分析解决方案，可以提前预警，降低成本；能源管理解决方案助力

节能减排；高效简单的机柜解决方案，满足机柜定制化需求；工业自动化解决方案实现远程高效管理.....魏德米勒为客户及合作伙伴赋能大步迈向工业4.0和数字化时代。

魏德米勒将继续创新研发可持续发展的产品、解决方案和服务，不断满足市场的个性化需求，与客户及合作伙伴共塑数字化未来。

创新无处不在

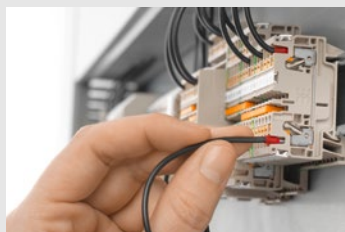

技术创新

- 第一个塑料绝缘端子
- 直插式联接技术 **PUSH IN**
- 鼠笼专利联接技术 **SNAP IN**
- 非接触式技术




产品创新

- Klippon® Connect SNAP IN系列
- Klippon® Connect 接线端子
- PROtop电源
- OMNIMATE 第四代接插件
- u-remote远程I/O模块
- 非接触式无线传输系统
- 防开路重载接插件
- TERMSERIES-compact系列
- 集成IoT功能的电涌保护器



生产创新

- 快速交付
- 高度自动化
- 生产研发
- 自主模具制造

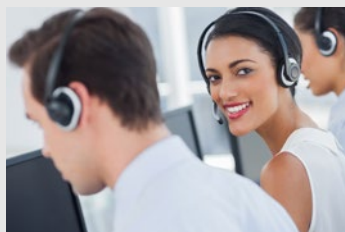

服务创新

- 联接顾问团队
- 工业大数据分析团队服务
- 在线应用指南AppGuide
- 快速交付服务
- 全球72小时免费样品服务
- 产品选型在线配置

以本土客户为本



- 覆盖全国的销售网络及服务
- 位于上海自由贸易试验区的亚太物流中心
- 中国制造，德国品质的苏州生产基地
- 位于上海及苏州的研发中心
- 本土化客户支持服务
- 与协会、科研院紧密合作
- 丰富多彩的线上、线下活动

魏德米勒网站中文产品在线样本已经发布，
您可直接登陆：<https://catalog.weidmueller.com.cn>
随时查阅魏德米勒的详细产品信息。

扫一扫
查看魏德米勒3D电子样本



扫一扫
关注魏德米勒官方微信



扫一扫
关注魏德米勒京东自营旗舰店



魏德米勒工作场所解决方案产品线

您对产品性能和价格的需求是如何的？

Standard line

您需要哪种自动化级别的解决方案？

Basic line



手动工具方案



半自动机器方案



全自动机器方案



全自动端子条装配



激光标识系统

您需要哪种功能的解决方案？



5S和精益管理工具车



半自动线束加工



手动线束加工



喷墨标识系统



热传输标识系统



6条产品线



满足全球客户需求



全面的认证



软件支持



数据一致性



提升效率



全程质量管控



12-24个月质保期



激光标识系统



全面测试



软件支持



提升效率



12个月质保期



满足本地客户需求

Basic Line产品在 workplaces 中的应用



完美适配每个工作阶段

魏德米勒是您完美的合作伙伴，可在装配机柜的所有阶段，从规划到安装再到运行阶段为您提供支持，并为您的车间带来经过优化协调的解决方案。凭借我们在装配机柜方面的多年经验，我们将高效利用我们全面的产品组合帮助您加速工作流程，并提升您的产品质量。

魏德米勒工作场所解决方案可应用于各种行业

魏德米勒Basic Line工作场所解决方案，通过减少人工操作而降低失误风险，提高效率，质量稳定可靠。广泛适用于各种行业，可灵活应对各种应用。



Basic Line工作场所解决方案介绍

端子标识

宽度从3.5到8mm，可以解决魏德米勒所有接线端子标识需求。



激光打印机

高效打印节省人工成本，无需任何耗材只需一次投入，操作简便低维护的同时获得可靠打印结果。





激光打印机

- 无需耗材：无需墨水、色带或硒鼓；
- 高效 – 适合大批量打印，每秒可打印10个标记号；
- 精准 – 魏德米勒提供免费软件M-Print PRO内置标记号模型可精确定位标记位置；
- 稳定 – 低维护及可长时间存储特性更适合本地客户需求。

Smart Laser RL



技术参数

打印方式
激光光源
激光功率
激光等级
尺寸
重量
打印速度
标记号类型
连接方式
电源电压
备注

激光打印
红外光源1064 nm
20W
依据标准EN-60825-1, 通过Class1等级
690x635x650 mm
约70 kg
约10个/秒
接线端子标识
以太网, U盘
100 - 240 V AC, 50/60 Hz



采用创新卷式标记号，可连续不间断打印。

采购数据

含烟尘净化机

备注


型号	数量	订货号
Smart Laser RL	1	2781110000
Smart Laser RL II	1	2660200249

附件

烟尘净化机
烟尘净化连接件
烟尘预过滤片
烟尘净化滤芯

备注

型号	数量	订货号
SL Suction system	1	2766690000
SL Suction adapter	1	2766700000
SL Suction filter I	10	2766710000
SL Suction filter II	1	2766720000

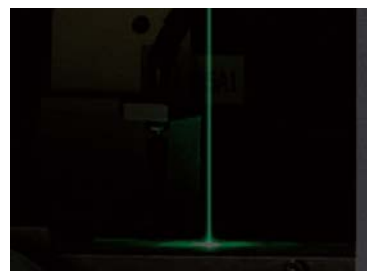


无需耗材，采用激光直接打印技术。

BLM系列接线端子标记号

轻松按压，即可高效牢固地安装于端子排上

 - BLM系列标记号采用创新式结构，同时结合了卷式与板式的优势，为您提供高效大量打印的同时也能提供灵活性。



Smart Laser RL

技术参数

材料	PC
UL 94阻燃等级	V2
温度范围	-50 °C - 120 °C

采购数据

适合的打印系统	Smart Laser RL 系列
---------	-------------------



采购数据

型号	颜色	长度	宽度	每卷数量	订货号
BLM 5/3.5 TB	○ 白色	5 mm	3.5 mm	10800	7760380688
BLM 5/5 TB	○ 白色	5 mm	5 mm	7200	7760380689
BLM 5/5.5 TB	○ 白色	5 mm	5.5 mm	6000	7760380690
BLM 5/6 TB	○ 白色	5 mm	6 mm	6000	7760380691
BLM 5/8 TB	○ 白色	5 mm	8 mm	4800	7760380692



可匹配魏德米勒A系列，Z系列，W系列及SAKDU系列接线端子

采购数据

型号	颜色	长度	宽度	每卷数量	订货号
BLM 10/5 BTB	○ 白色	10 mm	5 mm	2184	2857780000
BLM 10/6 TB	○ 白色	10 mm	6 mm	1820	2857790000
BLM 10/6 TB	○ 白色	10 mm	8 mm	1456	2857800000



可匹配魏德米勒B系列接线端子，也适用于以下厂商所生产的部件：Phoenix和Wago。

BLM系列与接线端子匹配

品牌	型号	BLM 5/3.5	BLM 5/5	BLM 5/5.5	BLM 5/6	BLM 5/8	BLM 10/5	BLM 10/6	BLM 10/8
Weidmüller	A系列 1.5 mm ²	√							
	A系列 2.5 mm ²		√						
	A系列 4 mm ²				√				
	A系列 6 mm ²					√			
	Z系列 1.5 mm ²	√							
	Z系列 2.5 mm ²		√						
	Z系列 4 mm ²				√				
	Z系列 6 mm ²					√			
	SAKDU 2.5N			√					
	SAK系列 4 mm ²				√				
	SAK系列 6 mm ²					√			
	W系列 1.5/2.5 mm ²		√						
	W系列 4 mm ²				√				
	W系列 6 mm ²						√		
	B系列 2.5mm ²							√	
B系列 4 mm ²								√	
B系列 6 mm ²								√	
WAGO	280						√		
	281							√	
	282								√
PHOENIX	PT 2.5						√		
	PT 4							√	
	PT 6								√
	ST 2.5						√		
	ST 4							√	
	ST 6								√
	UT 2.5						√		
	UT 4							√	
	UT 6								√
	UK 2.5N						√		
	UK 5N							√	
	UK 6N								√
	TB 2.5 I						√		
	TB 4 I							√	
	TB 6 I								√
	TB 2.5-2L1						√		
	TB 2.5 L/LB-PV 1						√		
UKK 3						√			
UTTB 2.5						√			
Reliance	RIT2.5						√		
	RIT4							√	
	RIT6								√
	RCT2.5NT		√						
	RCT2.5DL						√		
	RDK2.5E							√	
	RDK2.5						√		
	RDK6								√
	RDK6T								√
SUPU	弹片225						√		
UPUN	UKJ-2.5						√		
	UKJ-2.5N						√		
	UKJ-2.5X							√	
	UKJ-4							√	
	UKJ-6								√

BLM系列与竞品标记号匹配

品牌	型号	BLM 10/5	BLM 10/6	BLM 10/8
PHOENIX	UC-TM 5	√		
	UC-TM 6		√	
	UC-TM 8			√
	ZB 5	√		
	ZB 6		√	
	ZB 8			√
	UCT-TM 5	√		
	UCT-TM 6		√	
	UCT-TM 8			√

魏德米勒 – 智能工业联接专家

作为经验丰富的智能工业联接专家，魏德米勒为全球客户和合作伙伴提供关于工业环境中的电力、信号和数据方面的产品、解决方案和服务。

魏德米勒始终致力于工业联接，拥有先进的技术和丰富的经验，广泛应用于机械与工厂自动化、能源、过程控制、交通、装置制造、基础设施建设等领域，满足工业环境下的各种需求。魏德米勒自进入中国市场以来，始终坚持本土客户为本，为本土客户提供创新的智能化解决方案，与客户共塑数字化未来。



扫码获取专属服务

魏德米勒电联接(上海)有限公司 Weidmüller Interface (Shanghai) Co., Ltd.

总部 Headquarters

地址：上海市裕通路100号宝矿洲际商务中心25楼(200070)

总机：021-22195008

网址：www.weidmueller.com.cn

商务  **4008-200-396**

咨询  **hotline@weidmueller.com**

如果您想了解更多魏德米勒公司/产品详细信息，欢迎登陆：

产品在线样本：<https://catalog.weidmueller.com.cn>

魏德米勒微博：<https://weibo.com/weidmuellerchina>



扫一扫
查看魏德米勒3D电子样本



扫一扫
关注魏德米勒微信公众号



扫一扫
关注魏德米勒京东自营旗舰店