



Klippon® Connect
SNAP IN řadové svorkovnice

SNAP IN 

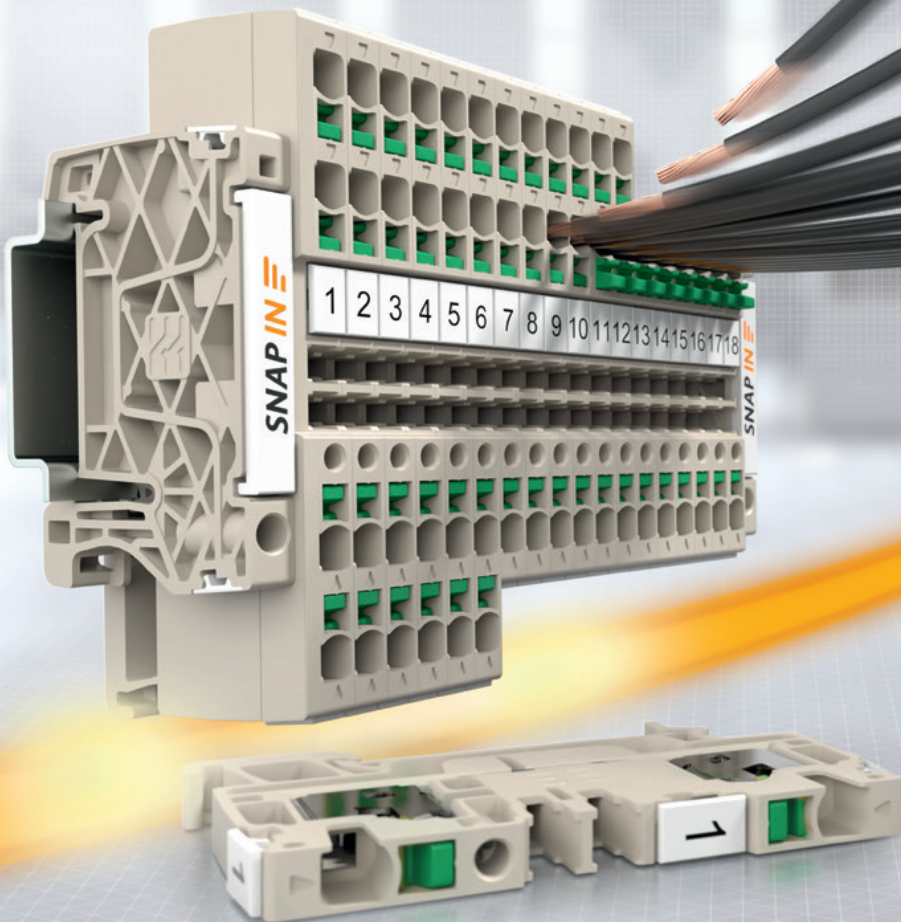

Řadové svorky Klippon® Connect s technologií SNAP IN

Pro zapojení bez nástroje a bez dutinkování i pro laněné vodiče

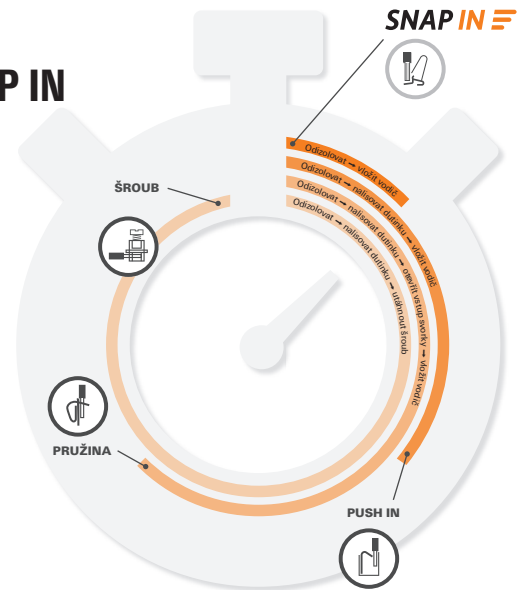


- Nejnovější evoluce prověřené pružinové technologie uchycení vodičů.
- Jednoduše zasuněte vodič do svorky – „CVAK“ a spolehlivý spoj je hotový.
- Vodič je v upínacím bodě uchycen po zřetelném „cvaknutí“.
- Uchycení vodiče je navíc vizuálně signalizováno vyskočením tlačítka.



Krok 1

Svorky jsou dodávány s předepnutou pružinou. Stav předepnuté pružiny ve vstupu svorky je signalizován pozicí tlačítka.

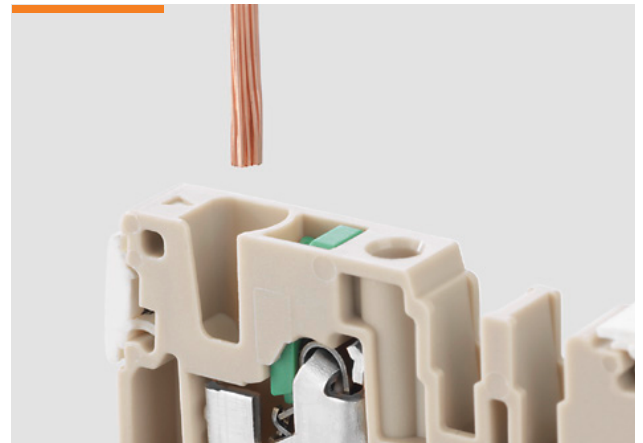

Krok 2

Odizlované vodiče lze snadno a bezpečně vložit do svorky bez další přípravy.



Krok 3

Vodič je v upínacím bodě uchycen po zřetelném „cvaknutí“. Uchycení vodiče je navíc vizuálně signalizováno vyskočením tlačítka. K upnutí vodiče dojde až po jeho úplném zasunutí do vstupu svorky – 100% SAFETY uchycení vodiče.



Krok 4


Stlačením tlačítka lze vodič kdykoliv rychle a snadno odpojit.

Klippon® Connect



Řadové svorkovnice – SNAP IN 1,5 a 2,5 mm²

- 2, 3 a 4 vstupy

- laněný i pevný vodič je uchycen bez nástroje
- možnost použití propojek ve 2 řadách
- měřicí zdířka

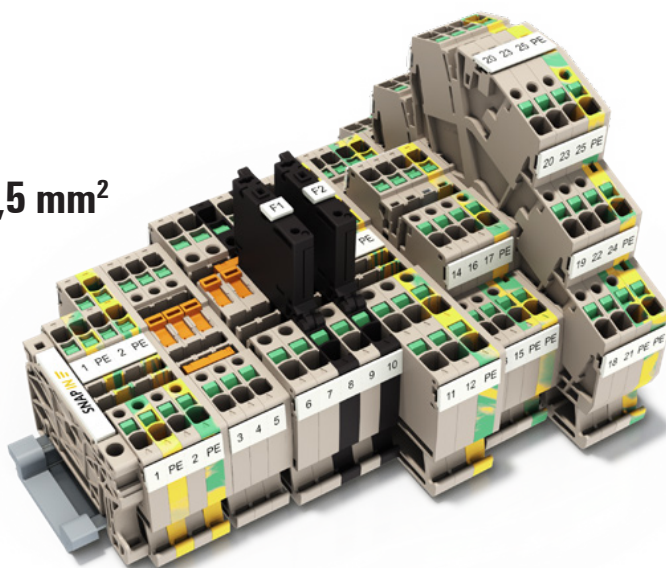

Objednací číslo	Označení	Popis
řadové svorky 1,5 mm ² , šířka 3,5 mm, 2 vstupy		
2986540000	S2C 1.5	základní řadová svorka 1,5 mm ² , 2 vstupy
2986550000	S2C 1.5 BL	řadová svorka 1,5 mm ² , 2 vstupy, světle modrá
2986570000	S2C 1.5 PE	řadová svorka 1,5 mm ² , 2 vstupy, zemnicí
2986560000	S2C 1.5 OR	řadová svorka 1,5 mm ² , 2 vstupy, oranžová
1552600000	AEP 2C 1.5	bočnice
řadové svorky 1,5 mm ² , šířka 3,5 mm, 3 vstupy		
2986580000	S3C 1.5	základní řadová svorka 1,5 mm ² , 3 vstupy
2986590000	S3C 1.5 BL	řadová svorka 1,5 mm ² , 3 vstupy, světle modrá
2986610000	S3C 1.5 PE	řadová svorka 1,5 mm ² , 3 vstupy, zemnicí
2986600000	S3C 1.5 OR	řadová svorka 1,5 mm ² , 4 vstupy, oranžová
1552620000	AEP 3C 1.5	bočnice
řadové svorky 1,5 mm ² , šířka 3,5 mm, 4 vstupy		
2986620000	S4C 1.5	základní řadová svorka 1,5 mm ² , 4 vstupy
2986630000	S4C 1.5 BL	řadová svorka 1,5 mm ² , 4 vstupy, světle modrá
2986650000	S4C 1.5 PE	řadová svorka 1,5 mm ² , 4 vstupy, zemnicí
2986640000	S4C 1.5 OR	řadová svorka 1,5 mm ² , 4 vstupy, oranžová
1552640000	AEP 4C 1.5	bočnice


 
 


Objednací číslo	Označení	Popis
propojky		
1985410000	ZQV 1.5N/2	oranžová 2 pól
1985480000	ZQV 1.5N/3	oranžová 3 pól
1985490000	ZQV 1.5N/4	oranžová 4 pól
1985620000	ZQV 1.5N/50	oranžová 50 pól

značení

2003760000	WS 10/3.5 PLUS MC NE WS	pro PrintJet
2007140000	WS 8/3.5 MM WS	pro MultiMark

Objednací číslo	Označení	Popis
řadové svorky 2,5 mm ² , šířka 5,1 mm, 2 vstupy		
2674530000	S2C 2.5	základní řadová svorka 2,5 mm ² , 2 vstupy
2753940000	S2C 2.5 BL	řadová svorka 2,5 mm ² , 2 vstupy, světle modrá
2674560000	S2C 2.5 PE	řadová svorka 2,5 mm ² , 2 vstupy, zemnicí
2875120000	S2C 2.5 OR	řadová svorka 2,5 mm ² , 2 vstupy, oranžová
3109200000	S2C 2.5 RD	řadová svorka 2,5 mm ² , 2 vstupy, rudá
3109210000	S2C 2.5 VT	řadová svorka 2,5 mm ² , 2 vstupy, fialová
3109220000	S2C 2.5 WT	řadová svorka 2,5 mm ² , 2 vstupy, bílá
3109160000	S2C 2.5 BK	řadová svorka 2,5 mm ² , 2 vstupy, černá
3109230000	S2C 2.5 YE	řadová svorka 2,5 mm ² , 2 vstupy, žlutá
3109170000	S2C 2.5 BR	řadová svorka 2,5 mm ² , 2 vstupy, hnědá
3109180000	S2C 2.5 GN	řadová svorka 2,5 mm ² , 2 vstupy, zelená
2751080000	SEP 2C 2.5	bočnice
2488970000	APP 1	přepážka
řadové svorky 2,5 mm ² , šířka 5,1 mm, 3 vstupy		
2674540000	S3C 2.5	základní řadová svorka 2,5 mm ² , 3 vstupy
2753950000	S3C 2.5 BL	řadová svorka 2,5 mm ² , 3 vstupy, světle modrá
2674570000	S3C 2.5 PE	řadová svorka 2,5 mm ² , 3 vstupy, zemnicí
2875130000	S3C 2.5 OR	řadová svorka 2,5 mm ² , 4 vstupy, oranžová
2751090000	SEP 3C 2.5	bočnice
2489090000	APP 2	přepážka
řadové svorky 2,5 mm ² , šířka 5,1 mm, 4 vstupy		
2674550000	S4C 2.5	základní řadová svorka 2,5 mm ² , 4 vstupy
2753960000	S4C 2.5 BL	řadová svorka 2,5 mm ² , 4 vstupy, světle modrá
2674580000	S4C 2.5 PE	řadová svorka 2,5 mm ² , 4 vstupy, zemnicí
2875140000	S4C 2.5 OR	řadová svorka 2,5 mm ² , 4 vstupy, oranžová
2751100000	SEP 4C 2.5	bočnice
2489100000	APP 3	přepážka

   

Objednací číslo	Označení	Popis
propojky		
1527540000	ZQV 2.5N/2	oranžová 2 pól
1527570000	ZQV 2.5N/3	oranžová 3 pól
1527590000	ZQV 2.5N/4	oranžová 4 pól
1527730000	ZQV 2.5N/50	oranžová 50 pól
2108470000	ZQV 2.5N/2 RD	červená 2 pól
2108690000	ZQV 2.5N/3 RD	červená 3 pól
2108700000	ZQV 2.5N/4 RD	červená 4 pól
2109000000	ZQV 2.5N/50 RD	červená 50 pól

značení

1527740000	ZQV 2.5N/2 BL	modrá 2 pól
1527770000	ZQV 2.5N/3 BL	modrá 3 pól
1527780000	ZQV 2.5N/4 BL	modrá 4 pól
1527920000	ZQV 2.5N/50 BL	modrá 50 pól

značení

2003770000	WS 10/5 M PLUS MC NE WS	pro PrintJet
2007150000	WS 8/5 MM WS	pro MultiMark

koncové svěrky

2661280000	AEB 35 SCL/1	bezšroubová
2661300000	AEB 35 SCL/1 BK	bezšroubová černá
1991920000	AEB 35 SC/1	šroubovací
2475310000	AEB 35/1 BK	šroubovací černá
1112910000	WAD 5 MC NE WS	značení pro svěrku

Řadové svorkovnice - SNAP IN 4 a 6 mm²



- 2, 3 a 4 vstupy, od 6 mm² možnost bočního připojení

Objednací číslo	Označení	Popis
řadové svorky 4 mm ² , šířka 6,1 mm, 2 vstupy		
2874820000	S2C 4	základní řadová svorka 4 mm ² , 2 vstupy
2874830000	S2C 4 BL	řadová svorka 4 mm ² , 2 vstupy, světle modrá
2874880000	S2C 4 PE	řadová svorka 4 mm ² , 2 vstupy, zemnicí
3023540000	S2C 4 OR	řadová svorka 4 mm ² , 2 vstupy, oranžová
2874790000	SEP 2C 4	bočnice
2488970000	APP 1	přepážka
řadové svorky 4 mm ² , šířka 6,1 mm, 3 vstupy		
2874840000	S3C 4	základní řadová svorka 4 mm ² , 3 vstupy
2874850000	S3C 4 BL	řadová svorka 4 mm ² , 3 vstupy, světle modrá
2874890000	S3C 4 PE	řadová svorka 4 mm ² , 3 vstupy, zemnicí
3023550000	S3C 4 OR	řadová svorka 4 mm ² , 3 vstupy, oranžová
2874800000	SEP 3C 4	bočnice
2489090000	APP 2	přepážka
řadové svorky 4 mm ² , šířka 6,1 mm, 4 vstupy		
2874860000	S4C 4	základní řadová svorka 4 mm ² , 4 vstupy
2874870000	S4C 4 BL	řadová svorka 4 mm ² , 4 vstupy, světle modrá
2874900000	S4C 4 PE	řadová svorka 4 mm ² , 4 vstupy, zemnicí
3023560000	S4C 4 OR	řadová svorka 4 mm ² , 4 vstupy, oranžová
2874810000	SEP 4C 4	bočnice



Objednací číslo	Označení	Popis
propojky		
1527930000	ZQV 4N/2	oranžová 2 pól
1527940000	ZQV 4N/3	oranžová 3 pól
1527970000	ZQV 4N/4	oranžová 4 pól
1528130000	ZQV 4N/50	oranžová 50 pól
značení		
2003780000	WS 10/6 M PLUS MC NE WS	pro PrintJet
2007160000	WS 8/6 MM WS	pro MultiMark
koncové svěrky		
2661280000	AEB 35 SCL/1	bezšroubová
2661300000	AEB 35 SCL/1 BK	bezšroubová černá
1991920000	AEB 35 SC/1	šroubovací
2475310000	AEB 35/1 BK	šroubovací černá
1112910000	WAD 5 MC NE WS	značení pro svěrku

Objednací číslo	Označení	Popis
řadové svorky 6 mm ² , šířka 8,1 mm, 2 vstupy		
2935540000	S2C 6	základní řadová svorka 6 mm ² , 2 vstupy
2935550000	S2C 6 BL	řadová svorka 6 mm ² , 2 vstupy, světle modrá
2935630000	S2C 6 PE	řadová svorka 6 mm ² , 2 vstupy, zemnicí
2935560000	S2C 6 OR	řadová svorka 6 mm ² , 2 vstupy, oranžová
2935660000	SEP 2C 6	bočnice
řadové svorky 6 mm ² , šířka 8,1 mm, 3 vstupy		
2935570000	S3C 6	základní řadová svorka 6 mm ² , 3 vstupy
2935580000	S3C 6 BL	řadová svorka 6 mm ² , 3 vstupy, světle modrá
2935640000	S3C 6 PE	řadová svorka 6 mm ² , 3 vstupy, zemnicí
2935590000	S3C 6 OR	řadová svorka 6 mm ² , 3 vstupy, oranžová
2935670000	SEP 3C 6	bočnice
řadové svorky 6 mm ² , šířka 8,1 mm, 4 vstupy		
2935600000	S4C 6	základní řadová svorka 6 mm ² , 3 vstupy
2935610000	S4C 6 BL	řadová svorka 6 mm ² , 3 vstupy, světle modrá
2935650000	S4C 6 PE	řadová svorka 6 mm ² , 3 vstupy, zemnicí
2935620000	S4C 6 OR	řadová svorka 6 mm ² , 3 vstupy, oranžová
2935680000	SEP 4C 6	bočnice

  

Objednací číslo	Označení	Popis
propojky		
1985740000	ZQV 6N/2	oranžová 2 pól
1985760000	ZQV 6N/3	oranžová 3 pól
1985780000	ZQV 6N/4	oranžová 4 pól
2733950000	ZQV 6N/6	oranžová 6 pól
2733960000	ZQV 6N/7	oranžová 7 pól
2733970000	ZQV 6N/10	oranžová 10 pól
2810820000	ZQV 6N/20	oranžová 20 pól
značení		
1905950000	WS 10/8 PLUS MC NE WS	pro PrintJet
2448930000	WS-A 8/8 MM WS	pro MultiMark
koncové svěrky		
1991920000	AEB 35 SC/1	šroubovací
2475310000	AEB 35/1 BK	šroubovací černá
1112910000	WAD 5 MC NE WS	značení pro svěrku

Objednací číslo	Označení	Popis
řadové svorky 6 mm ² , šířka 8,1 mm, 2 vstupy		
3037380000	SL2C 6	základní řadová svorka 6 mm ² , 2 vstupy
3037390000	SL2C 6 BL	řadová svorka 6 mm ² , 2 vstupy, světle modrá
3037400000	SL2C 6 PE	řadová svorka 6 mm ² , 2 vstupy, zemnicí
3037590000	SLEP 2C 6	řadová svorka 6 mm ² , 2 vstupy, oranžová
řadové svorky 6 mm ² , šířka 8,1 mm, 3 vstupy		
3037410000	SL3C 6	základní řadová svorka 6 mm ² , 3 vstupy
3037420000	SL3C 6 BL	řadová svorka 6 mm ² , 3 vstupy, světle modrá
3037430000	SL3C 6 PE	řadová svorka 6 mm ² , 3 vstupy, zemnicí
3037600000	SLEP 3C 6	bočnice
řadové svorky 6 mm ² , šířka 8,1 mm, 4 vstupy		
3037440000	SL4C 6	základní řadová svorka 6 mm ² , 3 vstupy
3037450000	SL4C 6 BL	řadová svorka 6 mm ² , 3 vstupy, světle modrá
3037460000	SL4C 6 PE	řadová svorka 6 mm ² , 3 vstupy, zemnicí
3037640000	SLEP 4C 6	bočnice




Objednací číslo	Označení	Popis
propojky		
3077580000	ZQV 6SL/2	oranžová 2 pól
3077590000	ZQV 6SL/3	oranžová 3 pól
3077600000	ZQV 6SL/4	oranžová 4 pól
značení		
1905950000	WS 10/8 PLUS MC NE WS	pro PrintJet
2448930000	WS-A 8/8 MM WS	pro MultiMark
koncové svěrky		
1991920000	AEB 35 SC/1	šroubovací
2475310000	AEB 35/1 BK	šroubovací černá
1112910000	WAD 5 MC NE WS	značení pro svěrku

Řadové svorkovnice - SNAP IN 10 a 16 mm²


- 2 a 3 vstupy, 2 a 3 patrové svorkovnice

Objednací číslo	Označení	Popis
řadové svorky 10 mm ² , šířka 10 mm, 2 vstupy		
303750000	SL2C 10	základní řadová svorka 10 mm ² , 2 vstupy
3037510000	SL2C 10 BL	řadová svorka 10 mm ² , 2 vstupy, světle modrá
3037520000	SL2C 10 PE	PE řadová svorka 10 mm ² , 2 vstupy, zemnicí
3037650000	SLEP 2C 10	bočnice
řadové svorky 10 mm ² , šířka 10 mm, 3 vstupy		
3037530000	SL3C 10	základní řadová svorka 10 mm ² , 2 vstupy
3037540000	SL3C 10 BL	řadová svorka 10 mm ² , 2 vstupy, světle modrá
3037550000	SL3C 10 PE	PE řadová svorka 10 mm ² , 2 vstupy, zemnicí
3037670000	SLEP 3C 10	bočnice

 


Objednací číslo	Označení	Popis
propojky		
2497250000	ZQV 10N/2	oranžová 2 pól
značení		
1905950000	WS 10/8 PLUS MC NE WS	pro PrintJet
2619890000	WS-A 8/10 MM WS	pro MultiMark
koncové svěrky		
1991920000	AEB 35 SC/1	šroubovací
2475310000	AEB 35/1 BK	šroubovací černá
1112910000	WAD 5 MC NE WS	značení pro svěrku

Objednací číslo	Označení	Popis
řadové svorky 16 mm ² , šířka 12 mm, 2 vstupy		
3037560000	SL2C 16	základní řadová svorka 16 mm ² , 2 vstupy
3037570000	SL2C 16 BL	řadová svorka 16 mm ² , 2 vstupy, světle modrá
3037580000	SL2C 16 PE	PE řadová svorka 16 mm ² , 2 vstupy, zemnicí
3037680000	SLEP 2C 10	bočnice

 

Objednací číslo	Označení	Popis
propojky		
2497290000	ZQV 16N/2	oranžová 2 pól
značení		
1905970000	WS 10/12 MC NE WS	pro PrintJet
2619900000	WS-A 8/12 MM WS	pro MultiMark

Objednací číslo	Označení	Popis
řadové svorky 2.5 mm ² , šířka 5,1 mm, 2 patrové		
2902380000	S2T 2.5	základní 2 patrová řadová svorka 2.5 mm ²
2902390000	S2T 2.5 BL	2 patrová řadová svorka 2.5 mm ² , modrá
2902400000	S2T 2.5 OR	3 patrová řadová svorka 2.5 mm ² , oranžová
2902460000	S2T 2.5 PE	PE 2 patrová řadová svorka 2.5 mm ² , zemnicí
2902430000	S2T 2.5 VL	2 patrová řadová svorka 2.5 mm ² , propojená patra
2902440000	S2T 2.5 VL BL	2 patrová řadová svorka 2.5 mm ² , propojená patra, modrá
2902420000	S2T 2.5 N-FT	2 patrová řadová svorka 2.5 mm ² , horní patro modré
2902410000	S2T 2.5 FT-PE	2 patrová řadová svorka 2.5 mm ² , spodní patro PE
2913480000	SEP 2T 2.5	bočnice
2489110000	APP 4	přepážka

 


Objednací číslo	Označení	Popis
propojky		
1527540000	ZQV 2.5N/2	oranžová 2 pól
1527570000	ZQV 2.5N/3	oranžová 3 pól
1527590000	ZQV 2.5N/4	oranžová 4 pól
1527730000	ZQV 2.5N/50	oranžová 50 pól
1720700000	ZVQ 2.5/1.5	propojení pater
značení		
2003770000	WS 10/5 M PLUS MC NE WS	pro PrintJet
2007150000	WS 8/5 MM WS	pro MultiMark

Objednací číslo	Označení	Popis
řadové svorky 2.5 mm ² , šířka 5,1 mm, 3 patrové		
2902530000	S3T 2.5	základní 2 patrová řadová svorka 2.5 mm ²
2902540000	S3T 2.5 BL	2 patrová řadová svorka 2.5 mm ² , modrá
2902590000	S3T 2.5 PE	PE 2 patrová řadová svorka 2.5 mm ² , zemnicí
2902570000	S3T 2.5 VL	2 patrová řadová svorka 2.5 mm ² , propojená patra
2902580000	S3T 2.5 VL BL	2 patrová řadová svorka 2.5 mm ² , propojená patra, modrá
2902560000	S3T 2.5 N-FT-PE	2 patrová řadová svorka 2.5 mm ² , N-L-PE
2902550000	S3T 2.5 FT-FT-PE	2 patrová řadová svorka 2.5 mm ² , L-L-PE
2902630000	SEP 3T 2.5	bočnice





Objednací číslo	Označení	Popis
propojky		
1527540000	ZQV 2.5N/2	oranžová 2 pól
1527570000	ZQV 2.5N/3	oranžová 3 pól
1527590000	ZQV 2.5N/4	oranžová 4 pól
1527730000	ZQV 2.5N/50	oranžová 50 pól
1720700000	ZVQ 2.5/1.5	propojení pater
značení		
1951870000	WS 8/5 PLUS MC NE WS	pro PrintJet
2007150000	WS 8/5 MM WS	pro MultiMark

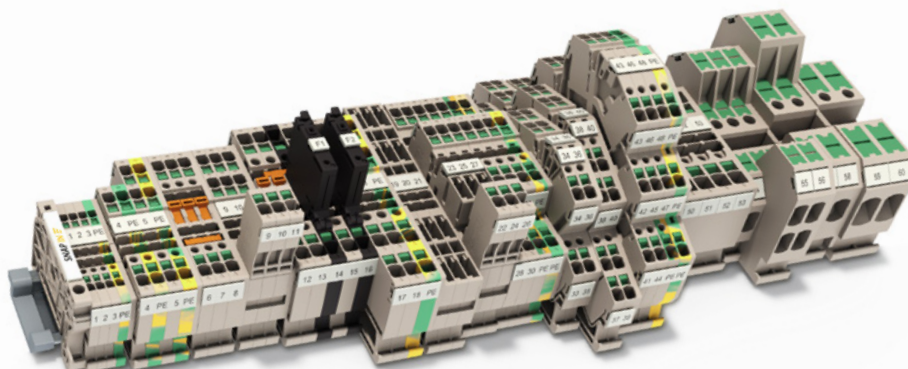

Řadové svorkovnice - SNAP IN v rozpojitelném a pojistkovém provedení

Možnost propojení na obou stranách svorky

Objednací číslo	Označení	Popis
rozpojitelné řadové svorky 2,5 mm ² , šířka 5,1 mm		
3016670000	SDT 2.5 2C	základní řadová svorka 2,5 mm ² , 2 vstupy, rozpojovací
2974130000	SDT 2.5 2C BL	řadová svorka 2,5 mm ² , 2 vstupy, rozpojovací, BL
2974120000	SDT 2.5 2C OR	řadová svorka 2,5 mm ² , 2 vstupy, rozpojovací, OR
2751090000	SEP 3C 2.5	bočnice
rozpojitelné řadové svorky 4 mm ² , šířka 6,1 mm		
2941420000	SDT 4 2C	základní řadová svorka 4 mm ² , 2 vstupy, rozpojovací
2941430000	SDT 4 2C BL	řadová svorka 4 mm ² , 2 vstupy, rozpojovací, BL
2941440000	SDT 4 2C OR	řadová svorka 4 mm ² , 2 vstupy, rozpojovací, OR
2874800000	SEP 3C 4	bočnice
3016710000	SDT 2.5 2C W/O DTVL	řadová svorka 2,5 mm ² , 2 vstupy, bez rozpojovače
7921560000	SIHA 3/G20	pojistkový modul do SDT DTVL svorky
7921570000	SIHA 3/G20/LD 10-36 V	pojistkový modul SIHA do SDT DTVL svorky s LED
7921600000	SIHA 3/G20/LD 140-250 V	pojistkový modul SIHA do SDT DTVL svorky s LED
1833100000	BEST	modul pro instalaci el. součástky
1878560000	BEST/D	modul s 1N4007

  


Objednací číslo	Označení	Popis
propojky		
1527540000	ZQV 2.5N/2	oranžová 2 pól
1527570000	ZQV 2.5N/3	oranžová 3 pól
1527590000	ZQV 2.5N/4	oranžová 4 pól
1527730000	ZQV 2.5N/50	oranžová 50 pól
propojky		
1527930000	ZQV 4N/2	oranžová 2 pól
1527940000	ZQV 4N/3	oranžová 3 pól
1527970000	ZQV 4N/4	oranžová 4 pól
1528130000	ZQV 4N/50	oranžová 50 pól

Objednací číslo	Označení	Popis
pojistkové řadové svorkovnice 4 mm ² , šířka 6,1 mm, 2 vstupy		
2941480000	SFS 4 2C BK	pojistková svorka 4mm ² , 2 vstupy
2941490000	SFS 4 2C 10-36V BK	pojistková svorka 4mm ² , 2 vstupy, LED
2941520000	SFS 4 2C 100-250V BK	pojistková svorka 4mm ² , 2 vstupy, LED
2941420000	SDT 4 2C	rozpojitelná svorka propojitelná se SFS
3109480000	S3C 4 BK	3 vstupová svorka propojitelná se SFS
3109520000	S3C 4 RD	3 vstupová svorka propojitelná se SFS
2874800000	SEP 3C 4	bočnice




Objednací číslo	Označení	Popis
koncové svěrky		
2661280000	AEB 35 SCL/1	bezšroubová
2661300000	AEB 35 SCL/1 BK	bezšroubová černá
1991920000	AEB 35 SC/1	šroubovací
2475310000	AEB 35/1 BK	šroubovací černá
1112910000	WAD 5 MC NE WS	značení pro svěrku

Vícepatrové svorkovnice

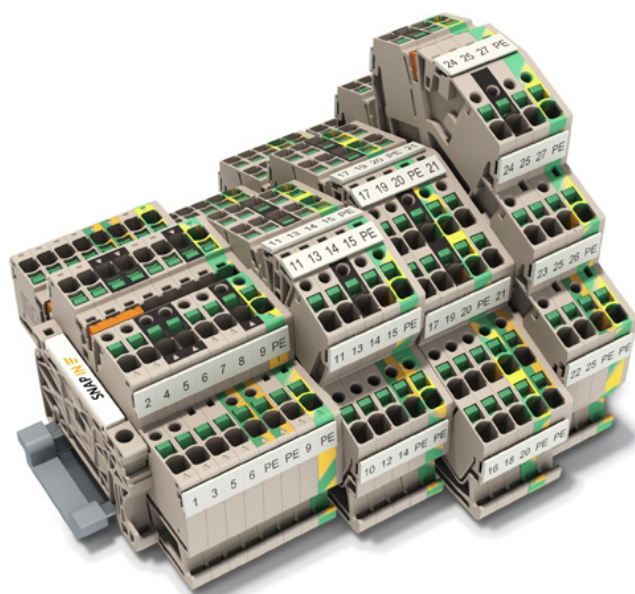


Pojistkové a rozpojitelné svorkovnice

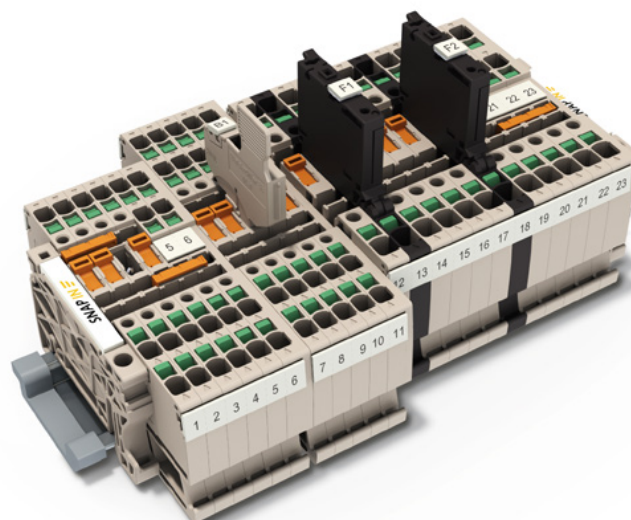

Řadové svorkovnice - SNAP IN 2,5 mm² s konektorovým připojením

Objednací číslo	Označení	Popis
řadové svorky 2,5 mm ² , šířka 5,1 mm, 2 vstupy		
3051460000	SPGTB 2.5 FT 2C/1	základní řadová svorka 2,5 mm ² , 2 vstupy
3051470000	SPGTB 2.5 FT 2C/1 BL	řadová svorka 2,5 mm ² , 2 vstupy, světle modrá
3051550000	SPGTB 2.5 PE 2C/1	řadová svorka 2,5 mm ² , 2 vstupy, zemnicí
3051480000	SPGTB 2.5 FT 2C/1 OR	řadová svorka 2,5 mm ² , 2 vstupy, oranžová
2751080000	SEP 2C 2.5	bočnice
řadové svorky 2,5 mm ² , šířka 5,1 mm, 3 vstupy		
3051490000	SPGTB 2.5 FT 3C/1	základní řadová svorka 2,5 mm ² , 3 vstupy
3051500000	SPGTB 2.5 FT 3C/1 BL	řadová svorka 2,5 mm ² , 3 vstupy, světle modrá
3051560000	SPGTB 2.5 PE 3C/1	řadová svorka 2,5 mm ² , 3 vstupy, zemnicí
3051510000	SPGTB 2.5 FT 3C/1 OR	řadová svorka 2,5 mm ² , 4 vstupy, oranžová
2751080000	SEP 2C 2.5	bočnice
řadové svorky 2,5 mm ² , šířka 5,1 mm, 4 vstupy		
3051520000	SPGTB 2.5 FT 4C/2	základní řadová svorka 2,5 mm ² , 4 vstupy
3051530000	SPGTB 2.5 FT 4C/2 BL	řadová svorka 2,5 mm ² , 4 vstupy, světle modrá
3051570000	SPGTB 2.5 PE 4C/2	řadová svorka 2,5 mm ² , 4 vstupy, zemnicí
3051540000	SPGTB 2.5 FT 4C/2 OR	řadová svorka 2,5 mm ² , 4 vstupy, oranžová
3051580000	SEP PGTB 2.5 4C	bočnice
řadové svorky 2,5 mm ² , šířka 5,1 mm, 4 vstupy - 2 patra		
3051860000	SPGTB 2.5 2T 4C/2	základní řadová svorka 2,5 mm ² , 2 patra
3051870000	SPGTB 2.5 2T 4C/2 BL	řadová svorka 2,5 mm ² , 2 patra, světle modrá
3051910000	SPGTB 2.5 2T FT-PE 4C/2	řadová svorka 2,5 mm ² , 2 patra, zemnicí
3051880000	SPGTB 2.5 2T 4C/2 OR	řadová svorka 2,5 mm ² , 2 patra, oranžová
2913480000	SEP 2T 2.5	bočnice
konektory pro konektorové svorky		
3030250000	SPG 2.5/1	1 pól složený konektor
3030170000	SPG 2.5/2	2 pól složený konektor
3030200000	SPG 2.5/3	3 pól složený konektor
3030150000	SPG 2.5/4	4 pól složený konektor
3030130000	SPG 2.5/5	5 pól složený konektor
3030140000	SPG 2.5/6	6 pól složený konektor
3030110000	SPG 2.5/7	7 pól složený konektor
3030120000	SPG 2.5/8	8 pól složený konektor
3030180000	SPG 2.5/9	9 pól složený konektor
3030100000	SPG 2.5/10	10 pól složený konektor
3030230000	SPG 2.5/4-3BG-GN	3 × L, 1 × PE složený konektor
3030270000	SPG 2.5/3-BG-BL-GN	L, N, PE složený konektor
3030280000	SPG 2.5/5-3BG-BL-GN	3 × L, N, PE složený konektor

Objednací číslo	Označení	Popis
propojky		
1527540000	ZQV 2.5N/2	oranžová 2 pól
1527570000	ZQV 2.5N/3	oranžová 3 pól
1527590000	ZQV 2.5N/4	oranžová 4 pól
1527730000	ZQV 2.5N/50	oranžová 50 pól
2108470000	ZQV 2.5N/2 RD	červená 2 pól
2108690000	ZQV 2.5N/3 RD	červená 3 pól
2108700000	ZQV 2.5N/4 RD	červená 4 pól
2109000000	ZQV 2.5N/50 RD	červená 50 pól
1527740000	ZQV 2.5N/2 BL	modrá 2 pól
1527770000	ZQV 2.5N/3 BL	modrá 3 pól
1527780000	ZQV 2.5N/4 BL	modrá 4 pól
1527920000	ZQV 2.5N/50 BL	modrá 50 pól
značení		
2003770000	WS 10/5 M PLUS MC NE WS	pro PrintJet
2007150000	WS 8/5 MM WS	pro MultiMark
koncové svěrky		
2661280000	AEB 35 SCL/1	bezšroubová
2661300000	AEB 35 SCL/1 BK	bezšroubová černá
1991920000	AEB 35 SC/1	šroubovací
2475310000	AEB 35/1 BK	šroubovací černá
1112910000	WAD 5 MC NE WS	značení pro svěrku

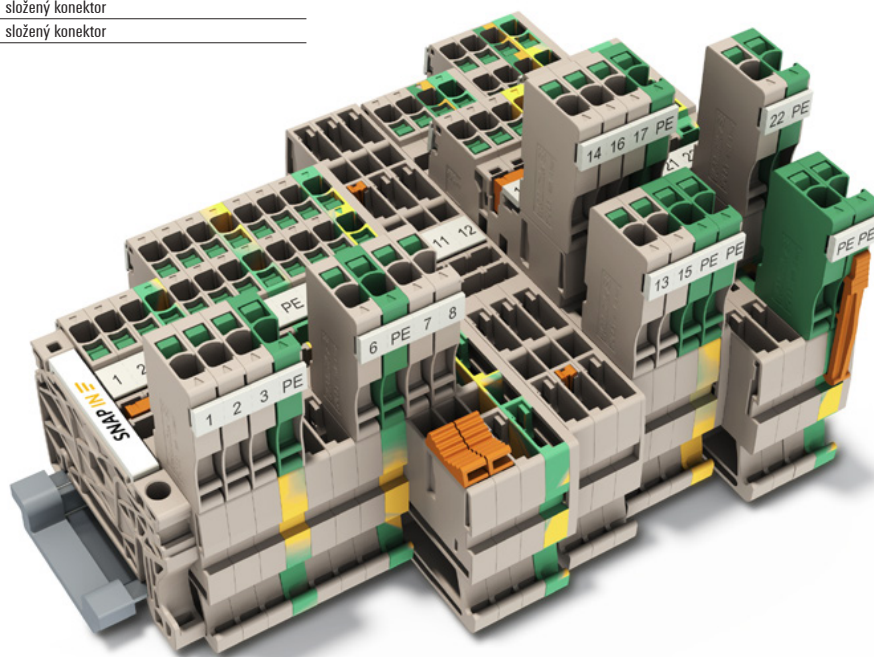

Jako zkušení specialisté jsme celosvětovým partnerem našich zákazníků, kterým vedle standardních produktů přinášíme služby a komplexní řešení pro náročné průmyslové aplikace od silových a signálových obvodů až k datovým sítím. Power - signal - data. Rozumíme dnešní problematice jednotlivých odvětví a chápeme ztřeštější technologické výzvy, pro něž neustále vyvíjíme inovativní řešení dle individuálních potřeb našich partnerů. Společně tak definujeme standardy oboru „Industrial Connectivity“.

Adaptér konektoru na DIN lištu

Plastový adaptér, který nahrazuje kryt konektoru

velikost	objednací číslo	typ
3	2883350000	HDC RAILMATE HB6 SET N
4	2883360000	HDC RAILMATE HB 10 SET N
6	2883370000	HDC RAILMATE HB 16 SET N
8	2883380000	HDC RAILMATE HB 24 SET N



Sociální média

Buďte stále v obraze a sledujte naše novinky a aplikační řešení na Weidmüller Czech Republic



Weidmüller produktový konfigurátor

Konfigurace snadno a rychle
www.weidmueller.com/configurator



Newsletter

Přihlaste se k odběru newsletteru na www.weidmueller.cz



Těžké konektory RockStar

SNAP IN inovace v pružinovém připojení

SNAP IN technologie

Technologicky jsou založeny na léta používaném pružinovém připojení. Dalším vývojem vznikl systém SNAP IN. Vodič je v upínacím bodě uchycen po zřetelném cvaknutí. Konektory jsou dodávány s ověřeným vstupem s předepnutou pružinou.

Výhody pružinových SNAP IN

- Úspora času
- Jednoduchá montáž
- Odolnost proti vibracím
- Slyšitelné zacvaknutí



Sortiment SNAP IN insertů

Objednací číslo	Popis	Počet pólů	Velikost	Verze
2666920000	HDC HE 06 N FQT	6	3	Samice
2666910000	HE 06 N MQT	6	3	Samec
2666930000	HDC HE 10 N FQT	10	4	Samice
2666940000	HDC HE 10 N MQT	10	4	Samec
2666950000	HDC HE 16 N FQT	16	6	Samice
2666960000	HDC HE 16 N FQT 17 - 32	16	6	Samice
2666970000	HDC HE 16 N MQT	16	6	Samec
2666980000	HDC HE 16 N MQT 17 - 32	16	6	Samec
2666990000	HDC HE 24 N FQT	24	8	Samice
2667000000	HDC HE 24 N FQT 25 - 48	24	8	Samice
2667010000	HDC HE 24 N MQT	24	8	Samec
2667020000	HDC HE 24 N MQT 25 - 48	24	8	Samec