



Klippon® Connect A-Series

 


Gefahr durch spannungsführende Teile!
Danger from live parts!
Danger, présence de pièces sous tension !
Attenzione, componenti sotto tensione!
¡Peligro por piezas conductoras de energía!



 



Montage und Wartung nur durch eine Elektrofachkraft!
Installation and maintenance by qualified electricians only!
Le montage et l'entretien ne doivent être réalisés que par un électricien !
Montaggio e manutenzione solo da parte di un elettricista specializzato!
¡El montaje y el mantenimiento solo los debe llevar a cabo un electricista cualificado!

2714440000/03/06.2024

		
A2C 50/70 ...	30 mm (1.18")	SDS 1.0X5.5X150 2749380000
A2C 95/120 ...	40 mm (1.57")	
A2C 150/185 ...	40 mm (1.57")	

PUSH Lock

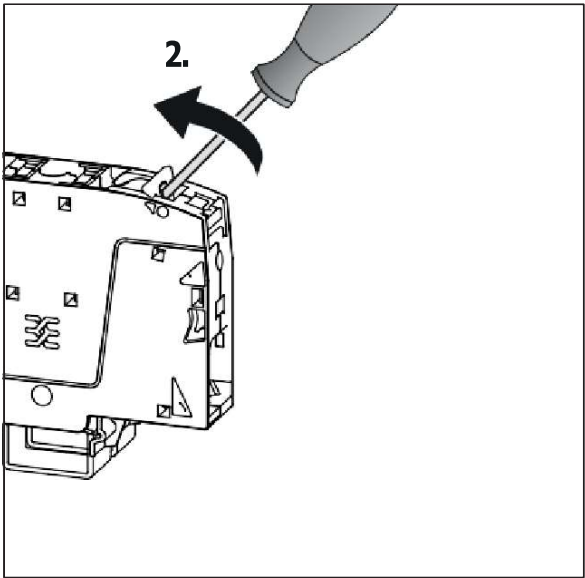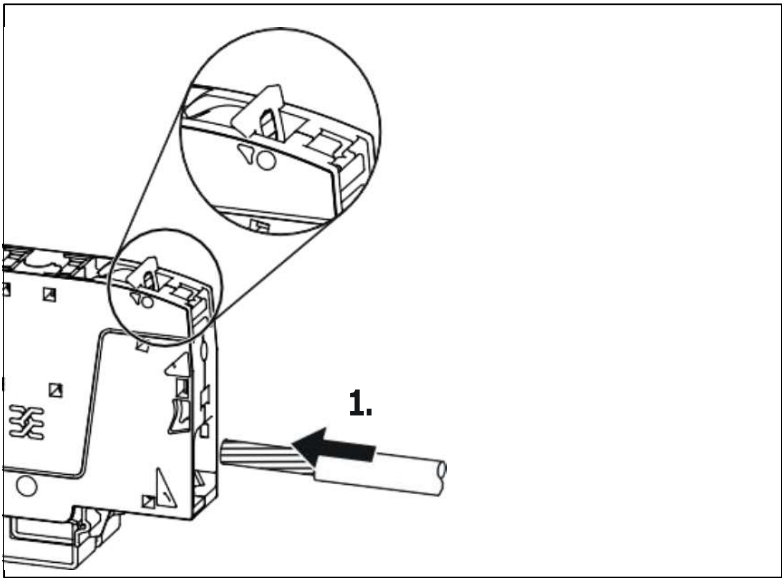

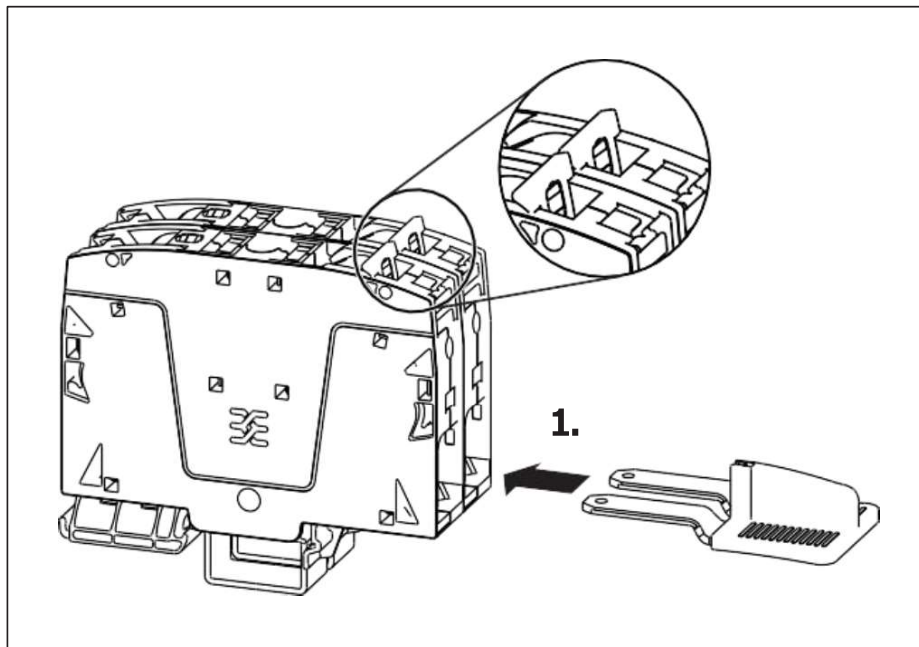

Bei gesteckter Querverbindung reduziert sich der maximal anschließbare Leiterquerschnitt um einen Bemessungsquerschnitt.

With a plugged cross-connection, the maximum connectable wire cross-section is reduced by a rated cross-section.

Si la connexion transversale est enfilée, la section du conducteur maximale raccordable se réduit d'une section nominale.

Con il collegamento trasversale inserito la sezione del conduttore massima collegabile si riduce di una sezione trasversale nominale.

En caso de conexión transversal enchufable, la sección del conductor máxima conectable se reduce en una sección nominal.

