


Új kábelkötegelők speciális alkalmazási területekre

Let's connect.

Fedezze fel a Weidmüller már jól ismert és bevált kábelkötegelő családjának új tagjait kifejezetten mostoha munkakörülményekhez, hogy a már megszokott rögzítési biztonságot ott is garantálni tudja.

Weidmüller 

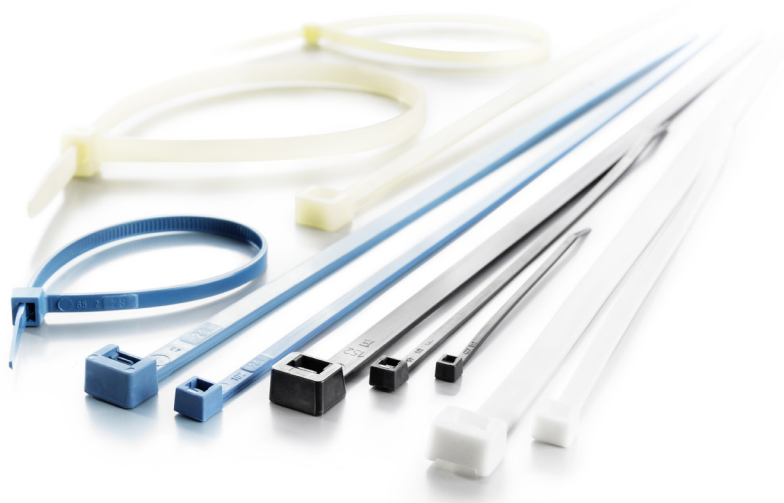

Kültéri alkalmazásokhoz UV ISO 4892-2A tanúsítással

Folyamatos kültéri használatra
Kifejezetten magas UV ellenállóság



Vasútipari területekre

Tűz esetén mérgező gázok és savak nélküli önkioltó anyagból
EN 45545 nemzetközi vasútipari szabványnak megfelelő



Élelmiszeripari területekre

Detektálható jelölők a HACCP területen megkövetelt szabványoknak megfelelően
Fém és röntgen érzékelő alkalmazása esetén is használható



Magas hőmérsékletű területekre

Tartós, akár 125 °C-os hőmérséklet esetén is alkalmazható



Kábelkötegelők vasúti alkalmazásokhoz

Cikkszám	Megnevezés	Szín	Hosszúság	Szélesség	Szakítószilárdság
2659490000	CB-VT 98/2.5 HF/VO WT	Fehér	98 mm	2.5 mm	80 N
2659500000	CB-VT 140/3.6 HF/VO WT	Fehér	140 mm	3.6 mm	150 N
2659510000	CB-VT 200/3.6 HF/VO WT	Fehér	200 mm	3.6 mm	150 N
2659520000	CB-VT 200/4.8 HF/VO WT	Fehér	200 mm	4.8 mm	220 N
2659530000	CB-VT 290/4.8 HF/VO WT	Fehér	290 mm	4.8 mm	220 N
2659540000	CB-VT 365/7.5 HF/VO WT	Fehér	365 mm	7.5 mm	540 N

Magas hőállóságú kábelkötegelők 125 °C-ig

Cikkszám	Megnevezés	Szín	Hosszúság	Szélesség	Szakítószilárdság
2659370000	CB-HTR 98/2.5 BK	Fekete	98 mm	2.5 mm	80 N
2659380000	CB-HTR 140/3.6 BK	Fekete	140 mm	3.6 mm	180 N
2659390000	CB-HTR 200/3.6 BK	Fekete	200 mm	3.6 mm	180 N
2659400000	CB-HTR 200/4.8 BK	Fekete	200 mm	4.8 mm	220 N
2659410000	CB-HTR 290/4.8 BK	Fekete	290 mm	4.8 mm	220 N
2659420000	CB-HTR 365/7.5 BK	Fekete	365 mm	7.5 mm	540 N
2659430000	CB-HTR 98/2.5 NC	Fehér	98 mm	2.5 mm	80 N
2659440000	CB-HTR 140/3.6 NC	Fehér	140 mm	3.6 mm	180 N
2659450000	CB-HTR 200/3.6 NC	Fehér	200 mm	3.6 mm	180 N
2659460000	CB-HTR 200/4.8 NC	Fehér	200 mm	4.8 mm	220 N
2659470000	CB-HTR 290/4.8 NC	Fehér	290 mm	4.8 mm	220 N
2659480000	CB-HTR 365/7.5 NC	Fehér	365 mm	7.5 mm	540 N

UV álló kábelkötegelők

Cikkszám	Megnevezés	Szín	Hosszúság	Szélesség	Szakítószilárdság
2659310000	CB-UVR 98/2.5 BK	Fekete	98 mm	2.5 mm	80 N
2659320000	CB-UVR 140/3.6 BK	Fekete	140 mm	3.6 mm	180 N
2659330000	CB-UVR 200/3.6 BK	Fekete	200 mm	3.6 mm	180 N
2659340000	CB-UVR 200/4.8 BK	Fekete	200 mm	4.8 mm	220 N
2659350000	CB-UVR 290/4.8 BK	Fekete	290 mm	4.8 mm	220 N
2659360000	CB-UVR 365/7.5 BK	Fekete	365 mm	7.5 mm	540 N

Detektálható kábelkötegelők

Cikkszám	Megnevezés	Szín	Hosszúság	Szélesség	Szakítószilárdság
2602750000	CB-DT 100/2.5 BL	Kék	100 mm	2.5 mm	100 N
2602760000	CB-DT 140/3.5 BL	Kék	140 mm	3.5 mm	200 N
2602770000	CB-DT 200/4.5 BL	Kék	200 mm	3.5 mm	280 N
2602780000	CB-DT 280/4.5 BL	Kék	280 mm	4.5 mm	280 N
2602790000	CB-DT 380/4.5 BL	Kék	380 mm	4.5 mm	280 N
2602800000	CB-DT 360/7.5 BL	Kék	360 mm	7.5 mm	550 N