

Red Line

A collection of various electrical tools from the Weidmüller brand, arranged on a white surface. The tools include several crimpers with red and black handles, a pair of wire cutters, a pair of pliers, and a heat gun with a black body and orange handle. The tools are designed for professional electrical work, featuring durable materials and ergonomic handles. The Weidmüller logo is visible on some of the tools.

Cortar / Decapar

Universal Cutter	9041470000	Cortar Corte diagonal 6" (150mm)	
Cutter 8*	9040130000	Cortar $\leq 16\text{mm}^2$ ($\varnothing$ 8mm)	
Cutter 35*	9040560000	Cortar $\leq 240\text{mm}^2$ ($\varnothing$ 35mm)	
Cutter 20A*	9040140000	Cortar $\leq 70\text{mm}^2$ ($\varnothing$ 20mm)	
Stripper 6	9046240000	Cortar e Decapar 0,08 - 6mm ²	
Universal 1	9041250000	Universal 7" (180mm)	
Stripsy	9042000000	Decapar $\leq \varnothing$ 12,5mm	
Universal Long	9041480000	Tipo telefone Bico reto 8" (200mm)	
AM 25	9001540000	Decapar Decapa $\leq \varnothing$ 25mm	
Universal Bent	9041490000	Tipo telefone Bico curvo 8" (195mm)	

*Alicates não apropriados para corte de cabos de alumínio ou cobre com alma de aço, cabos de aço e cabos blindados.

Impressora

THM MultiMark

Impressora de transferência térmica ideal para pequenos e médios volumes de impressão. Alto rendimento, a partir de 250 identificadores Dekafix/min.

 
 
THM
MultiMark
2599430000



Crimpar

Crimp 6 Z	9040530000	 Terminais tubulares 0,5 - 6mm ²	
Crimp 6 I	9040450000	 Terminais com isolamento (pré-isolado) 0,5 - 6mm ²	
Crimp 16 Z	9040540000	 Terminais tubulares 6 - 16mm ²	
Crimp 6,3 F	9040490000	 Terminais tipo Faston® 6,3mm 0,5 - 2,5mm ²	
Crimp 25 Z	9040470000	 Terminais tubulares 6 - 25mm ² Duplos 2x4, 2x6, 2x10mm	
Crimp 2,5 I	9040510000	 Terminais com isolamento (pré-isolado) 0,5 - 2,5mm ²	
Crimp 6 N	9040520000	 Terminais sem isolamento (compressão) 0,25 - 6mm ²	
Crimp 25N D4	9040460000	 Terminais sem isolamento (compressão) 10 - 25mm ²	
Crimp Mod 864	9041650000	 Terminais RJ11 - 4 polos (telefonia) RJ12 - 4 polos (telefonia) RJ45 - 8 polos (rede)	 Função de corte

Kits para Crimpar

Flexcrimp 3	2680460000	Alicate + conjunto de 3 matrizes para crimpar terminais  	Flexcrimp 5 2680450000	Alicate + conjunto de 5 matrizes para crimpar terminais  
--------------------	-------------------	--	---	--

Carrinho de ferramentas

Carrinho de ferramentas

Unidade móvel para armazenamento de ferramentas, com 5 gavetas.
Medidas: 920mm(a) x 900mm(l) x 550mm(c).

Carrinho de ferramentas

C906996.0000




Terminais

	Produto	Seção (mm ²)	Dimensão	Cor	Código
Ilhós Simples		0,5	-	○	9019010000
		0,75	-	●	9019040000
		1	-	●	9019080000
		1,5	-	●	9019120000
		2,5	-	●	9019160000
		4	-	●	9019200000
		6	-	●	9019220000
		10	-	●	9019240000
		16	-	●	9019260000
		25	-	●	9019280000
		35	-	●	9019310000
Ilhós Duplos		0,5	-	○	9004780000
		0,75	-	●	9018520000
		1	-	●	9018540000
		1,5	-	●	9004420000
		2,5	-	●	9004430000
		4	-	●	9004730000
		6	-	●	9004720000
Olhal		0,5 - 1,5	M3,5	●	9200080000
			M4	●	9200090000
			M5	●	9200100000
		1,5 - 2,5	M3,5	●	9200160000
			M4	●	9200170000
			M5	●	9200180000
		4 - 6	M4	●	9200230000
			M5	●	9200240000
			M6	●	9200250000
Forquilha		0,5 - 1,5	M3,5	●	9200300000
			M4	●	9200310000
			M5	●	9200320000
		1,5 - 2,5	M3,5	●	9200360000
			M4	●	9200370000
			M5	●	9200380000
		4 - 6	M4	●	9200410000
			M5	●	9200420000
			M6	●	9200430000
Pino		0,5 - 1,5	12,0	●	9200460000
		1,5 - 2,5	12,0	●	9200470000
		4 - 6	14,0	●	9200480000

Para outros tipos de terminais, dimensões e cores, consulte-nos.

Chaves

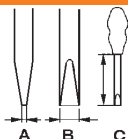

* Chaves para trabalho com áreas energizadas de até 1000Vca e 1500Vcc conforme DIN EN 60900.IEC900.

Chave de Fenda com isolamento (1.000V)*



Dimensões (mm)			Código
A	B	C	
0,5	3	100	2749800000
0,6	3,5	100	2749810000
0,8	4	100	2749820000
1	4,5	125	2749830000
1	5,5	125	2749850000
1,2	6,5	150	2749860000
1,2	8	175	2749870000

Chave Phillips® com isolamento (1.000V)*



Tamanho	Dimensão C (mm)	Código
0	60	2749880000
1	80	2749890000
2	100	2749900000
3	150	2749910000

Jogo 6 Chaves Fenda/Phillips® com isolamento (1.000V)*



Produto	Tamanho	Dimensões (mm)			Código
		A	B	C	
		0,5	3	100	2749750000
		0,8	4	100	
		1	5,5	125	
		1,2	6,5	150	
	1			80	
	2			100	

Red Line Set 2



Código
2690610000

Kit de ferramentas para instalação.

Parafusadeira DMS3



Código
9007470000

Maleta com Parafusadeira DMS3 incluindo bateria, carregador e ponteiros.

PRO Case Insta



Código
9203160000

Maleta de ferramentas PRO Case Insta

Código

9007440000

Parafusadeira DMS3.




Código

9007450000

Bateria para Parafusadeira DMS3.



Conheça também as outras linhas de produtos Weidmüller

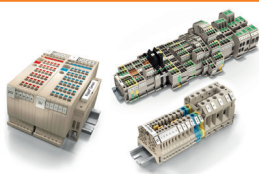

Conectores



Soluções customizadas



Fontes de alimentação e UPS



**Acopladores a relés e optos
Protetores contra surto**



Caixas de passagem



Linha Conexel by Weidmüller



**Ferramentas Orange Line,
máquinas manuais e automáticas
e sistemas de identificação**



**Tomadas multipolares
e painel FrontCom**

Distribuidor



Acesse os catálogos
da Weidmüller online