

Termékbevezetési tájékoztató

SAFESERIES biztonsági relék, megnövelt érintkező-számmal


A SAFESERIES Contact Extension relé-család az EN 61810-3 szabvány szerinti (Type A) mechanikusan egymáshoz reteszelte érintkezőket használ. Így alkalmas a gépek vezérlésének biztonságos kialakításához.

A SAFESERIES Contact Extension relé-család megbízható visszajelzést és állapotjelzést ad a vezérlő logika számára. A relécsalád 4 különféle érintkező változattal, valamint a hozzátartozó talppal érhető el: 2 NO + 2 NC, 3 NO + 1 NC, 4 NO + 2 NC, és 3 NO + 3 NC. Amennyiben az alkalmazás az IEC/EN62061 szabvány előírásainak megfelelően lett kialakítva, akkor a PL „e” teljesítményszint elérhető. A relécsalád megfelel az IEC/EN 62061-es szabvány által megfogalmazott SIL3-as biztonsági szintnek is.




Különleges előnyök

- **Már bizonyított alkatrészek**
Alkalmas gépek biztonságtechnikai alkalmazásához. A kényszer-működtetésű érintkező lehetővé teszi a szinkronizált kapcsolási státuszt, így 99 %-os diagnosztikai megbízhatóság érhető el.
- **Könnyű telepítés**
A relétalp könnyű szerelést tesz lehetővé a sínre. A relé tartalmaz egy szabadonfutó diódát, LED visszajelzőt és működtetőkart is. Gyűrű és villa kialakítású saruk bekötése egyaránt lehetséges.
- **Tanúsítványok széleskörű listája**
A cULus listának megfelelő kialakításnak köszönhetően nem szükséges külön rendszerengedély Észak-Amerikában. A COC jelölés igazolja, hogy a termék megfelel a kínai minőségi, környezeti és teljesítményi előírásoknak.

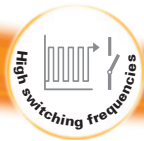

További információkért látogassa meg honlapunkat
www.weidmueller.hu

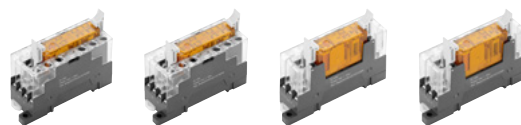

KITs - Komplet relé modulok

Megnevezés	Vezérlőfeszültség	Érintkezőkialakítás	Névleges áram	Csatlakozás típusa	Menny.	Cikkám
FSKIT 24VDC 3NO1NC FG LD AGSNO AU	24 V DC	3NO1NC, kényszervezetett (EN 61810-3 Typ A)	6 A	Csavaros csatlakozás	1	2759070000
FSKIT 24VDC 2NO2NC FG LD AGSNO AU	24 V DC	2NO2NC, kényszervezetett (EN 61810-3 Typ A)	6 A	Csavaros csatlakozás	1	2759080000
FSKIT 24VDC 4NO2NC FG LD AGSNO AU	24 V DC	4NO2NC, kényszervezetett (EN 61810-3 Typ A)	6 A	Csavaros csatlakozás	1	2759090000
FSKIT 24VDC 3NO3NC FG LD AGSNO AU	24 V DC	3NO3NC, kényszervezetett (EN 61810-3 Typ A)	6 A	Csavaros csatlakozás	1	2759100000



Külön relékomponens

Megnevezés	Vezérlőfeszültség	Érintkezőkialakítás	Névleges áram	Csatlakozás típusa	Menny.	Cikkszám
FSR0315024 FG	24 V DC	3NO3NC, kényszervezetett (EN 61810-3 Typ A)	6 A	AgSnO aranyozott	1	2759030000
FSR0225024 FG	24 V DC	4NO2NC, kényszervezetett (EN 61810-3 Typ A)	6 A	AgSnO aranyozott	1	2759040000
FSR0425024 FG	24 V DC	2NO2NC, kényszervezetett (EN 61810-3 Typ A)	6 A	AgSnO aranyozott	1	2759050000
FSR0335024 FG	24 V DC	3NO1NC, kényszervezetett (EN 61810-3 Typ A)	6 A	AgSnO aranyozott	1	2759060000



Weidmüller Kft.
1097 Budapest, Gubacsi út 6.
T +36 1 464 7888
F +36 1 382 7701
www.weidmueller.hu
info@weidmueller.hu



További információkért
keresse honlapunkat