


Kabeldurchführungsplatte Cabtite EP – Rastversion
Cable entry plate Cabtite EP – Snap version

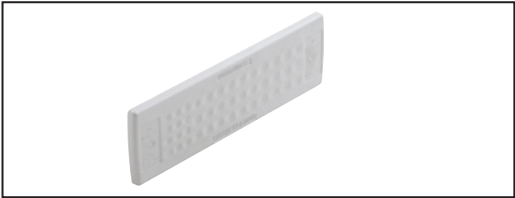


Varianten / Types


CABTITE EP A 24/12 GY	2743540000
CABTITE EP A 24/14 GY	2743550000
CABTITE EP A 24/17 GY	2743560000
CABTITE EP A 24/18 GY	2743570000
CABTITE EP A 24/19 GY	2743580000
CABTITE EP A 24/26 GY	2743590000
CABTITE EP A 24/42 GY	2743600000
CABTITE EP A 24/48 GY	2743610000
CABTITE EP A 24/50 GY	2743620000
CABTITE EP B 24/12 GY	2743630000
CABTITE EP B 24/14 GY	2743640000
CABTITE EP B 24/17 GY	2743650000
CABTITE EP B 24/18 GY	2743660000
CABTITE EP B 24/19 GY	2743670000
CABTITE EP B 24/26 GY	2743680000
CABTITE EP B 24/42 GY	2743690000
CABTITE EP B 24/48 GY	2743700000
CABTITE EP B 24/50 GY	2743710000

Variante / Type	Blechstärke / Sheet thickness
A	1.5 - 2.5 mm
B	2.5 - 4 mm


Montageausschnitt (mm) – Ausschnitt ohne Grat / Ecken
Mounting cut-out (mm) – Cutout without ridge / corners

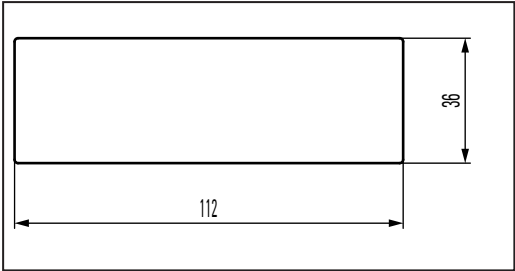

Rastbefestigung werkzeuglos
Snap-in mount without tools

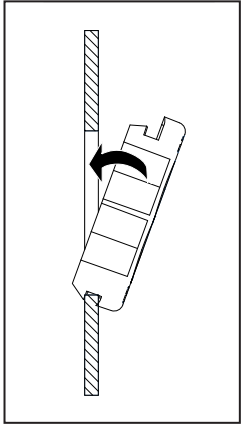


- Vor Kabeleinführung Membrane am Durchsteckpunkt einstechen
- Pierce the membrane at the push-through point before cable entry

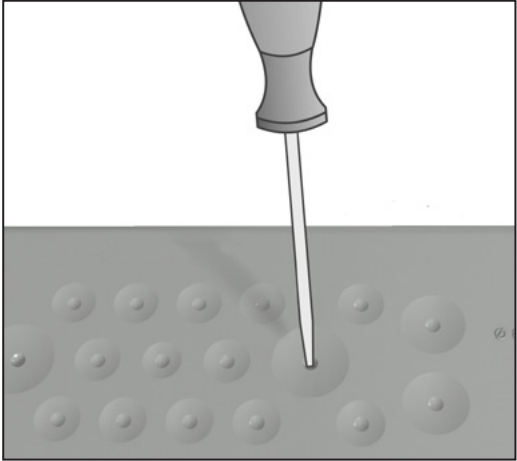


Technische Daten	Technical Data	
Schutzart	Ingress protection	IP54
Brennbarkeit	Flammability	UL94 V-0
Montagetemperatur	Installation temperature	min. +5 °C
Max. Temperaturbereich (statisch)	Max. temperature range (static)	-40 °C ... +90 °C



Kabeldurchführungsplatte Cabtite EP – Schraubversion
Cable entry plate Cabtite EP – Screw version

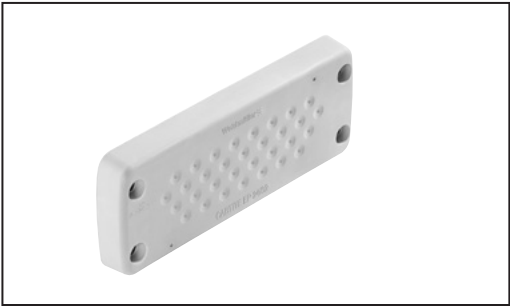


Schraubenbefestigung von außen
Screw mounting outside

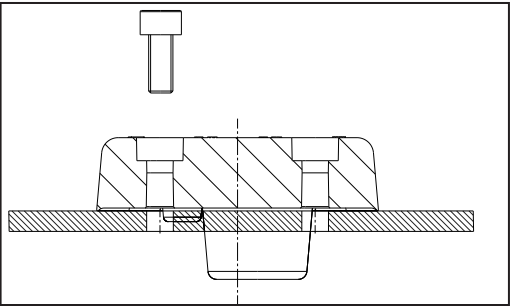


Varianten / Types

CABTITE EP 24/13 GY	2779310000
CABTITE EP 24/14 GY	2779320000
CABITE EP 24/16 GY	2779330000
CABTITE EP 24/16-1 GY	2779340000
CABTITE EP 24/17 GY	2779350000
CABTITE EP 24/20 GY	2779360000
CABTITE EP 24/21 GY	2779370000
CABTITE EP 24/32 GY	2779380000

- ▶ Vor Kabeleinführung Membrane am Durchsteckpunkt einstechen
- ▶ Pierce the membrane at the push-through point before cable entry

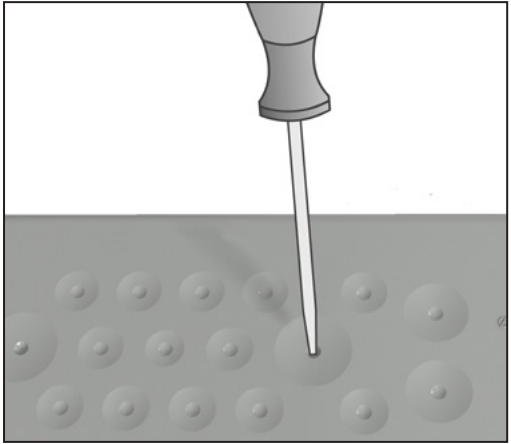

Montageausschnitt (mm) – Ausschnitt ohne Grat / Ecken
Mounting cut-out (mm) – Cutout without ridge / corners

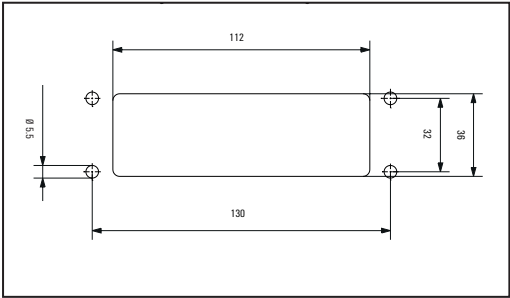

Technische Daten	Technical Data	
Schutzart	Ingress protection	IP66
Brennbarkeit	Flammability	UL94 V-0
Montagetemperatur	Installation temperature	min. +5 °C
Max. Temperaturbereich (statisch)	Max. temperature range (static)	-40 °C ... +90 °C
Befestigung: Zylinderkopfschraube	Mounting: cylinder head screw	M5 ISO 4762 / DIN 912
Anzugsdrehmoment	Tightening torque	3 Nm