

## Korlátlan kombinációk: moduláris elv

Dugaszolható csatlakozók								
Ház			Bayonet V 01 fém		Push Pull V 04 műanyag		RockStar® V 05 fém	
			BP-vel	BP nélkül	BP-vel	BP nélkül	BP nélkül	
			1962560000	1962550000	1962530000	1962520000	1962540000	
<b>Betétek</b>								
	RJ45 crimpelt		1962720000	1963150000	1963140000	1963190000	1963180000	1963110000
	RJ45 helyszíni szerelés	TIA-A/B/ PROFINET	1962730000	1963130000	1963120000	1963170000	1963160000	1963200000
	2 SC szimplex	többmódosú egymódosú POF	1962750000 1962760000 1962770000	1963270000 1963310000 1963290000	1963260000 1963300000 1963280000	1963370000 1963410000 1963390000	1963360000 1963400000 1963380000	
	LC duplex	többmódosú egymódosú	1962780000 1962790000	1963230000 1963250000	1963220000 1963240000	1963330000 1963350000	1963320000 1963340000	
Védősapka				1965690000		1963890000		1963690000

BP = bending protection (törésvédelem)

Készülékfalra szerelhető csatlakozók						
Ház			Bayonet V 01 fém	Push Pull V 04 műanyag	RockStar® V 05 fém	
			1963540000	1963520000	1963530000	
<b>Betétek</b>						
	RJ45 csatoló		1962840000	1963470000	1963490000	1963510000
	RJ45 modul	TIA-A TIA-B PROFINET	1962850000 1963840000 1963830000	1963480000 Kérjük külön megrendelni. Kérjük külön megrendelni.	1963500000 Kérjük külön megrendelni. Kérjük külön megrendelni.	1963460000 Kérjük külön megrendelni. 1963700000
	SCRJ/2 SC adapter	többmódosú egymódosú	1964430000 1962870000	1964450000 1963440000	1964470000 1963420000	
	LC duplex adapter	többmódosú egymódosú	1964420000 1962880000	1964440000 1963430000	1964460000 1963450000	
Védősapka				1965700000	1963900000	1665750000

## www.weidmueller.hu

Argentina  
 Ausztrália  
 Austria  
 Azerbajdzsán  
 Bahrein  
 Belarus  
 Belgium  
 Bosnia-Herzegovina  
 Brazil  
 Bulgária  
 Canada  
 Chile  
 China  
 Colombia  
 Costa Rica  
 Croatia  
 Czech Republic  
 Denmark  
 Egypt  
 Estonia  
 Finland  
 France  
 Germany  
 Greece  
 Hong Kong  
 Hungary  
 Iceland  
 India  
 Indonesia  
 Iran  
 Ireland  
 Israel  
 Italy  
 Japan  
 Jordan  
 Kazakhstan  
 Kuwait  
 Latvia  
 Lebanon  
 Lithuania  
 Luxembourg  
 Macedonia  
 Malasia  
 Malta  
 Mexico  
 Montenegro  
 Netherlands  
 New Zealand  
 Norway  
 Oman  
 Paraguay  
 Peru  
 Philippines  
 Poland  
 Portugal  
 Qatar  
 Romania  
 Russia  
 Saudi Arabia  
 Serbia  
 Singapore  
 Slovakia  
 Slovenia  
 South Africa  
 South Korea  
 Spain  
 Sweden  
 Switzerland  
 Syria  
 Taiwan  
 Thailand  
 Turkey  
 UAE  
 Ukraine  
 United Kingdom  
 Uruguay  
 USA  
 Venezuela  
 Vietnam  
 Yemen

A Weidmüller cég a villamos csatlakozástechnika piacvezető gyártója. Profilja a fejlesztést és forgalmazást is magába foglalja. Gyártmányainak széles spektruma a sorozatkapcsoktól a csatlakozókon, reléfoglalatokon és elektronikai illesztőkön keresztül az Ethernet csatlakozó és jelszétosztó elektronikáig terjed minden felhasználási területen.



## Weidmüller IE-LINE csatlakozó STEADYTEC technológiával

### Termék áttekintés

## Az Ethernet dugós (plug-in) csatlakozórendszer

A modern ipari berendezések csatlakozóit oly módon kell megtervezni, hogy egyszerűsítsék az eljárásokat és tegyék lehetővé a gyorsabb adatátvitelt. A Weidmüller a csatlakozódugóival jelentős lépést tesz a legjobb megoldás felé: ezek a termékek nemcsak megbirkóznak a gigabitekkel, hanem még megfelelnek az IEC 61076-3-106 szabványnak is. Az ilyen szabványban előírt csatlakozókat – 4. változat (Ethernet TP/IP), 5. változat (Profinet), és 1. változat (Ethernet/IP) – megkövetelik az ipari épületek általános kábelezésére vonatkozó szabványok (ISO/IEC 24702 (FDIS; V1, V4)), az automatizált gépekre vonatkozó szabványok (IEC 61918 (CDV; V1)) és a helyszíni telepítésre vonatkozó szabványok (IEC 61784-5(CDV; V1)). És ami még több, egyedülálló módon választhat a műanyag és fém házváltozatok és a réz- és üvegszálkábeles betétek között.



Megtervezve az utolsó részletig: Ethernet csatlakozódugók a Weidmüller-től



Dugós betétek	Dugóház	Falra szerelhető változat	Falra szerelhető változat, betétek
RJ45 helyszíni szerelés	Push Pull V04 műanyag	Push Pull V04 műanyag	RJ45 dugóhüvely
RJ45 crimpelt	Bayonet V01 fém	Bayonet V01 fém	RJ45 csatoló
2SC szimplex	RockStar® V05 fém *	RockStar® V05 fém *	SC-RJ/2SC adapter
LC duplex			LC duplex adapter

\* csak RJ45-tel

### Korlátlan kombinációs lehetőségek: ez a moduláris elv.

Előnyös a maximális rugalmassága következtében! Gyártmánycsaládunk alapvető előnyöket biztosít ipari alkalmazásai számára, akár a tervezési fázisban, akár a szerelésnél, akár a rendszer működésekor. Ezenkívül az összes változatot IP67 védettségi fokozattal terveztük. Egyszerűen válassza ki azt a betétet, amelyikre szüksége van és azt az anyagot, amit akar! Csatlakozóink családja teljesen kompatibilis és mindegyik betét mindenfajta dugással és hátfalas változattal házzal kombinálható. Válasszon a műanyag és fém változatok között.

**STEADYTEC:** Ez a név az úttörő csatlakoztatás technológiát jelenti az adatok, energia és jelátvitel területén.

Az ipar három fő vállalata által alapított **STEADYTEC** technológia márka képezi a megbízható és alkalmazás-orientált megoldások alapját mind a környezeti mind az igényesebb ipari környezetekben.

Az összes **STEADYTEC** Megbízható Technológia jelképet viselő termékben valami közös: azt tekintve, hogy mit tudnak tenni és milyen biztonságosak, ezek a termékek megfelelnek az összes idevonatkozó szabványnak, és páratlan stabilitást biztosítanak az optikai és elektromos jelek átvitelénél és hozzájárulnak a nagyobb biztonsághoz.

### Előnyök első pillantásra:

- Gigabites csatlakozódugó helyszíni szerelésnél helyszíni telepítésre.
- Széleskörű anyag és csatlakozás lehetőségek.
- Számtalan változat a lehetséges betétváltozatoknak köszönhetően.
- Megfelelés az IEC 61076-3-106 szabványnak és IP67 szerinti konstrukció.
- Robusztus és erős a cink présöntésnek köszönhetően.
- Gyors helyszíni összeszerelés.

Az eredmény egy rendkívüli módon megbízható, kivételesen praktikus, nagyteljesítményű és rugalmas rendszer irodai és ipari használatra, olyan termékekkel, amelyek tükrözik a terméknek magának a minőségét:

- Üzembiztos
- Egyszerű
- Gyors
- Megoldás a problémára



## Kábelek

### Rézkábelek

#### Csatlakozókábel



#### Rendelési adatok

Tipus	100 m	500 m	1000 m
IE-5CC4x2xAWG26/7-FUR	8813200000		
IE-5CC4x2xAWG26/7-PVC	8813190000		
IE-7CC4x2xAWG26/7-FUR	8813180000		
IE-7CC4x2xAWG26/7-PVC	8813170000		
IE-C5DS4V1000 *	8898990000		

\* PROFINET

#### Szerelési kábel



#### Rendelési adatok

Tipus	100 m	500 m	1000 m
IE-5IC4x2xAWG24/1-PUR	8813160000	8843640000	8843650000
IE-5IC4x2xAWG24/1-PVC	8813150000	8843620000	8843630000
IE-7IC4x2xAWG24/1-PUR	8813140000	8843600000	8843610000
IE-7IC4x2xAWG24/1-PVC	8813130000	8843580000	8843590000
IE-C5AS4V1000 *	8899000000		

\* PROFINET

#### Terhelhető lengőkábel



#### Rendelési adatok

Tipus	100 m	500 m	1000 m
IE-5TC4x2xAWG27/7	8813210000		
IE-C5DD4U1000 *	8899010000		

\* PROFINET

### Száloptikai kábelek

#### Száloptikai csatlakozókábel, MM



#### Rendelési adatok

Tipus	100 m	500 m	1000 m
IE-FOB50S100.0	8876281000		
IE-FOB50S999.9			8876289999
IE-FOB62S100.0	8876321000		
IE-FOB62S999.9			8876329999

#### Installációs száloptikai kábel, MM



#### Rendelési adatok

Tipus	100 m	500 m	1000 m
IE-FOB50D100.0	8876331000		
IE-FOB50D999.9			8876339999
IE-FOB62D100.0	8876341000		
IE-FOB62D999.9			8876349999

## IP67

### Dugóbetétek

#### RJ45 crimpelt

Tipus	Csatlakozás	Hendelesi sz.
IE-PI-RJ45-TH	Réz	1962720000

#### RJ45 helyszíni szerelés

Tipus	Csatlakozás	Hendelesi sz.
IE-PI-RJ45-FH	Réz	1962730000

#### 2SC

Tipus	Csatlakozás	Hendelesi sz.
IE-PI-2SC-MM	Száloptikai	1962750000
IE-PI-2SC-SM	Száloptikai	1962760000
IE-PI-2SC-POF	Száloptikai	1962770000

#### LC duplex

Tipus	Csatlakozás	Hendelesi sz.
IE-PI-2LC-MM	Száloptikai	1962780000
IE-PI-2LC-SM	Száloptikai	1962790000

### Dugóház

#### Bayonet V01 fém

Tipus	Anyag	Hendelesi sz.
IE-PH-V01M-BP	Fém	1962560000
IE-PH-V01M	Fém	1962550000

#### Push Pull V04 műanyag

Tipus	Anyag	Hendelesi sz.
IE-PH-V04PBP	Műanyag	1962530000
IE-PH-V04P	Műanyag	1962520000

#### RockStar® V05 fém

Tipus	Anyag	Hendelesi sz.
IE-PH-V05M	Fém	1962540000

csak RJ45-tel Tartozék: védősapka HDC 04A DODL 1LB fém 1963690000

### Falra szerelhető, ház

#### Bayonet V01 fém

Tipus	Anyag	Hendelesi sz.
IE-BH-V01M	Fém	1963540000

#### Push Pull V04 műanyag

Tipus	Anyag	Hendelesi sz.
IE-BH-V04P	Műanyag	1963520000

#### RockStar® V05 fém

Tipus	Anyag	Hendelesi sz.
IE-BH-V05M	Fém	1963530000

csak RJ45-tel Tartozék: védősapka HDC 04A DMDL 2BO fém 1665750000

### Falra szerelhető, betétek

#### RJ45 csatolók

Tipus	Csatlakozás	Hendelesi sz.
IE-BI-RJ45-C	Réz	1962840000

#### RJ45 dugóhüvely

Tipus	Csatlakozás	Hendelesi sz.
IE-BI-RJ45-FJ-A	Réz	1962850000
IE-BI-RJ45-FJ-P	Réz	1963830000
IE-BI-RJ45-FJ-B	Réz	1963840000

#### SC-RJ/2SC adapter

Tipus	Csatlakozás	Hendelesi sz.
IE-BI-SCRJ2SC-MM-C	Száloptikai	1964430000
IE-BI-SCRJ2SC-SM-C	Száloptikai	1962870000

#### LC Duplex adapter

Tipus	Csatlakozás	Hendelesi sz.
IE-BI-LCD-MM-C	Száloptikai	1964420000
IE-BI-LCD-SM-C	Száloptikai	1962880000

## IP 20

### RJ45 dugó

#### RJ45 crimpelt



#### Rendelési adatok

Tipus	Csatlakozás	Hendelesi sz.
IE-PS-RJ45-TH-BK	Réz	1963590000

#### RJ45 helyszíni szerelés



#### Rendelési adatok

Tipus	Csatlakozás	Hendelesi sz.
IE-PS-RJ45-FH-BK	Réz	1963600000

### Száloptikai dugó

#### SC-duplex



#### Rendelési adatok

Tipus	Csatlakozás	Hendelesi sz.
IE-PS-SCD-MM	Száloptikai	1964480000
IE-PS-SCD-SM	Száloptikai	1964410000

#### SC-RJ



#### Rendelési adatok

Tipus	Csatlakozás	Hendelesi sz.
IE-PS-SCRJ-MM	Száloptikai	1962940000
IE-PS-SCRJ-SM	Száloptikai	1962950000
IE-PS-SCRJ-POF	Száloptikai	1962960000

#### LC-duplex



#### Rendelési adatok

Tipus	Csatlakozás	Hendelesi sz.
IE-PS-LCD-MM	Száloptikai	1962970000
IE-PS-LCD-SM	Száloptikai	1962960000

## Kimenetek

#### 1 port, egyenes



#### Rendelési adatok

Tipus	Megnevezés	Hendelesi sz.
IE-OM-V01M-K11-1S	Bayonet V01 fém	1966300000
IE-OM-V04PK11-1S	Push Pull V04 műanyag	1966220000
IE-OM-V05M-K11-1S	RockStar® V05 fém	1966260000

Magasság x Szélesség x Hosszúság = 80 x 75 x 57

#### 2 port, jobbos




#### Rendelési adatok

Tipus	Megnevezés	Hendelesi sz.
IE-OM-V01M-K21-2R	Bayonet V01 fém	1966310000
IE-OM-V04PK21-2R	Push Pull V04 műanyag	1966230000
IE-OM-V05M-K21-2R	RockStar® V05 fém	1966270000

Magasság x Szélesség x Hosszúság = 80 x 125 x 57

#### 2 port, balos

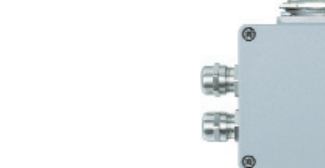

#### Rendelési adatok

Tipus	Megnevezés	Hendelesi sz.
IE-OM-V01M-K21-2L	Bayonet V01 fém	1966320000
IE-OM-V04PK21-2L	Push Pull V04 műanyag	1966240000
IE-OM-V05M-K21-2L	RockStar® V05 fém	1966280000

Magasság x Szélesség x Hosszúság = 80 x 125 x 57

#### 2 port, egyenesen



#### Rendelési adatok

Tipus	Megnevezés	Hendelesi sz.
IE-OM-V01M-K21-2S	Bayonet V01 fém	1966330000
IE-OM-V04PK21-2S	Push Pull V04 műanyag	1966250000
IE-OM-V05M-K21-2S	RockStar® V05 fém	1966290000

Magasság x Szélesség x Hosszúság = 80 x 125 x 57