

Einfache Verbinder für Stromversorgungskabel

IP68 Kabelverbinder für schnelle und einfache Installation

Industrial Ethernet Passiv

Weidmüller 



Abzweigstellen lassen sich mit dem T-Verbinder einfach in die bestehende Installation einbringen. Auf die gleiche Weise können mit der geraden Version Leitungen verlängert oder gebrochene Stellen repariert werden.

So können bestehende Systeme einfach, schnell und IP68 geschützt, erweitert werden.

Die kompakte Bauform ermöglicht die Installation auch auf engstem Raum, z.B. im Kabelkanal.

Die Power-Kabelverbinder sind durch ihren weiten Temperatur-, Anschlussquerschnittbereich und die UL-Zulassung (UL2238) weltweit einsetzbar.

Temperaturunempfindlich

-40 bis +105 °C für Einsatz in schwierigsten Umgebungsverhältnissen

Wasserdicht und UV-unempfindlich

IP-Schutzklasse IP68 (50m / 24h) sowie In-house UV-Test (720 h)

Verschiedenste Kabel anschließbar

Varianten verfügbar für Anschlussquerschnitte von 0,75 bis 3,5 mm²

Technische Daten


Verbinder 5-polig

- Manteldurchmesser: 6,5...8,5 mm
- IP68 (50 m / 24 h)
- -40 °C...105 °C
- Anzugsdrehmoment
Anschlussblock: 0,3 Nm
- Anzugsdrehmoment
Kabelverschraubung: 0,9 Nm



5-polig, 6,5...8,5 mm

Typ	Anschluss	Nenndaten	Best.-Nr.
IE-CCM-5P-8.5	0,75...2,5 mm ²	600 V / 8 A	2685570000

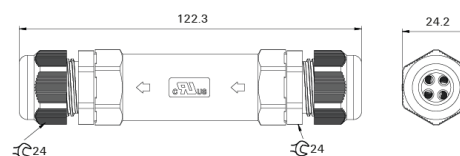


Verbinder 5-polig

- Manteldurchmesser: 8,5...10,5 mm
- IP68 (50 m / 24 h)
- -40 °C...105 °C
- Anzugsdrehmoment
Anschlussblock: 0,3 Nm
- Anzugsdrehmoment
Kabelverschraubung: 0,9 Nm



5-polig, 8,5...10,5 mm

Typ	Anschluss	Nenndaten	Best.-Nr.
IE-CCM-5P-10.5	0,75...2,5 mm ²	600 V / 8 A	2685580000

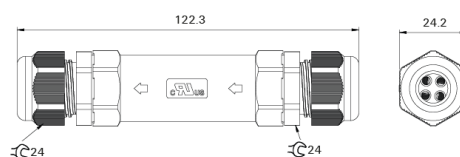


T-Verbinder 3-polig

- Manteldurchmesser: 6,5...8,5 mm
- IP68 (50 m / 24 h)
- -40 °C...105 °C
- Anzugsdrehmoment
Anschlussblock: 0,3 Nm
- Anzugsdrehmoment
Kabelverschraubung: 0,9 Nm



3-polig, T-Form, 6,5...8,5 mm

Typ	Anschluss	Nenndaten	Best.-Nr.
IE-CCTM-3P-8.5	0,75...3,5 mm ²	600 V / 20 A	2685590000

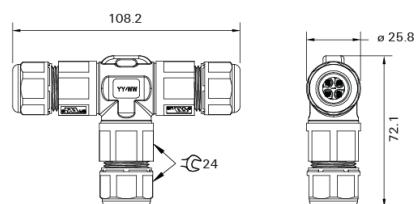

Verbinder 3-polig

- Manteldurchmesser: 6,5...8,5 mm
- IP68 (50 m / 24 h)
- -40 °C...105 °C
- Anzugsdrehmoment
Anschlussblock: 0,3 Nm
- Anzugsdrehmoment
Kabelverschraubung: 0,9 Nm



3-polig, 6,5...8,5 mm

Typ	Anschluss	Nenndaten	Best.-Nr.
IE-CCM-3P-8.5	0,75...3,5 mm ²	600 V / 20 A	2685560000

