

# Ipari terhelések megbízható kapcsolása

## Relémodulok az épületautomatika számára

### Let's connect.


Digitális jelfeldolgozás

**Weidmüller** 

#### TRS Termseries

##### Kompakt kivitel

- 1 váltóérintkező (CO)
- Korlátlan keresztösszekötő elrendezés
- AgNi; AgSnO; Au érintkező típusok
- Univerzális feszültségű bemenet
- Egyedi rendszerek tökéletes eleme

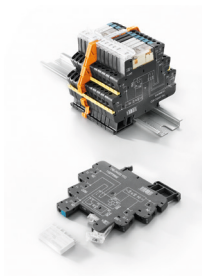

Megnevezés	Típus	Kivitel	Cikkszám
TRS 24V DC 1CO	1CO 24V DC	led/dióda	1122770000
TRS 24V UC 1CO	1CO 24V UC	led	1122780000
TRS 230V UC 1CO	1CO 230V UC	led	1122820000

#### DRI D-Series

##### Egyszerű beüzemelés és telepítés

- 2 váltóérintkező (CO)
- Erős, ipari célra kialakított csatlakozók
- Felhasználóbarát testgomb
- Ragyogó LED-es állapotjelzés
- Szinkódolt vezérlőfeszültség



Megnevezés	Típus	Kivitel	Cikkszám
DRI424024LTD	2CO 24 VDC	tesztkar/led/dióda	7760056340
DRI424524LT	2CO 24 VAC	tesztkar/led	7760056343
DRI424730LT	2CO 230 VAC	tesztkar/led	7760056345
SDI 2CO	2CO foglalat		7760056351
SDI CLIP	Kilökör		7760056352
RIM 1 6/230VDC	Önkilóttó dióda		7760056169
RIM 3 110/230VAC	RC tag		7760056014

#### DRM D-series

##### Nagyteljesítményű relék

- 4 váltóérintkező (CO)
- Széles vezérlő feszültség
- Robosztus csatlakozók
- LED-es állapotjelzés
- Praktikus testgomb a beüzemeléshez



Megnevezés	Típus	Kivitel	Cikkszám
DRM570024LT	4CO 24V DC	tesztkar/led	7760056097
DRM570524LT	4CO 24V AC	tesztkar/led	7760056101
DRM570730LT	4CO 230V AC	tesztkar/led	7760056104
SCM 4CO ECO	4CO foglalat		7760056264
DRM CLIP M	Kilökör		7760056108
RIM 1 6/230V DC	Önkilóttó dióda		7760056169
RIM 3 110/230V AC	RC tag		7760056014