


魏德米勒
OMNIMATE板载连接件
—明星产品推荐

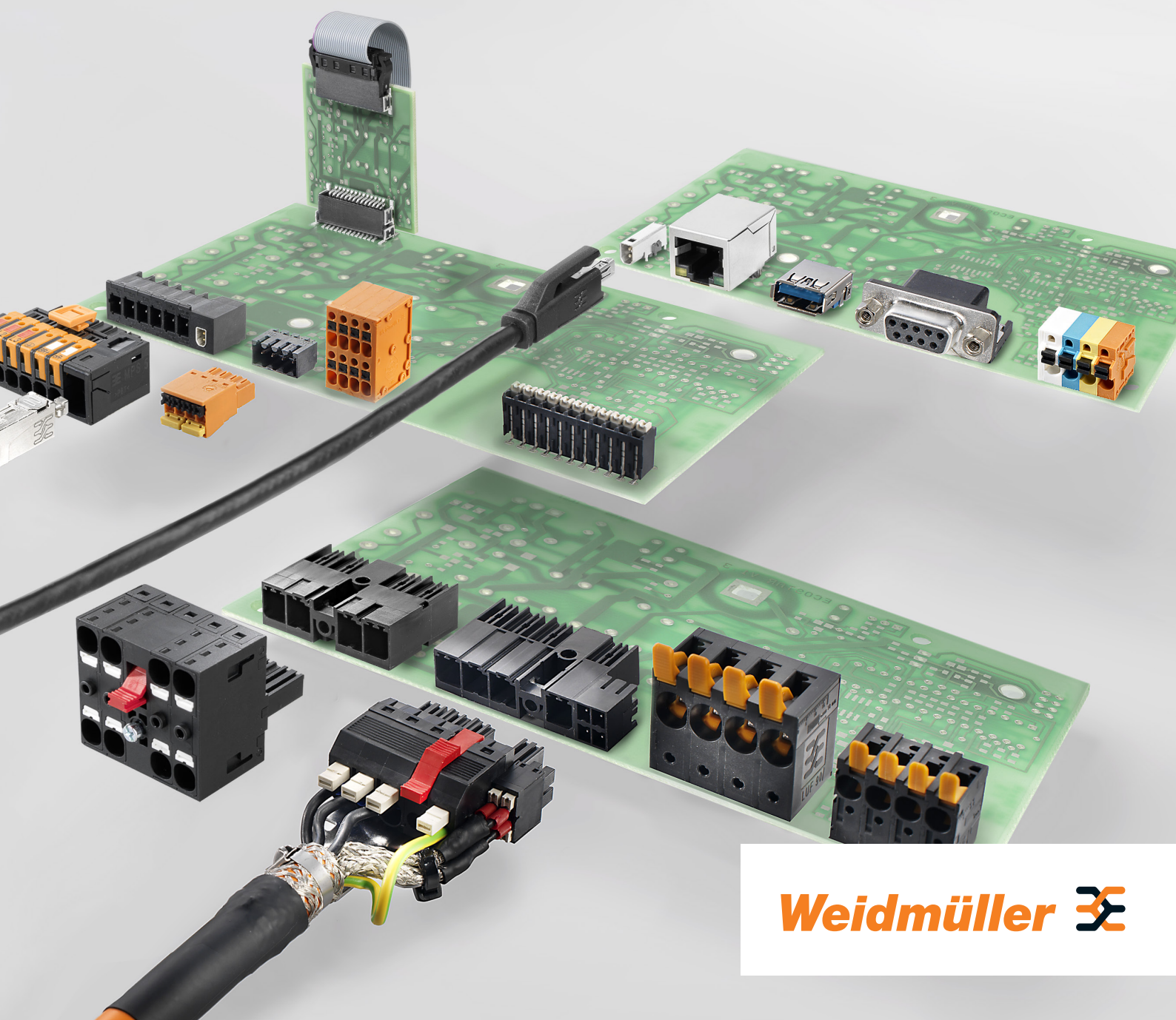

Weidmüller 

魏德米勒 板载连接件明星产品推荐

信号类接插件：C2P / C2H 3.50

- 3.50 mm 间距, PUSH IN直插式接线插头, 180°出线方向, 提供无法兰/螺钉法兰F/释放杆法兰LR的3种版本
- THT插座, 90°/180°出线方向, 无法兰G/标准法兰F/焊针法兰RF的3种版本
- IEC: 320 V / 6 A / 0.2 - 1.0 mm²
- 适用于工业控制、驱动控制等I/O信号联接

订货号 (插头)	型号	订货号 (插座)	型号
2863490000	C2P 3.50/04/180 SN OR BX	2863520000	C2H 3.50/04/90G 3.5SN OR BX
2851100000	C2P 3.50/06/180 SN OR BX	2851240000	C2H 3.50/06/90G 3.5SN OR BX

*以上为4-6路无法兰/90°插座订货号, 支持4-36回路**; 颜色: 橙/黑

信号类接插件：BC / SC 3.81

- 3.81 mm 间距, 压线框式接线BCZ, 90°/180°/270°出线方向; PUSH IN直插式接线BCF, 180°出线方向提供无法兰/螺钉法兰F/释放杆法兰LR几种版本
- 插座, 90°/135°/180°/270°出线方向, 单层SC/双层SCD
- IEC: 320 V / 17.5 A / 0.2 - 1.5 mm²
UL: 300 V / 10 A / AWG 28 - AWG 16

订货号 (插头)	型号	订货号 (插座)	型号
1969100000	BCF 3.81/02/180 SN OR BX	1942020000	SC 3.81/02/90G 3.2SN OR BX
1969110000	BCZ 3.81/03/180 SN OR BX	1942040000	SC 3.81/03/90G 3.2SN OR BX

*以上为2-3路无法兰/90°插座订货号, 支持2-18回路; 颜色: 橙/黑

信号类PCB端子：PS 3.50

- 3.50 mm 间距, 螺钉垫片接线, 90°出线方向
- IEC: 320 V / 17.5 A / 0.2 - 1.5 mm²
UL: 300 V / 10 A / AWG 28 - AWG 16

订货号	型号	订货号	型号
1912320000	PS 3.50/02/90 3.5SN OR BX	1811190000	PS 3.50/03/90 3.5SN OR BX
1811200000	PS 3.50/04/90 3.5SN OR BX	1811210000	PS 3.50/05/90 3.5SN OR BX

*以上为2-5路&90°订货号, 支持2-12回路; 颜色: 橙/黑, 需要更多针数时, 可由客户自己装配

信号类PCB端子：LS2HF 3.50

- 3.50 mm 间距, 直插式接线, 90°出线方向
- IEC: 400 V / 17.5 A / 0.2 - 1.5 mm²
UL: 150 V / 12.5 A / AWG 24 - AWG 16

订货号	型号	订货号	型号
2000940000	LS2HF 3.50/04/90 3.5SN OR BX	2000950000	LS2HF 3.50/06/90 3.5SN OR BX
2000960000	LS2HF 3.50/08/90 3.5SN OR BX	2009700000	LS2HF 3.50/10/90 3.5SN OR BX

*以上为4-10路无法兰/90°插座订货号, 支持4-36回路**; 颜色: 橙






信号类PCB端子：LM 5.0x

- 5.00 / 5.08 mm 间距, 压线框接线, 90°/135°/180°出线方向
- IEC: 630 V / 17.5 A / 0.2 - 2.5 mm²
UL: 300 V / 15 A / AWG 24 - AWG 14

订货号	型号	订货号	型号
1716080000	LM 5.08/02/90 3.5SN OR BX	1716090000	LM 5.08/03/90 3.5SN OR BX
1768850000	LM2N 5.08/04/90 3.5SN OR BX	1768860000	LM2N 5.08/06/90 3.5SN OR BX
1769600000	LM3R 5.08/06/90 3.5SN OR BX	1769630000	LM3R 5.08/09/90 3.5SN OR BX

*以上为2-9路无法兰/90°插座订货号, 支持4-36回路**; 颜色: 橙/黑, 需要更多针数时, 可由客户自己装配

** : 产品路数指上中下几层总的接线点数

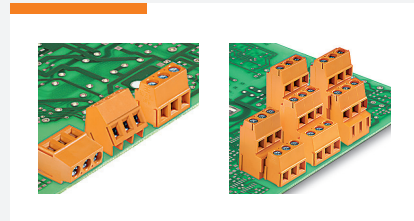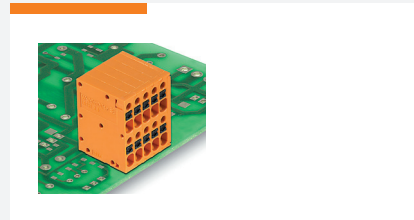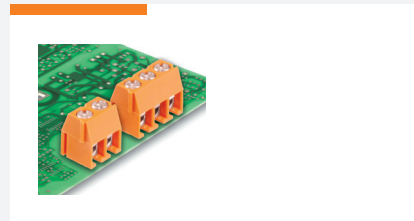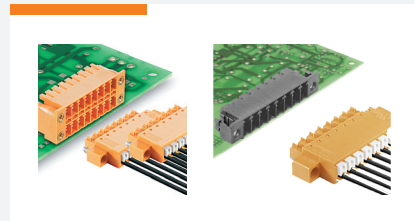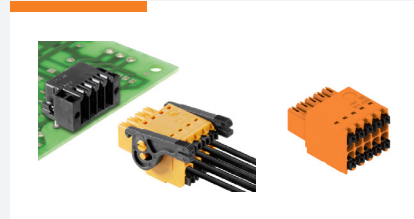


信号类PCB端子：LMF(S)

- 5.00 / 5.08 / 7.50 mm 间距, PUSH IN直插式接线, 90°/180°出线方向
- 提供带按钮LMF和无按钮LMFS的2种版本
- IEC: 400 V / 24 A / 0.5 - 2.5 mm²;
UL: 300 V / 20 A / AWG 24 - AWG 12

订货号	型号	订货号	型号
1330960000	LMFS 5.08/02/90 3.5SN OR BX	1330970000	LMFS 5.08/03/90 3.5SN OR BX
1330710000	LMF 5.08/02/90 3.5SN OR BX	1330720000	LMF 5.08/03/90 3.5SN OR BX

*以上为2-3路&90°订货号, 支持2-24回路; 颜色: 橙/黑

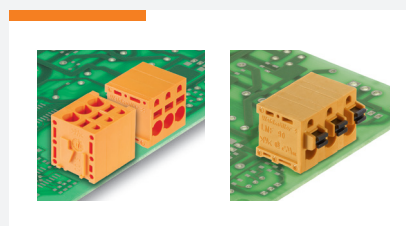


信号类PCB端子：LL 5.0x

- 5.00 / 5.08mm 间距, 压线框接线, 90°/180°出线方向
- IEC: 500 V / 32.5 A / 0.5 - 6 mm²
UL: 300 V / 20 A / AWG 26 - AWG 12

订货号	型号	订货号	型号
1934250000	LL 5.08/02/90 3.2SN OR BX	1934260000	LL 5.08/03/90 3.2SN OR BX
1934290000	LL2N 5.08/04/90 3.2SN OR BX	1934300000	LL2N 5.08/06/90 3.2SN OR BX

以上为4-6路无法兰/90°插座订货号, 支持4-36回路; 颜色: 橙/黑, 需要更多针数时, 可由客户自己装配

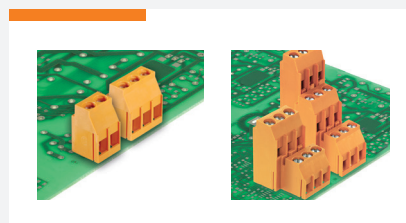

电源类PCB端子：LL 6.35

- 6.35 mm 间距, 压线框接线, 90°出线方向
- IEC: 1000 V / 32 A / 0.18 - 6 mm²
UL: 600 V / 30 A / AWG 26 - AWG 10

订货号	型号	订货号	型号
1356830000	LL 6.35 / 02 / 90 V 5.0 SN BK BX	1356840000	LL 6.35 / 03 / 90 V 5.0 SN BK BX
1356850000	LL 6.35 / 04 / 90 V 5.0 SN BK BX	1356870000	LL 6.35 / 05 / 90 V 5.0 SN BK BX

*以上为2-5路&90°订货号, 支持2-12回路; 颜色: 黑




电源类PCB端子：LLF(S) & LUF(S)

- 7.50 / 10.00 / 15.00 mm 间距, PUSH IN直插式接线, 90°/180°出线方向
 - 提供带杠杆LLF/LUF和不带杠杆LLFS/LUFS的2种版本
 - LLF(S) - IEC: 1000 V / 41 A / 0.5 - 6 mm²; UL: 600 V / 35 A / AWG 24 - AWG 8
LUF(S) - IEC: 1000 V / 101 A / 0.5 - 25 mm²; UL: 600 V / 53 A / AWG 18 - AWG 4
- 适用于电力电子装置电源联接

订货号	型号	订货号	型号
2471530000	LLF 7.50/02/90V 5.0SN BK BX	2473000000	LLFS 7.50/02/90V 5.0SN BK BX
1988600000	LUF 10.00/02/90 5.0SN BK BX	2491800000	LUF 15.00/04/90 5.0SN BK BX

*以上为2-4路&90°订货号, 支持2-12回路; 颜色: 黑

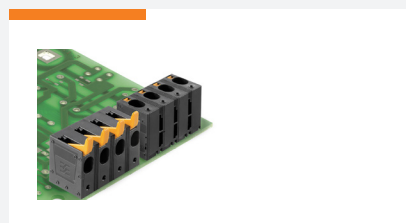

电源类PCB端子：LXXX 15.00

- 15 mm 间距, 压线框接线, 90°出线方向
- IEC: 1000 V / 150 A / 0.5 - 50 mm²
UL: 600 V / 126 A / AWG 20 - AWG 1

订货号	型号	订货号	型号
1047120000	LXXX 15.00 / 01 / 90 4.5SN BK BX	1047130000	LXXX 15.00 / 02 / 90 4.5SN BK BX
1047140000	LXXX 15.00 / 03 / 90 4.5SN BK BX	1047150000	LXXX 15.00 / 04 / 90 4.5SN BK BX

*以上为1-4路&90°订货号, 支持1-9回路; 颜色: 黑




穿墙端子：WGK

- 压线框式接线WGK,最大接线面积4 mm²-95 mm²
- IEC: 400V-1000 V / 41A-232 A
UL: 300 V-600V / 30 A-230A

订货号	型号	订货号	型号
1250930000	WGK 4 BK BX	1250950000	WGKV 4 BK BX
2439470000	WGK 10 BK BX	2439570000	WGKV 10 BK BX

*以上为WGK 4/WGK 10的订货号, 同时提供WGK 16/25/50/95等, 颜色: 黑/灰

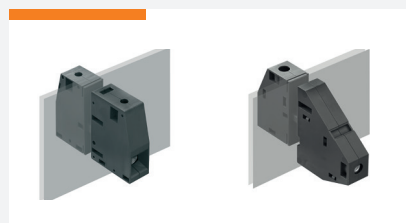

** : 产品路数指上中下几层总的接线点数

魏德米勒 – 智能工业联接专家

作为经验丰富的智能工业联接专家，魏德米勒为全球客户和合作伙伴提供关于工业环境中的电力、信号和数据方面的产品、解决方案和服务。

魏德米勒始终致力于工业联接，拥有先进的技术和丰富的经验，广泛应用于机械与工厂自动化、能源、过程控制、交通、装置制造、基础设施建设等领域，满足工业环境下的各种需求。魏德米勒自进入中国市场以来，始终坚持以本土客户为本，为本土客户提供创新的智能化解决方案，与客户共塑数字化未来。



扫码获取专属服务

魏德米勒电联接(上海)有限公司 Weidmüller Interface (Shanghai) Co., Ltd.

总部 Headquarters

地址：上海市裕通路100号宝矿洲际商务中心25楼(200070)

总机：021-22195008

网址：www.weidmueller.com.cn

商务  **4008 - 200 - 396**

咨询  **hotline@weidmueller.com**

如果您想了解更多魏德米勒公司/产品详细信息，欢迎登陆：

产品在线样本：<https://catalog.weidmueller.com.cn>

魏德米勒微博：<https://weibo.com/weidmuellerchina>



扫一扫

查看魏德米勒3D电子样本



扫一扫

关注魏德米勒微信公众号



扫一扫

关注魏德米勒京东自营旗舰店

样本编号：2873700000

以上目录内容仅供参考，魏德米勒会不时发布并更新产品目录，请以最近更新版本为准。版权所有，未经许可不得翻印 12/2023