

Hスリーブのサイズ変更と型式変更に関するご連絡

拝啓 貴社にはご清栄のこととお慶び申し上げます。平素は格別のお引き立てを賜り、誠にありがとうございます。

この度 弊社 圧着端子 Hスリーブの一部の製品においてサイズと型式が変更となりましたのでご連絡いたします。

『主な変更点』

- ・Hスリーブの全長(プラスチック素材の寸法のみ変更)
- ・製品型式

例)


品番: 9004430000	→	変更なし
旧型式: H2.5/18.5D	→	新型式: H2.5/19D
旧全長: 18mm	→	新全長: 19mm



該当製品および変更型式、変更寸法につきましては、次頁の“圧着端子 Hスリーブの型式/寸法変更製品”をご覧ください。

また、この変更に伴い、本社出荷部門の製品ラベルの更新が終了していない製品が一部ございます。これにより、お客様への納入時において「製品ラベル」の型式と「納品書」、「出荷ラベル」との型式に不一致が発生しております。

弊社では、10桁の品番で製品管理を行っております。この10桁の品番で製品のご確認をいただけますようお願いいたします。

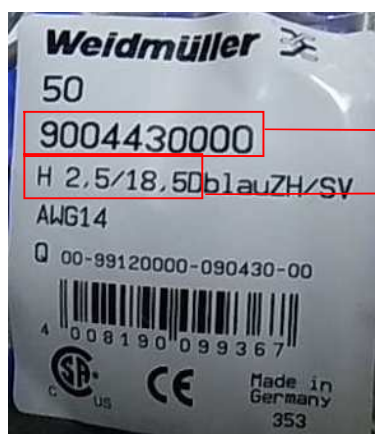

品番(10桁)

型式: H2.5/18.5D

→ 新型式: H2.5/19D

「製品ラベル」は旧型式のままですが、「納品書」等は新型式となります。

品番は、従来とおり一切変更はございません。

品番で製品を確認いただけますようお願いいたします。

本製品についてご不明な点がございましたら、誠にお手数ですが、下記の《お問合せ先》に記載の弊社各支店までご連絡いただけますようお願いいたします。


お客様には大変ご迷惑をおかけいたしますが、何卒 ご理解、ご了承いただけますようお願いいたします。今後とも弊社製品をご愛用いただけますようお願いいたします。

敬具

《お問合せ先》 東日本支店: 03-6711-5301 / 西日本支店: 06-6304-6962 / 中部支店: 052-959-5659


*

プラスチック カラー付圧着端子H スリーブ(フェルール)

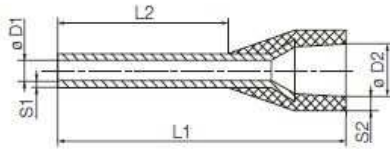


品番	旧型式	新型式	旧L1	新L1	旧L2	新L2	備考
9028260000	H0.5/10	H0.5/12	10	12	6	6	マルチバック
9005870000	H0.75/14	H0.75/14D	14	14	8	8	リール
0565900000	H16.0/24	H16.0/22	24	22	12	12	標準バック
9019260000	H16.0/24D	H16.0/22D	24	22	12	12	標準バック
9021170000	H16.0/24T	H16.0/22T	24	22	12	12	標準バック
9026100000	H2.5/14	H2.5/15	14	15	8	8	マルチバック
9019160000	H2.5/14D	H2.5/15D	14	15	8	8	標準バック
9021070000	H2.5/14T	H2.5/15T	14	15	8	8	標準バック
9021240000	H2.5/14T	H2.5/15T	14	15	8	8	マルチバック
9019170000	H2.5/18D	H2.5/19D	18	19	12	12	標準バック
9021080000	H2.5/18T	H2.5/19T	18	19	12	12	標準バック
9019180000	H2.5/24D	H2.5/25D	24	25	18	18	標準バック
9021090000	H2.5/24T	H2.5/25T	24	25	18	18	標準バック
9019320000	H35.0/30D	H35.0/32D	30	32	18	18	標準バック
9026010000	H4.0/17	H4.0/18	17	18	10	10	マルチバック
9019190000	H4.0/17D	H4.0/18D	17	18	10	10	標準バック
9021100000	H4.0/17T	H4.0/18T	17	18	10	10	標準バック
9021250000	H4.0/17T	H4.0/18T	17	18	10	10	マルチバック
9019350000	H50.0/40D	H50.0/41D	40	41	25	25	標準バック
9028200000	H70.0/40	H70.0/37	40	37	21	21	標準バック

プラスチック カラー付圧着端子2本挿しHスリーブ

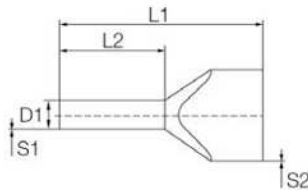

品番	旧型式	新型式	旧L1	新L1	新L2	新L2	備考
9004440000	H0.5/15	H0.5/14	15	14	8	8	マルチバック
9037200000	H0.5/15	H0.5/14	15	14	8	8	標準バック
9004780000	H0.5/15D	H0.5/14D	15	14	8	8	マルチバック
9037380000	H0.5/15D	H0.5/14D	15	14	8	8	標準バック
9037210000	H0.5/16.5	H0.5/16	16	16	10	10	標準バック
9037390000	H0.5/16.5D	H0.5/16D	16	16	10	10	標準バック
9037400000	H0.5/18.4D	H0.5/18D	19	18	12	12	標準バック
9037220000	H0.5/18.5	H0.5/18	19	18	12	12	標準バック
9018510000	H0.75/15	H0.75/14	15	14	8	8	マルチバック
9037230000	H0.75/15	H0.75/14	15	14	8	8	標準バック
9018520000	H0.75/15D	H0.75/14D	15	14	8	8	マルチバック
9037410000	H0.75/15D	H0.75/14D	15	14	8	8	標準バック
9037610000	H0.75/15T	H0.75/14T	15	14	8	8	標準バック
9004900000	H0.75/17	H0.75/16	17	16	10	10	マルチバック
9037240000	H0.75/17	H0.75/16	17	16	10	10	標準バック
9004770000	H0.75/17D	H0.75/16D	17	16	10	10	マルチバック
9037420000	H0.75/17D	H0.75/16D	17	16	10	10	標準バック
9005140000	H0.75/17T	H0.75/16T	17	16	10	10	マルチバック
9037620000	H0.75/17T	H0.75/16T	17	16	10	10	標準バック
9037250000	H0.75/24.5	H0.75/24	24	24	18	18	標準バック
9037430000	H0.75/24.5D	H0.75/24D	24	24	18	18	標準バック
9037630000	H0.75/24.5T	H0.75/24T	24	24	18	18	標準バック

プラスチック カラー付圧着端子2 本挿しH スリーブ

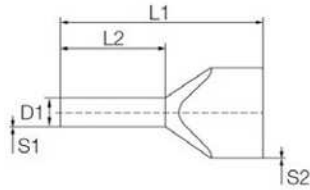


品番	旧型式	新型式	旧L1	新L1	旧L2	新L2	備考
9004910000	H1.0/20	H1.0/19	20	19	12	12	マルチバック
9037270000	H1.0/20	H1.0/19	20	19	12	12	標準バック
9037450000	H1.0/20D	H1.0/19D	20	19	12	12	標準バック
9004760000	H1.0/20D	H1.0/19D	20	19	12	12	マルチバック
9037450000	H1.0/20D	H1.0/19D	20	19	12	12	標準バック
9037280000	H1.0/25.6	H1.0/25	25	25	18	18	標準バック
9037460000	H1.0/25.6D	H1.0/25D	25	25	18	18	標準バック
9037310000	H1.5/25.6	H1.5/26	26	26	18	18	標準バック
9037490000	H1.5/25.6D	H1.5/26D	26	26	18	18	標準バック
9004940000	H10.0/26	H10.0/24	26	24	12	12	マルチバック
9037340000	H10.0/26	H10.0/24	24	26	12	12	標準バック
9037570000	H10.0/26D	H10.0/24D	26	24	12	12	標準バック
9037710000	H10.0/26T	H10.0/24T	26	24	12	12	標準バック
9004430000	H2.5/18.5D	H2.5/19D	19	19	10	10	マルチバック
9037500000	H2.5/18.5D	H2.5/19D	19	19	10	10	標準バック
9018580000	H2.5/18.5T	H2.5/19T	19	19	10	10	マルチバック
9037640000	H2.5/18.5T	H2.5/19T	19	19	10	10	標準バック
9005150000	H2.5/20.5	H2.5/21	21	21	12	12	マルチバック
9004740000	H2.5/20.5D	H2.5/21D	21	21	12	12	マルチバック
9037510000	H2.5/20.5D	H2.5/21D	21	21	12	12	標準バック
9037510000	H2.5/20.5D	H2.5/21D	21	21	12	12	標準バック
9037650000	H2.5/20.5T	H2.5/21T	21	21	12	12	標準バック
9037520000	H2.5/26.5D	H2.5/27D	27	27	18	18	標準バック
9037660000	H2.5/26.5T	H2.5/27T	27	27	18	18	標準バック
9004930000	H6.0/25	H6.0/23	25	23	12	12	マルチバック
9037320000	H6.0/25	H6.0/23	25	23	12	12	標準バック
9004720000	H6.0/25D	H6.0/23D	25	23	12	12	マルチバック
9037550000	H6.0/25D	H6.0/23D	25	23	12	12	標準バック
9005160000	H6.0/25T	H6.0/23T	25	23	12	12	マルチバック
9037690000	H6.0/25T	H6.0/23T	25	23	12	12	標準バック

プラスチック カラー付圧着端子H スリーブ(フェール)特殊サイズ

品番	旧型式	新型式	旧L1	新L1	旧L2	新L2	備考
9006830000	H10.0/24.5X	H10.0/24.0X	24	24	12	12	マルチバック

 プラスチック カラーなし圧着端子H スリーブ(フェール)



品番	旧型式	新型式	旧L1	新L1	旧L2	新L2	備考
9025880000	H50.0/25	H50.0/22	25	22	-	-	標準バック