


Matriz de fusíveis 3 vias

Alimentação de sensores e atuadores com proteção

A crescente complexidade de máquinas e sistemas torna o cabeamento entre controladores, sensores e atuadores um desafio. Como uma alternativa ao cabeamento convencional de fio único, os módulos de interface de FUSÍVEIS 3 VIAS oferecem um potencial de economia significativo, onde em uma única solução é possível efetuar alimentação dos sensores e atuadores e ter o seu feedback de campo.

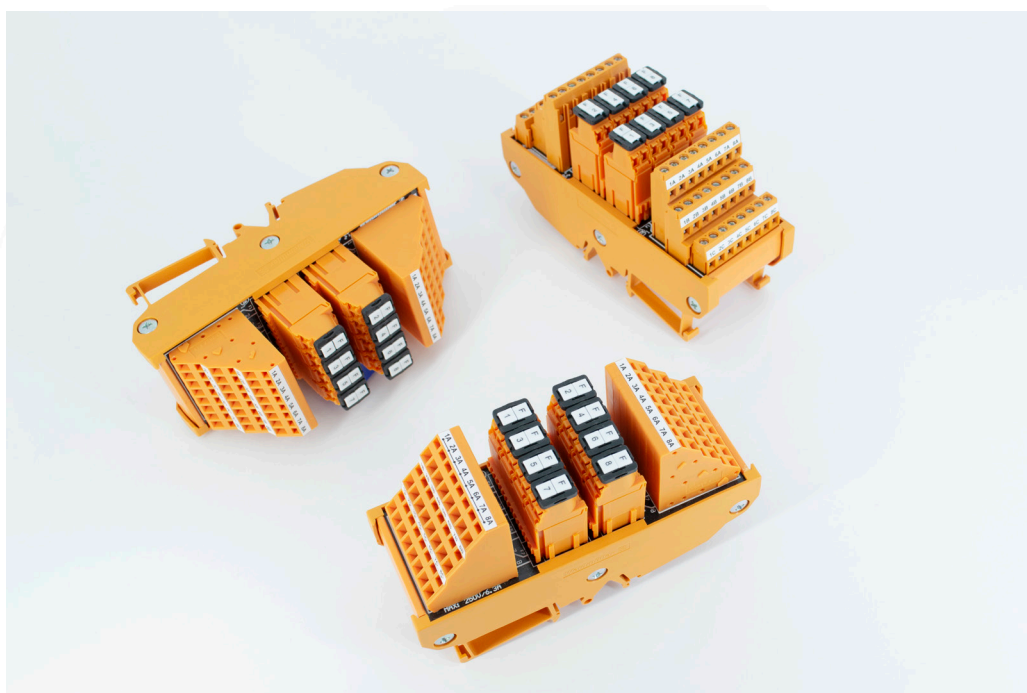

Vantagens:



Economia de Espaço

Os módulos de interface de FUSÍVEIS 3 vias da Weidmüller oferecem uma economia de espaço valioso no painel de controle, reduzindo até 25% em comparação à utilização de conectores convencionais.



Economia de Tempo

Através do sistema de conexão mola, podemos ter uma redução de até 50% em comparação com as conexões convencionais de mercado.

Com isso você ganha tempo valioso na execução e montagem de seu sistema. Pontos de conexão identificados, evitando assim o trabalho de efetuar esse serviço durante a montagem, diminuindo ainda mais o tempo de trabalho de execução do seu projeto.



Range de Aplicação

As matrizes de fusível Weidmüller oferecem uma ampla faixa de tensão de alimentação, onde é possível utilizar desde o padrão 24 Vcc até 250 Vac para alimentação dos sensores e atuadores de campo.

INDÚSTRIA


Máquinas



Processo





Energia

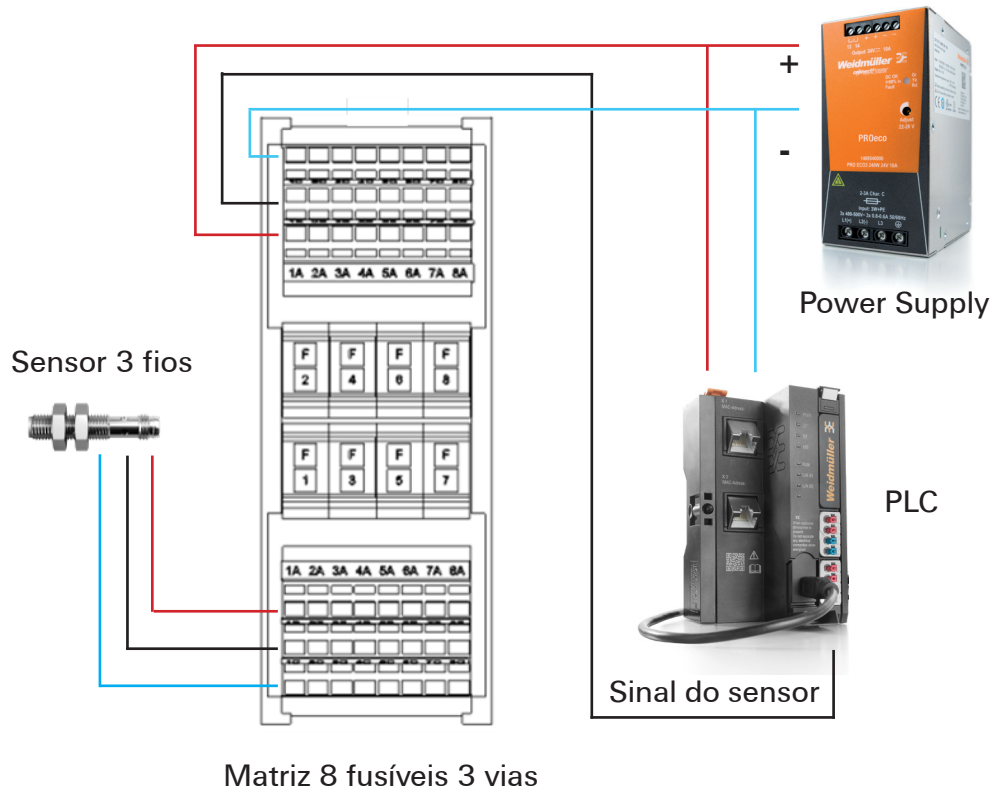

Matriz de fusíveis 3 vias

Descrição	Tipo de conexão	Código
MATRIZ 8 FUSÍVEIS LPA 3VIAS CM	Mola	C906870.6000
MATRIZ 8 FUSÍVEIS LPA 3VIAS JUMPER A/C CM	Mola	C906871.6000
MATRIZ 8 FUSÍVEIS LPA 3VIAS CP	Parafuso	C906926.6000
MATRIZ 8 FUSÍVEIS LPA 3VIAS JUMPER A/C CP	Parafuso	C906927.6000

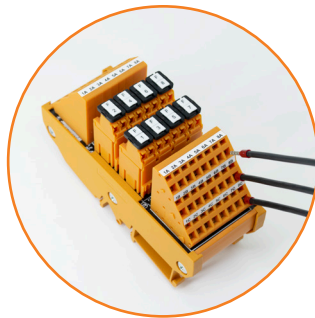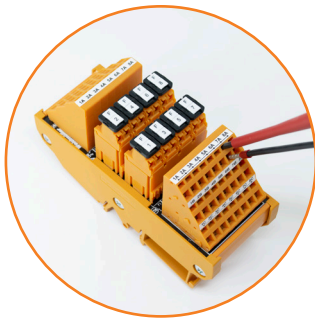

Acessórios

Descrição	Código
FUSÍVEL 50mA 20AG RÁPIDO	C905395.0000
FUSÍVEL 63mA 20AG RÁPIDO	C906161.0000
■ FUSÍVEL 100mA 20AG RÁPIDO	C903920.0000
FUSÍVEL 200mA 20AG RETARDADO	C905337.0000
FUSÍVEL 250mA 20AG RETARDADO	C905142.0000
FUSÍVEL 500mA 20AG RETARDADO	C905143.0000
■ FUSÍVEL 500mA 20AG RÁPIDO	C902482.0000
■ FUSÍVEL 1A 20AG RÁPIDO	C902481.0000
FUSÍVEL 1A 20AG RETARDADO	C905149.0000
FUSÍVEL 1,6A 20AG RETARDADO	C905285.0000
FUSÍVEL 2A 20AG RETARDADO	C905150.0000
■ FUSÍVEL 2A 20AG RÁPIDO	C902480.0000
FUSÍVEL 3,15A 20AG RETARDADO	C906122.6000
FUSÍVEL 4A 20AG RETARDADO	C905437.6000
FUSÍVEL 5A 20AG RÁPIDO	C905141.0000
FUSÍVEL 6,3A 20AG RETARDADO	C905845.0000
■ Modelos mais usuais.	



Let's connect.

www.weidmueller.com.br

Weidmüller Conexel do Brasil
 Av. Presidente Juscelino, 643
 Diadema, SP, 09550-370
 Telefone: +55 (11) 4366-9610
 Email: vendas@weidmueller.com
 www.weidmueller.com.br