


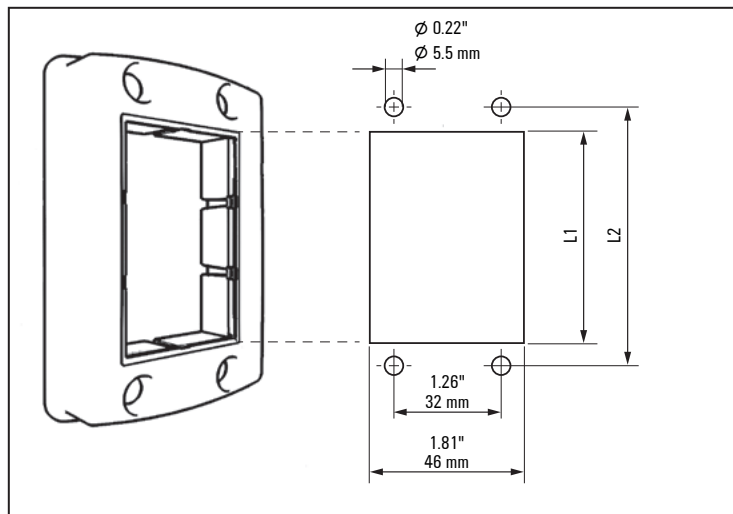

Cabtime

Montageanleitung


Installation Instructions

Einzelrahmen / Single frame

CABTITE FR 4-1 BK	2583490000
CABTITE FR 10/6 BK	2583480000
CABTITE FR 16/8 BK	2583470000
CABTITE FR 24/10 BK	2583800000

Set mit Einzelrahmen und Inlays / Set with single frame and inlays

CABTITE FR 4-1 BK SET	2583780000
CABTITE FR 10/6 BK SET	2583760000
CABTITE FR 16/8 BK SET	2583740000
CABTITE FR 24/10 BK SET	2583720000

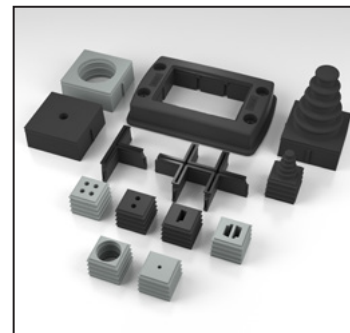

	L1		L2	
	mm	inch	mm	inch
CABTITE FR 4-1 BK CABTITE FR 4-1 BK SET	46	1.81	58	2.28
CABTITE FR 10/6 BK CABTITE FR 10/6 BK SET	68,5	2.7	83	3.27
CABTITE FR 16/8 BK CABTITE FR 16/8 BK SET	91	3.58	103	4.06
CABTITE FR 24/10 BK CABTITE FR 24/10 BK SET	113,5	4.47	130	5.12











	—	⊥	+	++
	2584320000	2584300000	2584290000	2584270000
CABTITE FR 4-1 BK CABTITE FR 4-1 BK SET			X	
CABTITE FR 10/6 BK CABTITE FR 10/6 BK SET		X		X
CABTITE FR 16/8 BK CABTITE FR 16/8 BK SET	X		X	
CABTITE FR 24/10 BK CABTITE FR 24/10 BK SET		X	X	X

Montagetemperatur: min. +5 °C
Installation temperature: min. +5 °C

Max. Temperaturbereich: -40 °C bis +120 °C (statisch)
Max. temperature range: -40 °C to +120 °C (static)

Befestigung: Zylinderkopfschraube M5 ISO 4762 / DIN 912
Mounting: Cylinder head Screw M5 ISO 4762 / DIN 912

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
32758 Detmold, Germany
T +49 5231 1428-0
F +49 5231 1428-116
www.weidmueller.com

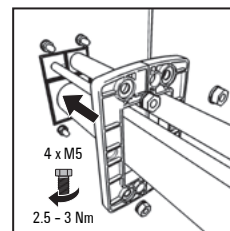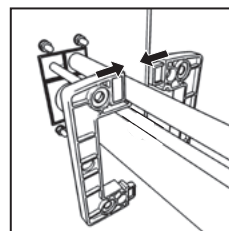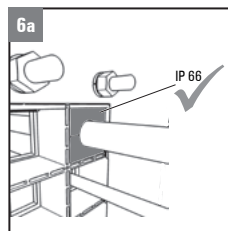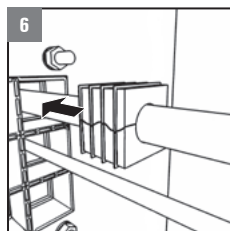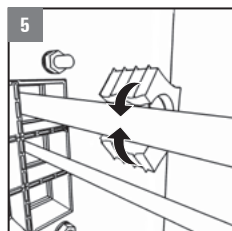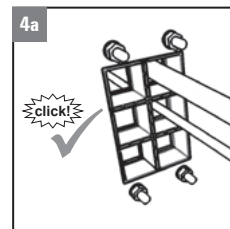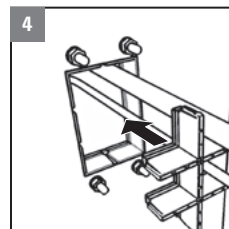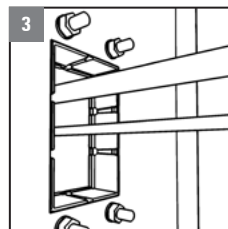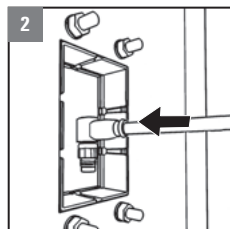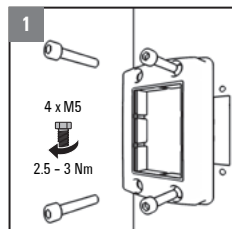

Optional: Verriegelungsrahmen innen montieren
Optional: Mounting an inside locking frame

Bei abweichenden Durchbruchmaßen: Montage außerhalb des Durchbruchs, den Rahmen zuletzt befestigen.
In case of deviating cut-out dimensions: Mounting outside the cut-out, fixing the frame in a final step.

