


## < 取扱い説明書 >

### スリーブ用クリンパー PZ 1.5

この取扱い説明書は以下の型式、品番の製品に対応するものです。  
内容を良くお読みの上で正しくご使用ください。

型式	品番	適合スリーブ	ダイス数
PZ 1.5	900599	HO, 25, 0, 34, HO, 5, HO, 75, HI, HI, 5	1

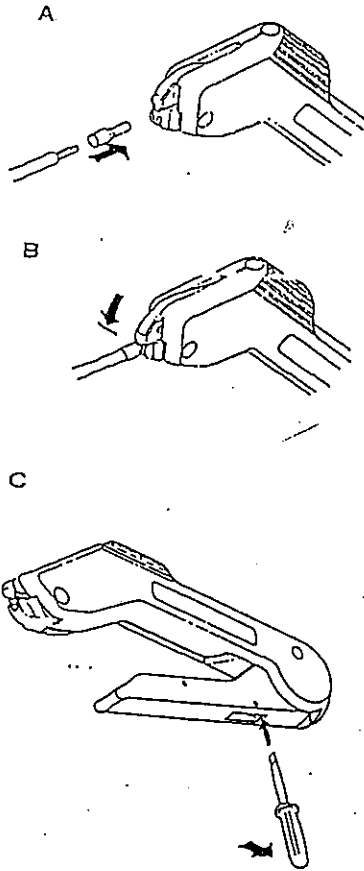

### < 用途 >

下記規格に準拠のスリーブの電線との圧着に使用してください。

### < 使用方法 >

- 被覆を剥いた電線の芯線の部分をスリーブに通します。この際、線むき長さに注意してください。(スリーブの先端から芯線が少し出るくらい) 工具を解放して工具前面からスリーブを挿入します。
- グリップをラチェットがリリースするまで握ります。圧着が完了すると自動的にグリップは解放されます。
- グリップが戻らなかつたり途中で止まったりした場合は図のようにドライバーなどでラチェット機構部を戻します。

! 電線断面積に合った正しいスリーブを選択しましょう !

### < 規格 >

DIN 46 228 パート1 および 4 に準拠  
ないし類する絶縁カバー付または絶縁カバー  
なしスリーブ  
圧着形状は EN 60947-1 に合致。

### < ご注意 >

- 上記用途以外での使用は工具の破損や事故の原因となりますので絶対にお止めください。
- 工具は使用頻度に応じて機能維持のため定期的なチェックが必要です。工具のチェックおよび調整については、当社へご相談ください。
- 通電中の電線への使用は感電の危険がありますので絶対にお止めください。また、作業前に必ず電線の状態を確認してください。
- 濡れた手での作業は思わぬ事故の元となりますので絶対にお止めください。
- お客様による修理は故障や事故の原因となりますので絶対にお止めください。修理などは必ず当社へご依頼ください。当社へご依頼のない場合の事故や故障につきましては責任を負い兼ねますのでご了承ください。