

Brochure Klippon® POK

Cajas seguras y resistentes para ambientes extremo

Let's connect.




Klippon® POK – Cajas en Poliéster

Modelos estándares para aplicaciones industriales y modelos para uso en atmósferas potencialmente explosivas - Zonas 1 y 2; 21 y 22

La línea de cajas Klippon® POK es fabricada en poliéster reforzado con fibra de vidrio de alta calidad. Ideal para aplicaciones en ambientes donde la resistencia a la corrosión, resistencia a impactos y alta estanqueidad (IP) son esenciales. Pudiéndose aplicar en la industria cerámica, alimenticia, automotriz, minería, textil y fabricante de máquinas.

Principales características:

- Fabricado en poliéster con fibra de vidrio
- Modelo estándar con junta de cloropreno para temperaturas -40°C a +100°C y modelos Ex con junta de silicona en -55°C a +100°C
- Tapa con tornillos imperdibles en acero inoxidable
- Resistente a la corrosión
- Disponible en 17 tamaños y dos acabados:
 - Gris, simil RAL 7001 (uso industrial)
 - Negro, simil RAL 9011 (ambientes agresivos, Ex)
- Grado de protección IP66
- Aprobado con las más recientes normativas internacionales, incluyendo: EN 62208 y IEC 60079
- Las perforaciones de fijación se encuentran fuera del área de la junta estanca, garantizando el IP66
- Placas de montaje interna para instalación de riel DIN u otros componentes se pueden adquirir por separado.

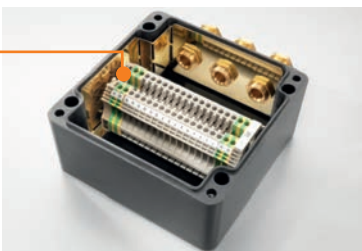

Klippon® POK – Polyester



Descripción	Al. x Larg. x Prof. (mm)	Estándar (Color Gris)	Cajas Ex (Color Negra)	Referencia
Klippon® POK 080806	75 x 80 x 55	1305810000	1306000000	Klippon® POK 1
Klippon® POK 081106	75 x 110 x 56	1305820000	1306010000	Klippon® POK 2
Klippon® POK 081606	75 x 160 x 56	1305830000	1306020000	Klippon® POK 3
Klippon® POK 081906	75 x 190 x 55	1305840000	1306030000	Klippon® POK 31
Klippon® POK 082306	75 x 230 x 56	1305850000	1306040000	Klippon® POK 32
Klippon® POK 121209	120 x 122 x 90	1305870000	1306050000	Klippon® POK 4
Klippon® POK 122209	120 x 220 x 90	1305880000	1306070000	Klippon® POK 5
Klippon® POK 161609	160 x 160 x 90	1305890000	1306080000	Klippon® POK 51
Klippon® POK 162609	160 x 260 x 90	1305900000	1306090000	Klippon® POK 6
Klippon® POK 163609	160 x 360 x 90	1305910000	1306100000	Klippon® POK 7
Klippon® POK 165609	160 x 560 x 90	1305920000	1306110000	Klippon® POK 71
Klippon® POK 252512	250 x 255 x 120	1305930000	1306120000	Klippon® POK 8
Klippon® POK 252516	250 x 255 x 160.5	1305980000	1306170000	Klippon® POK 9
Klippon® POK 254012	250 x 400 x 120	1305940000	1306130000	Klippon® POK 91
Klippon® POK 254016	250 x 400 x 160.5	1305990000	1306180000	Klippon® POK 10
Klippon® POK 256012	250 x 600 x 120	1305950000	1306140000	Klippon® POK 11
Klippon® POK 404012	405 x 400 x 120	1305970000	1306150000	Klippon® POK 12

Klippon® POK – Control Station

Controle con seguridad los procesos en Áreas Clasificadas

La línea de cajas Klippon® POK - Control Station, posee todas las ventajas de la familia Klippon® POK con máxima seguridad para aplicaciones en ambientes industriales que exigen seguridad, robustez y calidad. Además de los modelos de stock, usted puede obtener soluciones customizadas de acuerdo a proyecto.

- Adecuación NR12 de máquinas (pulsador de emergencia)
- Interconexión de línea como caja de paso
- Adecuación de línea de transporte con pulsador + piloto luminoso
- Adecuación de línea de producción con inclusión de seccionador
- Enclavamiento en máquinas con botonera con llave
- Pequeña adecuación con función marcha/paro
- Certificaciones internacionales: ATEX e IECEx



Número de componentes integrados	Pulsador parada de emergencia	Selector	Pulsador		Pulsador luminoso		Piloto luminoso		Dimensiones con componentes integrados Alt. x Larg. x Prof. (mm)	Descripción	Prensacable	Referencia	
			rojo	verde	rojo	verde	rojo	verde					
•	1	I - 0 - II							152x120x128	KLIPPON CS POK 121209-2	VG M25	1537070000	
•				1					152x120x103	KLIPPON CS POK 121209-2	VG M25	1537080000	
•		1							152x120x117	KLIPPON CS POK 121209-2	VG M25	1537090000	
•						1			152x120x105	KLIPPON CS POK 121209-2	VG M25	1537100000	
•			1	1					152x120x103	KLIPPON CS POK 121209-4	VG M25	1537110000	
•				1			1		152x120x112	KLIPPON CS POK 121209-4	VG M25	1537120000	
•	1							1	152x120x128	KLIPPON CS POK 121209-4	VG M25	1537130000	
•			1	1				1	250x120x112	KLIPPON CS POK 122209-2	VG M25	1537140000	
•			1	2					250x120x103	KLIPPON CS POK 122209-2	VG M25	1537150000	
•	1		1	1					250x120x128	KLIPPON CS POK 122209-2	VG M25	1537170000	
•			1	1			1	1	250x120x112	KLIPPON CS POK 122209-4	VG M25	1537180000	

Weidmüller en América Latina

Estaremos encantados de responder sus preguntas, contáctenos:

Argentina

Weidmüller Argentina

Calle Ing. Enrique Butty 240
Piso 5 C 1001
Buenos Aires
Argentina
Tel. +54 11 4590 2345
Móv. + 54 9 11 5514 8663
ventas.argentina@weidmueller.com
www.weidmuller.es

Brasil

Weidmüller Conexel do Brasil

Av. Presidente Juscelino, 642
Piraporinha, Diadema,
São Paulo, 09950-370
Brasil
Tel. +55 11 4366 9600
vendas@weidmueller.com
www.weidmueller.com.br

Chile

Weidmüller Chile

General Del Canto 230,
oficina 804
Providencia, Santiago
Chile
Tel. +56 224954457
Tel. +56 968455669
Móv. +56 941511918
ventas.chile@weidmueller.com
www.weidmuller.es

Colombia

Weidmüller Colombia

Calle 127 #63 - 17ª
110911 Bogotá D.C.
Colombia
Tel. Bogotá +57 311 5231818
Tel. Medellín +57 311 5233080
Móv. +57 (1) 422-3044
ventas.colombia@weidmueller.com
www.weidmuller.es

Perú

Weidmüller Perú

Mártir Olaya N° 129, of.1906
Miraflores, Lima 18
Perú
Tel. + 51 1 5005346
Móv. +51 914 732 137
ventas.peru@weidmueller.com
www.weidmuller.es

Otros países LATAM

Weidmüller LATAM

Tel. + 55 11 93464 0607
ventas.latam@weidmueller.com
www.weidmuller.es



► Contacto para Servicio Técnico:

E-mail: soporte.tecnico@weidmueller.com

Teléfono: +55 11 4366 9620

Weidmüller – Your Partner in Industrial Connectivity

Como reconocidos expertos, damos apoyo a nuestros clientes y Partners en todo el mundo con productos, soluciones y servicios en el entorno industrial de energía, señales y datos. Somos parte de sus industrias y mercados y conocemos los retos tecnológicos del futuro. De modo que continuamente desarrollamos soluciones innovadoras, sostenibles y útiles para sus necesidades individuales. Juntos, establecemos estándares en Conectividad Industrial.

Acceda a nuestro catálogo on-line y conozca más sobre nuestra cartera completa.



Let's connect.

www.weidmuller.es

Contacto para Servicio Técnico:
E-mail: suporte.tecnico@weidmueller.com

Prohibida la reproducción total o parcial. Editado en Brazil 12/2020
Weidmüller se reserva el derecho de realizar modificaciones sin previo aviso.