


Pasacables - Línea Conexel

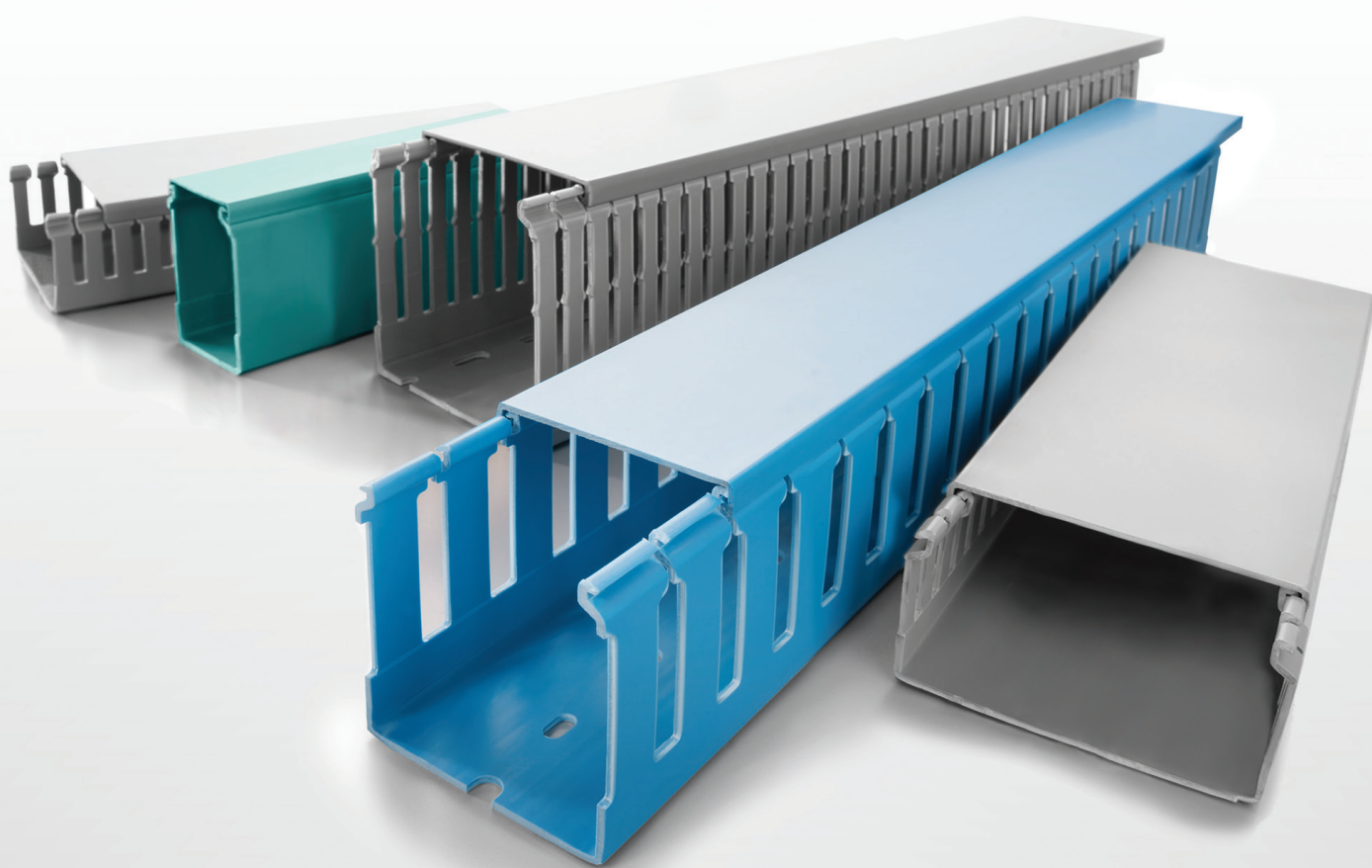

Organice el cableado de los tableros eléctricos de forma flexible

Pasacables para una distribución de cable rápida y fácil

Infraestructura de valor añadido para el tablero


Para mantener la organización de los cables dentro del tablero eléctrico, se requiere un sistema de cableado bien distribuido y que optimice espacio. Esto es más que un aspecto visual, la distribución ordenada de cables ahorra tiempo y dinero, facilita el trabajo de mantenimiento y aumenta la seguridad operativa general.

Como expertos en conectividad industrial, conocemos los desafíos enfrentados y es por ellos que suministramos a nuestros clientes una amplia gama de pasacables para todas las aplicaciones.

Detalles prácticos, así como agujeros precisos según DIN ISO 43659, facilitan la instalación. El mecanismo de cierre inteligente permite un bloqueo de ajuste seguro al cerrar la tapa. El diseño y la calidad de nuestra materia prima garantizan la exigencia mecánica de la solución.

Juntos, creamos infraestructuras de valor añadido. Lo apoyamos en todas las etapas del trabajo, desde la planificación hasta la implementación y la operación continua. Let's connect.

Ahorre tiempo y dinero con una instalación rápida, flexible y de alta confiabilidad en la operación de cableado del panel.

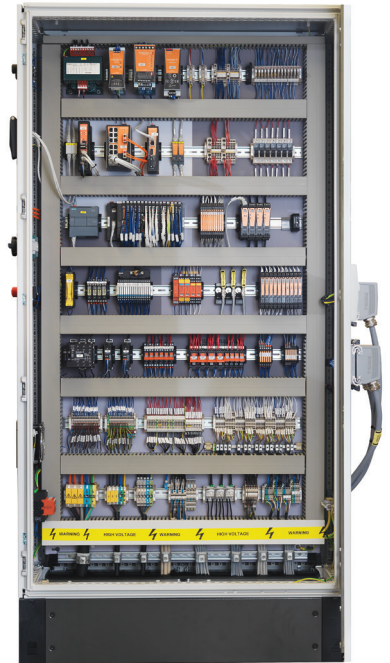

Soluciones flexibles, sostenibles y funcionales para el cableado de tableros

El alto nivel de calidad de los pasacables de la línea Conexel by Weidmüller permite la instalación de estructuras sostenibles, para una dirección ordenada de los cables dentro del panel. La alta estabilidad con mínima torsión son los principales diferenciales de esta línea, además de la tapa que tiene una fácil fijación a través de un mecanismo de bloqueo funcional que garantiza un ajuste seguro.

La distribución ordenada y flexible de los cables en el panel no solo ofrece una buena impresión visual, sino que también es esencial para una operación funcional manteniendo al máximo la seguridad. Beneficiarse de la ingeniería puesta en nuestros pasacables pensados para una instalación rápida y eficiente.




Beneficios:

- Alto nivel de calidad
- Soluciones de valor añadido
- Alta flexibilidad de operación

Pasacable Conexel Liso

Material: PVC. Temperatura de trabajo: -20°C a 70°C.

Descripción	Medidas (mm)		Perforación	U.E.	Código Color Gris	Código Color Azul	Código Color Azul Verdoso
	Anchura	Altura					
30x30 LISO	30	30	Si	24 m	C906589.0001	C906589.6001	C906589.2001
30x50 LISO	30	50	Si	16 m	C906595.0001	C906595.6001	C906595.2001
30x80 LISO	30	80	Si	8 m	C906601.0001	C906601.6001	C906601.2001
50x50 LISO	50	50	Si	8 m	C906613.0001	C906613.6001	C906613.2001
50x80 LISO	50	80	Si	8 m	C906619.0001	C906619.6001	C906619.2001
80x80 LISO	80	80	Si	8 m	C906631.0001	C906631.6001	C906631.2001
110x80 LISO	110	80	Si	8 m	C907346.0001	C907346.6001	C907346.2001
30x30 LISO	30	30	No	24 m	C906586.0001	C906586.6001	C906586.2001
30x50 LISO	30	50	No	16 m	C906592.0001	C906592.6001	C906592.2001
30x80 LISO	30	80	No	8 m	C906598.0001	C906598.6001	C906598.2001
50x50 LISO	50	50	No	8 m	C906610.0001	C906610.6001	C906610.2001
50x80 LISO	50	80	No	8 m	C906616.0001	C906616.6001	C906616.2001
80x80 LISO	80	80	No	8 m	C906628.0001	C906628.6001	C906628.2001
110x80 LISO	110	80	No	8 m	C907737.0001	C907737.6001	C907737.2001

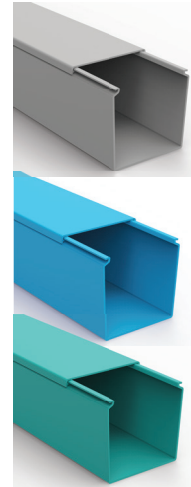

Pasacable Conexel Abierto

Material: PVC. Temperatura de trabajo: -20°C a 70°C.

Descripción	Medidas (mm)		Perforación	U.E.	Código Color Gris	Código Color Azul	Código Color Azul Verdoso
	Anchura	Altura					
30x30 ABIERTO	30	30	Si	24 m	C906590.0001	C906590.6001	C906590.2001
30x50 ABIERTO	30	50	Si	16 m	C906596.0001	C906596.6001	C906596.2001
30x80 ABIERTO	30	80	Si	8 m	C906602.0001	C906602.6001	C906602.2001
50x50 ABIERTO	50	50	Si	8 m	C906614.0001	C906614.6001	C906614.2001
50x80 ABIERTO	50	80	Si	8 m	C906620.0001	C906620.6001	C906620.2001
80x80 ABIERTO	80	80	Si	8 m	C906632.0001	C906632.6001	C906632.2001
110x80 ABIERTO	110	80	Si	8 m	C907347.0001	C907347.6001	C907347.2001
30x30 ABIERTO	30	30	No	24 m	C906587.0001	C906587.6001	C906587.2001
30x50 ABIERTO	30	50	No	16 m	C906593.0001	C906593.6001	C906593.2001
30x80 ABIERTO	30	80	No	8 m	C906599.0001	C906599.6001	C906599.2001
50x50 ABIERTO	50	50	No	8 m	C906611.0001	C906611.6001	C906611.2001
50x80 ABIERTO	50	80	No	8 m	C906617.0001	C906617.6001	C906617.2001
80x80 ABIERTO	80	80	No	8 m	C906629.0001	C906629.6001	C906629.2001
110x80 ABIERTO	110	80	No	8 m	C907738.0001	C907738.6001	C907738.2001



Pasacable Conexel Semiabierto

Material: PVC. Temperatura de trabajo: -20°C a 70°C.

Descripción	Medidas (mm)		Perforación	U.E.	Código Color Gris	Código Color Azul	Código Color Azul Verdoso
	Anchura	Altura					
30x30 SEMIABIERTO	30	30	Si	24 m	C906591.0001	C906591.6001	C906591.2001
30x50 SEMIABIERTO	30	50	Si	16 m	C906597.0001	C906597.6001	C906597.2001
30x80 SEMIABIERTO	30	80	Si	8 m	C906603.0001	C906603.6001	C906603.2001
50x50 SEMIABIERTO	50	50	Si	8 m	C906615.0001	C906615.6001	C906615.2001
50x80 SEMIABIERTO	50	80	Si	8 m	C906621.0001	C906621.6001	C906621.2001
80x80 SEMIABIERTO	80	80	Si	8 m	C906633.0001	C906633.6001	C906633.2001
110x80 SEMIABIERTO	110	80	Si	8 m	C907348.0001	C907348.6001	C907348.2001
30x30 SEMIABIERTO	30	30	No	24 m	C906588.0001	C906588.6001	C906588.2001
30x50 SEMIABIERTO	30	50	No	16 m	C906594.0001	C906594.6001	C906594.2001
30x80 SEMIABIERTO	30	80	No	8 m	C906600.0001	C906600.6001	C906600.2001
50x50 SEMIABIERTO	50	50	No	8 m	C906612.0001	C906612.6001	C906612.2001
50x80 SEMIABIERTO	50	80	No	8 m	C906618.0001	C906618.6001	C906618.2001
80x80 SEMIABIERTO	80	80	No	8 m	C906630.0001	C906630.6001	C906630.2001
110x80 SEMIABIERTO	110	80	No	8 m	C907739.0001	C907739.6001	C907739.2001



Pasacables Conexel




Tapa


Descripción	U.E.	Código Color Gris	Código Color Azul	Código Color Azul Verdoso
TAPA PASACABLE 30mm	24 m	C907793.6000	C907798.6000	C907802.6000
TAPA PASACABLE 50mm	16 m	C907794.6000	C907799.6000	C907803.6000
TAPA PASACABLE 80mm	8 m	C907795.6000	C907800.6000	C907804.6000
TAPA PASACABLE 110mm	8 m	C907796.6000	C907801.6000	C907805.6000



Perforación de los pasacables con base 30mm y 50mm

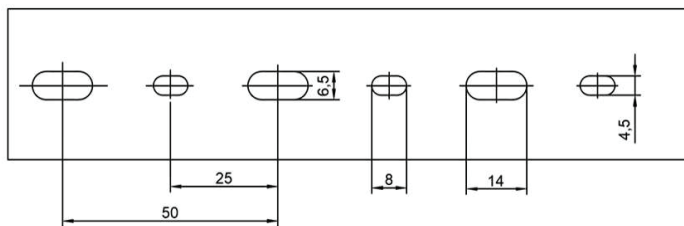

Perforación de los pasacables con base 80mm y 110mm

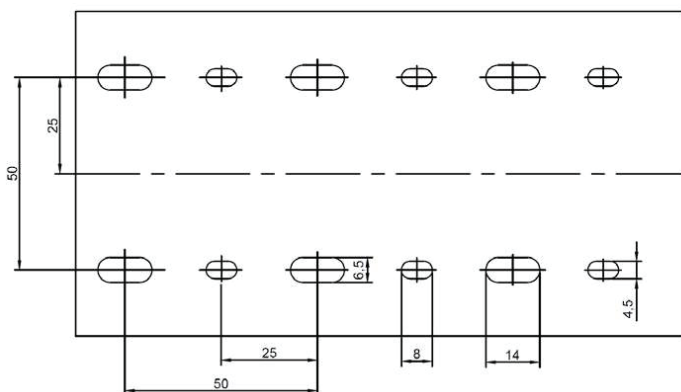

Dispositivo para corte de pasacables

Descripción	Ancho máximo de corte	Ancho del dispositivo	Logitud del dispositivo	Espesor del dispositivo	Peso del dispositivo	U.E.	Código
VKSW	125mm	290mm	285mm	290mm	15000g	1	1137530000



Weidmüller en la América Latina

Estaremos encantados de responder a sus preguntas, contáctenos:

Argentina

Weidmüller Argentina

Av. Alicia Moreau de Justo 740, piso 3
Of 1., Puerto Madero
CP 1107 Buenos Aires
Argentina
Tel. +54 11 5239 5483
Móv. + 54 9 11 7196-0002
martin.huertas@weidmueller.com
www.weidmuller.com/argentina

Brasil

Weidmüller Conexel do Brasil

Av. Presidente Juscelino, 642
Piraporinha, Diadema,
São Paulo, 09950-370
Brasil
Tel. +55 11 4366 9600
ventas@weidmueller.com
www.weidmueller.com.br

Chile

Weidmüller Chile

Avenida Eduardo Frei Montalva
6001-47, Centro Empresarial El Cortijo
8550189, Conchalí, Santiago
Chile
Tel. +569 684 55 669
ventas.chile@weidmueller.com
www.weidmuller.com/chile

Colombia

Weidmüller Colombia

Calle 127 #63 - 17ª
110911 Bogotá D.C.
Colombia
Tel. Bogotá +57 311 5231818
Tel. Medellín +57 311 5233080
Móv. +57 (1) 422-3044
ventas.colombia@weidmueller.com
www.weidmuller.com/colombia

Perú

Weidmüller Perú

Mártir Olaya N° 129, of.1906
Miraflores, Lima 18
Perú
Tel. + 51 1 5005346
Móv. +51 914 732 137
ventas.peru@weidmueller.com
www.weidmuller.com/peru

Otros países LATAM

Weidmüller LATAM

Tel. + 55 11 93464 0607
ventas.latam@weidmueller.com
www.weidmuller.es



► Contacto para Servicio Técnico:

E-mail: suporte.tecnico@weidmueller.com

Teléfono: +55 11 4366 9600

Weidmüller – Your Partner in Industrial Connectivity

Como reconocidos expertos, damos apoyo a nuestros clientes y Partners en todo el mundo con productos, soluciones y servicios en el entorno industrial de energía, señales y datos. Somos parte de sus industrias y mercados y conocemos los retos tecnológicos del futuro. De modo que continuamente desarrollamos soluciones innovadoras, sostenibles y útiles para sus necesidades individuales. Juntos, establecemos estándares en Conectividad Industrial.

Acceda a nuestro catálogo on-line y conozca más sobre nuestra cartera completa.



www.weidmuller.es

Contacto para Servicio Técnico:
E-mail: suporte.tecnico@weidmuller.com

Prohibida la reproducción total o parcial.
Weidmüller se reserva el derecho de realizar modificaciones sin previo aviso.