

Relémodulok az épületautomatika számára PUSH-IN kioldógombos csatlakozástechnika

Let's connect.


Relék

Weidmüller 

TRP Termseries

Kompakt kivitel

- 1 váltóérintkező (CO)
- Széleskörű keresztösszekötési lehetőség
- AgNi; AgSnO; Au érintkező típusok
- Univerzális feszültségű bemenet
- Egyedi rendszerek tökéletes eleme

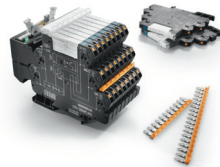

Megnevezés	Típus	Kivitel	Cikkszám
TRP 24V DC 1CO	1CO 24V DC	led/dióda	261800000
TRP 24V UC 1CO	1CO 24V UC	led	261822000
TRP 230V UC 1CO	1CO 230V UC	led	261805000

DRI D-Series

Egyszerű beüzemelés és telepítés

- 2 váltóérintkező (CO)
- Erős, ipari célra kialakított csatlakozók
- Felhasználóbarát testgomb
- LED-es állapotjelzés
- Színkódolt vezérlőfeszültség bekötés
- Beépített keresztösszekötési lehetőség
- Használja az előszerelt változatokat, mellyel értékes időt takaríthat meg



Megnevezés	Típus	Kivitel	Cikkszám
DRI424024LTD	2CO 24 VDC	tesztkar/led/dióda	7760056340
DRI424524LT	2CO 24 VAC	tesztkar/led	7760056343
DRI424730LT	2CO 230 VAC	tesztkar/led	7760056345
SDI 2CO P	2CO PushIn kilökögombos talp		7760056365
SCM CLIP P	Műanyag tartókengyel jelölőtartóval		7760056389
RIM 1 6/230VDC	Önkioltó dióda		7760056169
RIM 3 110/230VAC	RC tag		7760056014
DRIKITP 24VDC 2CO LD/PB	2CO 24 VDC	előszerelt változat	2576190000
DRIKITP 24VAC 2CO LD/PB	2CO 24 VAC	előszerelt változat	2576230000
DRIKITP230VAC 2CO LD/PB	2CO 230 VAC	előszerelt változat	2576150000

DRM D-series

Nagyteljesítményű relék

- 4 váltóérintkező (CO)
- Széleskörű feszültség szintek
- Robosztus csatlakozók
- LED-es állapotjelzés
- Praktikus testgomb a beüzemeléshez
- Beépített keresztösszekötési lehetőség
- Használja az előszerelt változatokat, mellyel értékes időt takaríthat meg



Megnevezés	Típus	Kivitel	Cikkszám
DRM570024LT	4CO 24V DC	tesztkar/led	7760056097
DRM570524LT	4CO 24V AC	tesztkar/led	7760056101
DRM570730LT	4CO 230V AC	tesztkar/led	7760056104
SCM 4CO P	4CO PushIn kilökögombos talp		7760056363
SCM CLIP P	Műanyag tartókengyel jelölőtartóval		7760056367
RIM 1 6/230V DC	Önkioltó dióda		7760056169
RIM 3 110/230V AC	RC tag		7760056014
DRMKITP 24VDC 4CO LD/PB	4CO 24 VDC	előszerelt változat	2576140000
DRMKITP 24VAC 4CO LD/PB	4CO 24 VAC	előszerelt változat	2576100000
DRMKITP230VAC 4CO LD/PB	4CO 230 VAC	előszerelt változat	2576060000

Weidmüller Kft.

Budapest

Gubacsi út 6.

1097

www.weidmueller.hu

info@weidmueller.hu

Relémodulok az épületautomatika számára

Húzókéngyeles csatlakozástechnika

Let's connect.

Relék

Weidmüller 

TRS Termseries

Kompakt kivitel

- 1 váltóérintkező (CO)
- Széleskörű keresztösszekötési lehetőség
- AgNi; AgSnO; Au érintkező típusok
- Univerzális feszültségű bemenet
- Egyedi rendszerek tökéletes eleme



Megnevezés	Típus	Kivitel	Cikkszám
TRS 24V DC 1CO	1CO 24V DC	led/dióda	1122770000
TRS 24V UC 1CO	1CO 24V UC	led	1122780000
TRS 230V UC 1CO	1CO 230V UC	led	1122820000

DRI D-Series

Egyszerű beüzemelés és telepítés

- 2 váltóérintkező (CO)
- Erős, ipari célra kialakított csatlakozók
- Felhasználóbarát testgomb
- LED-es állapotjelzés
- Színkódolt vezérlőfeszültség bekötés
- Használja az előszerelt változatokat, mellyel értékes időt takaríthat meg




Megnevezés	Típus	Kivitel	Cikkszám
DRI424024LTD	2CO 24 VDC	tesztkar/led/dióda	7760056340
DRI424524LT	2CO 24 VAC	tesztkar/led	7760056343
DRI424730LT	2CO 230 VAC	tesztkar/led	7760056345
SDI 2CO	2CO foglalat		7760056351
SCM CLIP	Kilökőkar		7760056352
RIM 1 6/230VDC	Önkioltó dióda		7760056169
RIM 3 110/230VAC	RC tag		7760056014
DRIKIT 24VDC 2CO LD/PB	2CO 24 VDC	előszerelt változat	2472890000
DRIKIT 24VAC 2CO LD/PB	2CO 24 VAC	előszerelt változat	2476920000
DRIKIT 230VAC 2CO LD/PB	2CO 230 VAC	előszerelt változat	2476940000

DRM D-series

Nagyteljesítményű relék

- 4 váltóérintkező (CO)
- Széleskörű feszültség szintek
- Robusztus csatlakozók
- LED-es állapotjelzés
- Praktikus testgomb a beüzemeléshez
- Használja az előszerelt változatokat, mellyel értékes időt takaríthat meg

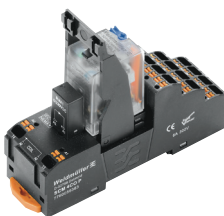

Megnevezés	Típus	Kivitel	Cikkszám
DRM570024LT	4CO 24V DC	tesztkar/led	7760056097
DRM570524LT	4CO 24V AC	tesztkar/led	7760056101
DRM570730LT	4CO 230V AC	tesztkar/led	7760056104
SCM 4CO ECO	4CO foglalat		7760056264
DRM CLIP M	Kilökőkar		7760056108
RIM 1 6/230V DC	Önkioltó dióda		7760056169
RIM 3 110/230V AC	RC tag		7760056014
DRMKIT 24VDC 4CO LD/PB	4CO 24 VDC	előszerelt változat	1542510000
DRMKIT 24VAC 4CO LD/PB	4CO 24 VAC	előszerelt változat	1542530000
DRMKIT 230VAC 4CO LD/PB	4CO 230 VAC	előszerelt változat	1542540000

IT, TF-Series

Többfunkciós időrelék

- Maszkolható kialakítás



Megnevezés	Típus	Cikkszám
ITS 24-240VUC 1CO M7C	1 CO M7C	2496190000
TFIS 12-240VUC 1CO M7C	1 CO M7C	2697250000