

Jelöléstechnikai rendszerek

Ipari nyomtatók

Jelöléstechnikai rendszerek



Tartalomjegyzék

Ipari nyomtatók minden feladatra

- 4** Jelöléstechnikai rendszerek
- 6** PrintJet PRO tintasugaras nyomtató
- 8** MCP Plus Plotter
- 10** MCP Basic Plotter
- 12** THM Basic 300 hőnyomtató
- 14** THM Plus S hőnyomtató
- 16** THM Plus hőnyomtató
- 18** THM TwinMark hőnyomtató

Jelöléstechnikai rendszerek


További prospektusok

További prospektusok rendelhetők a jelöléstechnikai rendszerekről az alábbi témakörökben:

Systemised marking
 Creating projects, designing and ordering using M-Print® PRO software

Industrial marking systems



Weidmüller 

M-Print® PRO szoftver (angol nyelvű): 1366470000

Systemised marking
 Accompanying marker variants

Industrial marking systems



Weidmüller 

Jelölők (angol nyelvű): 1363670000

Jelöléstechnikai rendszerek
 MultiCard – átfogó termékválaszték minden jelölési feladathoz

Ipai jelöléstechnika



Weidmüller 

MultiCard (magyar nyelvű): 1382480000

Jelöléstechnikai rendszerek
 Fém jelölők alumínium és rozsdamentes kivitelben

Ipai jelöléstechnika




Weidmüller 

MetalliCard (magyar nyelvű): 1382610000

Jelöléstechnikai rendszerek

optimalizált folyamatokhoz

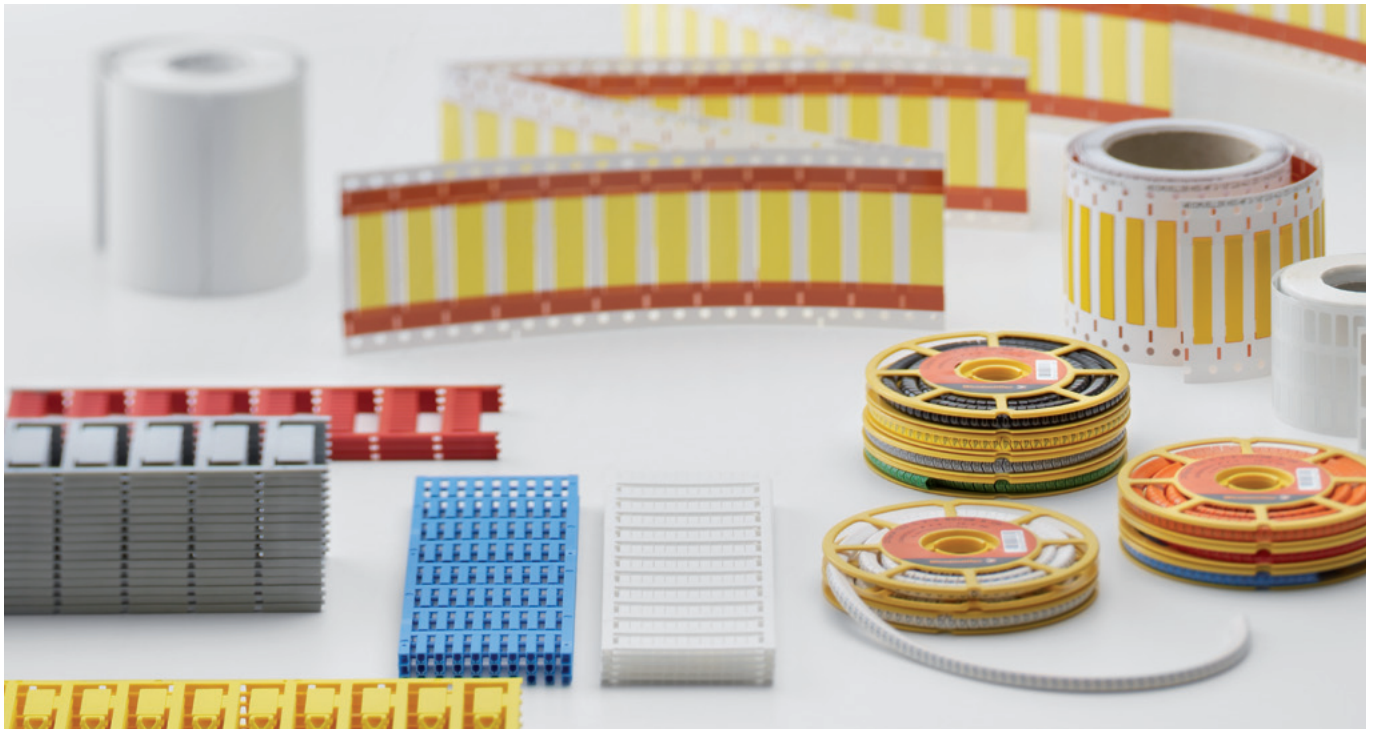

Ipari környezetben a hibamentes működés és a biztonságos karbantartás előfeltétele az IEC 60204-1:2005 szabványnak megfelelő, professzionális és egységes feliratok készítése.

A Weidmüller komplett jelöléstechnikai rendszereket kínál: egymást kiegészítő termékeink segítségével ügyfeleink saját igényeinek megfelelő termékeket gyártanak.

Egy komplett rendszer az elektromos szekrény teljeskörű feliratozására

A Weidmüller szoftverből, jelölőkből és nyomtatókból álló átfogó koncepciót fejlesztett ki, mellyel a CAE file-ok importálása, alkalmazásokhoz illeszkedő jelölések kiválasztása és tervezése, és a megfelelő nyomtatón keresztül történő előállításuk gyerekjátékká válik.

A tervezés, szerkesztés, kiválasztás, rendezés és nyomtatás mind elvégezhető ezzel a komplett rendszerrel. Ennek eredményeként mindig a megfelelő feliratozó eszköz áll rendelkezésére, legyen szó bármilyen elektromos termékről, így garantálva a biztonságot az ipari környezetben.

Termékpalettánkban több mint 200 különböző típusú MultiCard jelölő, különböző zsugorcsovek, címkék és ügyfél specifikus megoldások találhatóak meg – termékeink így bármilyen igénynek megfelelnek.




Az egyszerűen importálható CAE file-októl kezdve....

A Weidmüller M-Print® PRO nyomtató szoftver segítségével egyszerűen tudja importálni a feliratozáshoz szükséges adatokat a tervező szoftverből.



... a legjobb feliratozó és nyomtató rendszer kiválasztásán keresztül....

Jelölőink mindenféle elektromos szekrényhez és bármilyen alkalmazáshoz felhasználhatók. Minden alkalmazáshoz kínálunk megfelelő nyomtatót!

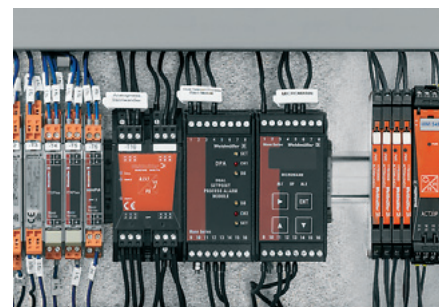

... tökéletes azonosíthatóságig az elektromos szekrényekben ...

Az egyértelmű feliratozás megkönnyíti a szerelési és karbantartási munkák elvégzését – így az esetleges hibák azonnal azonosíthatók és kijavíthatók.

Weidmüller jelöléstechnikai rendszerekkel.



Egy egyedülálló és komplett rendszer



Szoftver

Az M-Print® PRO szoftver használatával könnyen elvégezhető a file-ok importálása, szerkesztése és kezelése. Az M-Print® PRO szoftver főbb jellemzői:

- Nagyfokú kompatibilitás a tervező szoftverhez
- Rugalmas tervezési lehetőség
- Egyszerű rendelési folyamat

Jelölők

Jelölők széles választékát kínáljuk különféle alkalmazásokhoz.

- Kínálatunk:
- Sorkapocs jelölők
 - Vezeték jelölők
 - Készülék jelölők

Nyomtatók

Különböző alkalmazásokhoz többféle ipari nyomtatórendszert kínálunk:

- Kínálatunk:
- Tintasugaras nyomtatók
 - Plotterek
 - Hőnyomtatók

PrintJet PRO tintasugaras nyomtató

Nagy ellenállóképességű színes nyomtatás

A legjobb választás folyamatos, nagy mennyiségű nyomtatásához

Legyen szó vezeték-, készülék vagy sorkapocs jelölésről, egyszerű feliratról vagy bonyolult grafikáról, képről, a PrintJet PRO a legjobb választás: a nyomtató vízbázisú tintával, színek végtelen lehetőségeinek alkalmazásával nyomtatja a képeket, melyeket a folyamat végén infrakezelés tesz ellenállóvá.

Az eredmény egy nagyon ellenálló nyomtatás garantált olvashatósággal – még folyamatos nagy mennyiségű nyomtatás mellett is.

Emellett a PrintJet PRO fokozottan környezetbarát: alacsony a károsanyag kibocsátása, szagtalan, ózon-barát és nem igényel veszélyes hulladékkezelést a nyomtató kellékek, alkatrészek esetében sem.

A PrintJet PRO előnyei

- Egyedülálló: precíz színes nyomtatás
- Tökéletes nagy mennyiségekhez: beépített, akár 20 MultiCard-ot fogadó kártyatartó
- Felhasználóbarát: elforgatható, 10 nyelven kommunikáló kijelző
- Biztonságos: auto-Stop funkció a készülék kinyitásakor
- Sokoldalú: USB és LAN csatlakozók



A PrintJet PRO minden fajta Weidmüller MultiCard-hoz használható. A beépített kártyatartónak köszönhetően nagy mennyiségű munkát rövid idő alatt képes elvégezni.



Megjelenítési lehetőségek: szín, grafika és logók a PrintJet PRO használatával egyszerűen létrehozhatók, kiegészítők használata nélkül.



Egy kiegészítő, update csomag alkalmazásával, a PrintJet PRO fém felületekre is képes nyomtatni tökéletes minőségben és kiváló olvashatósággal.

További részletes információkat és a kiegészítőket megtalálja honlapunkon: <http://catalog.weidmueller.com>

| Termék | Rendelési szám |
|----------------------|----------------|
| PrintJet PRO (230 V) | 1001180001 |
| PrintJet PRO (115 V) | 1024050000 |



MCP Plus Plotter

Ideális kis mennyiségek nyomtatásához

Sokoldalúság optimális helykihasználással


Az MCP Plus egy rugalmas, A3-as méretű plotter.

Három könnyen csatlakoztatható betét több mint 200 fajta MultiCard jelölő feliratozását teszi lehetővé.

Ezáltal egyszerűen és pontosan lehet nyomtatni a megmaradt, nem teljes ívekre is, párhuzamos nyomtatással akár 5 db MultiCard-ot. A pozicionáló keret használatával, beállítható, hogy kevés- vagy nagyszámú felirat készüljön.

Egy tolltartó kezeli az utasítást és biztosítja, hogy a plotter tollak mindig elérhetőek legyenek.


Az MCP Plus Plotter előnyei

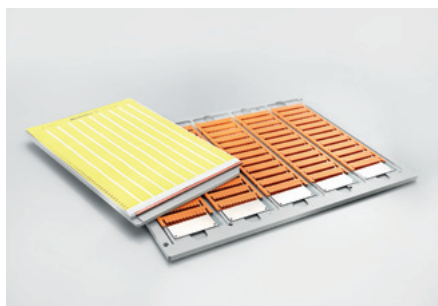

Egyetlen nyomtató rendszer különféle alkalmazásokhoz: az MCP Plus-szal több mint 200 fajta MultiCard jelölő nyomtatható.




A betét gazdaságosan megosztható: ideális maradék készletekhez, résznyomtatáshoz és kis mennyiségű feliratozási feladathoz.

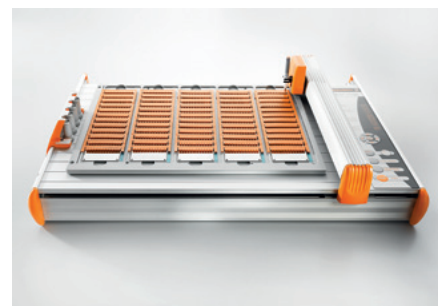

Idő megtakarítás: a hely optimális kihasználásának köszönhetően, az MCP Plus egyszerre akár 5 db MultiCard-on képes dolgozni.

További részletes információkat és a kiegészítőket megtalálja honlapunkon: <http://catalog.weidmueller.com>

| Termék | Rendelési szám |
|----------|----------------|
| MCP Plus | 192500000 |

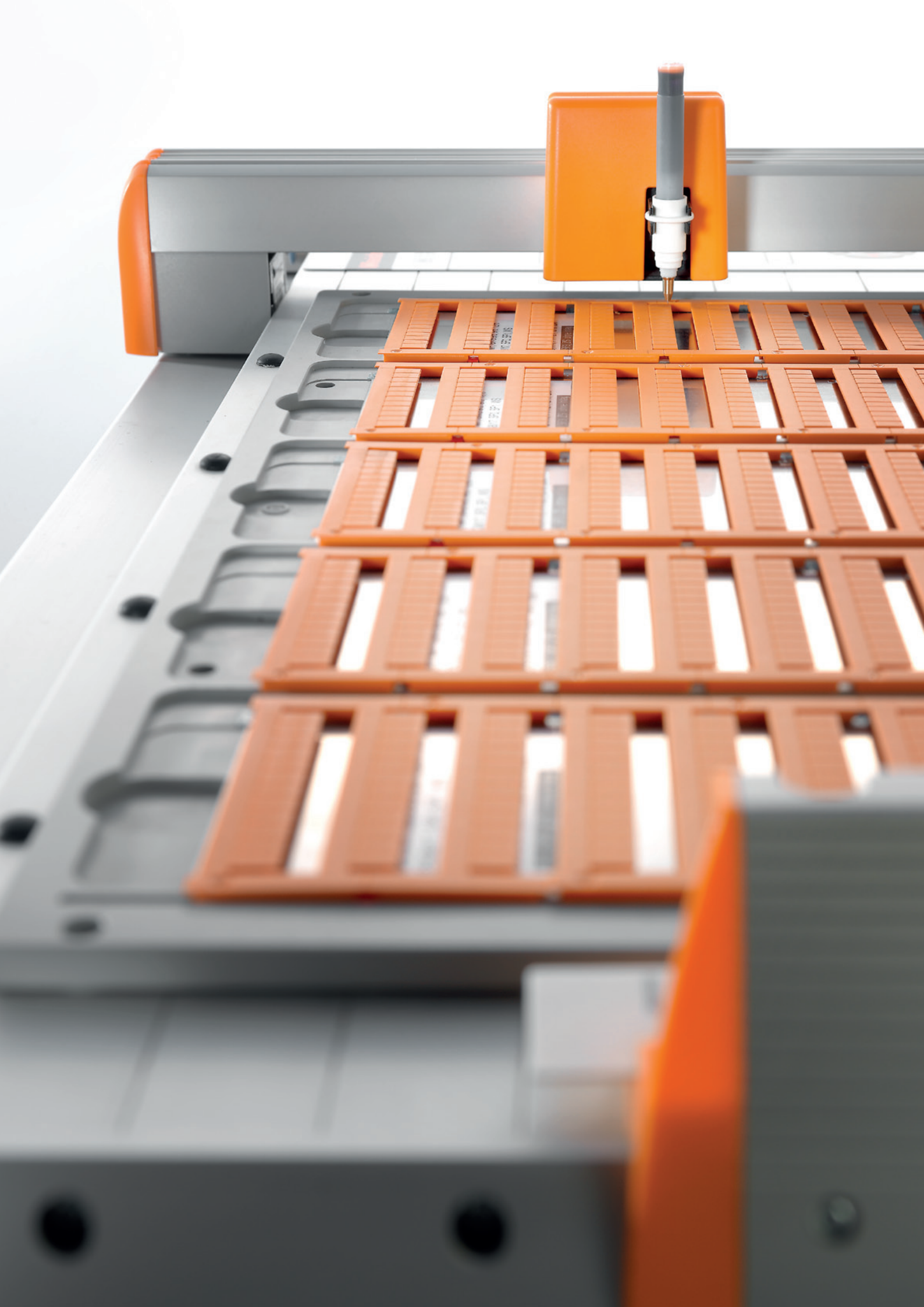

MCP Basic Plotter

Rugalmas feliratozás a helyszínen

Kis méret és kézre álló kialakítás


Az MCP Basic akkor előnyös, ha külső helyszínen, kis mennyiségben kell feliratozást elvégezni. A plotter kisméretű és gyorsan bekapcsolható. Kis súlyának köszönhetően egy gurulós bőröndben könnyedén szállítható és bármilyen helyszínen azonnal használható.

Három opcionálisan használható illesztő betéttel az MCP Basic több mint 200 fajta MultiCard-ot és egyéb jelölőt képes kezelni. Kiváltképpen hasznos lehetőség, hogy képes kezelni fel nem használt elemeket, ezáltal a tökéletes készülékjelölő kis mennyiségek esetén, hiszen alkalmazásával csökkenthető a fel nem használt jelölők révén keletkező selejt.

Az MCP Basic Plotter előnyei:



Mobil és könnyű: az MCP Basic egy gurulós bőröndben mozgatható valamennyi kiegészítőjével együtt.

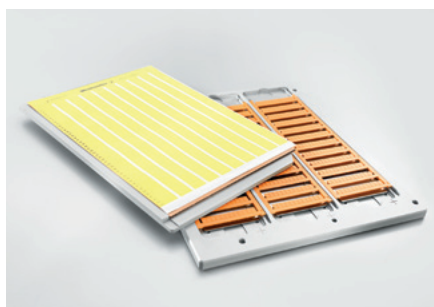

Rugalmas alkalmazási lehetőségek: az MCP Basic MultiCard-ok és egyéb jelölők nyomtatására is alkalmas.



Legyen szó egyedi jelölésekről vagy maradék jelölőkről, az MCP Basic lehetővé teszi az anyagok környezetbarát felhasználását.

További részletes információkat és a kiegészítőket megtalálja honlapunkon: <http://catalog.weidmueller.com>

| Termék | Rendelési szám |
|-----------|----------------|
| MCP Basic | 1139400000 |



THM Basic 300 hőnyomtató

Kompakt nyomtató címkék nyomtatásához

A kis specialista kis címkékhez

Ha címkék jelöléséről van szó, a THM Basic 300 jelenti a megoldást. Ezzel a kisméretű hőnyomtatóval magas minőségű 300 dpi-s nyomtatási minőséget, biztonságos működést és felhasználóbarát kezelést kínálunk. A nyomtató legfőbb előnye a kis mérete. Még a legkisebb helyen is alkalmazható, így ideális megoldást kínál például irodai alkalmazáshoz.

A THM Basic 300 hőnyomtató előnyei



A THM 300 kompakt készülék: kifejezetten ajánlott szűk térrel rendelkező irodai alkalmazásokhoz.



Nincs többé a hibás adagolásból adódó rossz címke: a központósító mechanizmus precíz kezelést garantál.



Rugalmas kapcsolódás különböző rendszerekhez: USB, párhuzamos illetve hálózati csatlakozók közül egyaránt választhat.

További részletes információkat és a kiegészítőket megtalálja honlapunkon: <http://catalog.weidmueller.com>

| Termék | Rendelési szám |
|---------------|----------------|
| THM Basic 300 | 1276230000 |



THM
Basic 300

| | | | | | |
|------|------|------|------|------|------|
| 11.0 | 13.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
| 11.1 | 13.1 | 10.1 | 10.1 | 10.1 | 10.1 |
| 11.2 | 13.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 |
| 11.3 | 13.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 |
| 11.4 | 13.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 |
| 11.5 | 13.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 |
| 11.6 | 13.6 | 10.6 | 10.6 | 10.6 | 10.6 |
| 11.7 | 13.7 | 10.7 | 10.7 | 10.7 | 10.7 |

THM Plus S hőnyomtató

Címke nyomtatása opcionális vágással és perforálással

Bármilyen hossz – egyedi felhasználás

A THM Plus S robusztus, moduláris kialakítású hőnyomtató.

A készülék legfőbb előnye a folytonos, tekercselt anyagokra való nyomtatási képessége.

A beépített vágási és perforálási funkció következtében a tekercselt anyagok bármilyen hosszra vághatók – ezáltal a munkavégzés megkönnyíthető. A készülék kezelése igazán egyszerű a jól áttekinthető állapot kijelzőnek és a 27 nyelven kommunikáló nagyfelületű érintőképernyőnek köszönhetően.

A THM Plus S hőnyomtató előnyei



Egy nyomtató többféle jelölőhöz: a THM Plus S tekercselt jelölővel, szövettel és poliészter címkékkel, zsugorcsovekkel és PLC címkékkel egyaránt képes dolgozni.



Egyszerűsített munkafolyamatok: nyomtatás és egyidejű vágás vagy perforálás.



A nyomtató új felhasználók számára is egyszerűen kezelhető: az áttekinthető menürendszerrel rendelkező egyedi érintőképernyőnek és a 27 nyelvű állapot kijelzőnek köszönhetően.

További részletes információkat és a kiegészítőket megtalálja honlapunkon: <http://catalog.weidmueller.com>

| Termék | Rendelési szám |
|------------|----------------|
| THM Plus S | 1327170000 |

THM Plus S

Weidmüller



THM Plus hőnyomtató

Tartós nyomtatás mostoha körülmények esetén

Nagy sebesség és robusztus fém burkolat

A THM Plus a tökéletes választás, ha rövid idő alatt szeretne kiváló minőségben nyomtatni címkékre vagy zsugorcsőre. Az intelligens belső mechanizmus lehetővé teszi, hogy a hőnyomtató akár 150mm/s sebességgel is képes nyomtatni 300dpi felbontás mellett. A robusztus fém burkolatnak köszönhetően a THM Plus folyamatos munkavégzést garantál durva ipari körülmények között is.

A THM Plus hőnyomtató előnyei



Nagy sebességű és nagy felbontású nyomtatás tekercselt jelölőre, szövet és poliészter címkékre, zsugorcsőre és PLC címkékre.



A robusztus felépítésnek és a fém burkolatnak köszönhetően durva ipari körülmények között is használható.

További részletes információkat és a kiegészítőket megtalálja honlapunkon: <http://catalog.weidmueller.com>

| Termék | Rendelési szám |
|----------|----------------|
| THM Plus | 1962340000 |

THM Plus

Weidm



THM TwinMark hőnyomtató

Kétoldalas nyomtatás

Tekercses kiszerelésű zsugorcsovek ideális nyomtatója


A THM TwinMark ideális választás zsugorcsovek nagy mennyiségű nyomtatásához. A nagy teljesítményű hőnyomtató nagy mennyiséget nagy felbontás (300 dpi) mellett nyomtat, és optimálisan alkalmazható akár 10.000 db-os nagytekercses zsugorcsovekhez.

Az elkülöníthetően működő nyomtató fejeknek köszönhetően mindkét oldal különböző tartalmakkal nyomtatható egyetlen lépésben.

A THM TwinMark hőnyomtató előnyei:



Időtakarékos és intelligens: kétoldalas nyomtatás különböző tartalmakkal egyetlen lépésben

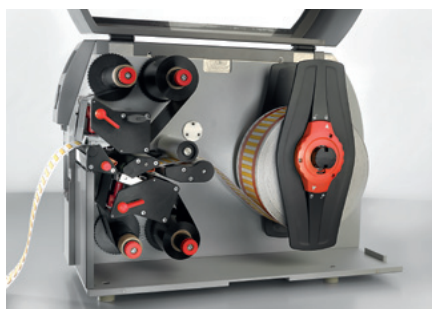

Nagy mennyiségű nyomtatás: tekercsek nyomtatása akár 10.000 db-os kiszerelésű zsugorcsovekkel



A THM TwinMark a robusztus konstrukciójának és a fém burkolatának köszönhetően nagyon tartós készülék.

További részletes információkat és a kiegészítőket megtalálja honlapunkon: <http://catalog.weidmueller.com>

| Termék | Rendelési szám |
|--------------|----------------|
| THM TwinMark | 1140490000 |

THM TwinMark

Weidmüller 



Weidmüller – Társ az ipari csatlakozástechnikában

Nagy tapasztalattal rendelkező szakértőként világszerte termékekkel, megoldásokkal és szolgáltatásokkal támogatjuk vevőinket és partnereinket az ipari környezetben megvalósuló energiával, jelekkel és adatokkal kapcsolatos alkalmazások területén. Az Önök üzletágában és piacain is otthon vagyunk, és ismerjük a holnap kihívásait. Így mindig képesek vagyunk az Önök személyes elvárásainak megfelelő, újszerű, hosszú távú és értékteremtő megoldásokat szállítani. Együttesen fektetjük le az ipari csatlakozástechnika mérföldköveit.
Let's connect.

Weidmüller Kereskedelmi Kft.
1097 Budapest
Gubacsi út 6.
Tel: 1/382-7700
Fax: 1/382-7701
info@weidmueller.hu
www.weidmueller.hu



További információ:
www.systemised-marking.com



Rendelési szám: 1382370000/08/2012/SMKW