


Plug-in csatlakozók

RockStar® Ipari nehézcsatlakozók

Most új mércét állítunk

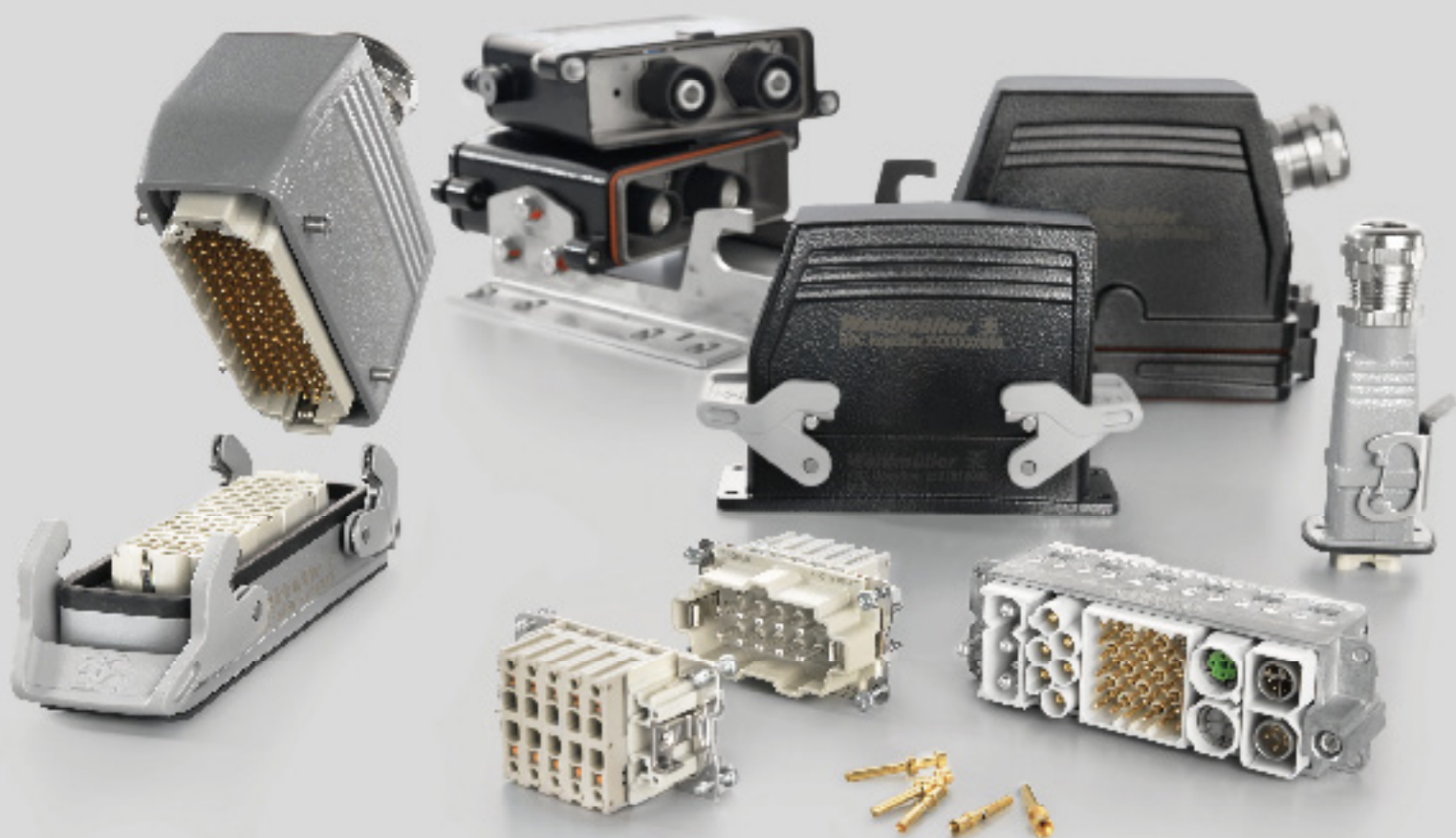

Weldmüller 

A Weidmüller neve egyet jelent a csatlakozástechnikával az iparban.

Az egyik alapvető termékcsaládunk az ipari nehézcsatlakozók, aminek kivonatos katalógusát tartja most kezében.

A kiadványunk célja, hogy egyrészt egy segédlet legyen a leggyakoribb cikkek könnyű kiválasztásához áttekinthető módon, valamint segítséget adjunk a termékcsalád magabiztos specifikálásához a továbbiakban, érthetően elmagyarázva a család felépítését, a kiválasztási szempontokat. Első körben az alapvető fizikai kialakításhoz figyelmébe ajánljuk a mellékelt ábrát.

Mint látható, a cikk alapvető részei a ház 2 része és a betétpárok, modulárisnál ehhez jön még a tartókeret több méretben (a használni kívánt modulok helyigényétől függően).

Indulásként a célfeladat alapján kiválasztjuk a szükséges modulokat figyelembe véve a családok eltérő névleges feszültség és áramértékét, valamint a szükséges pólusszámot.

A betéthez minden esetben tartozik egy beépítési méret, ami a legfontosabb segítségünk a továbbiakban.

Ezen beépítési méret minden ház és betét esetén alapadat, és alapvetően arra kell csak figyelniünk, hogy a például egy 3-as beépítésű méretű 3-as méretű házat válasszunk az eltérő opciók közül.

A Weidmüller további segítséget is nyújt a megbízható kiválasztáshoz online és letölthető szoftveres termékkonfigurátorral.

On-line segédletek:

Weidmüller-konfigurátor:

www.weidmueller.hu/wmc

Weidmüller-galaxy: <https://galaxy.weidmueller.com/>

További kérdéseivel forduljon szakértőnkhez az alábbi elérhetőségeken:


Varga István

műszaki támogató





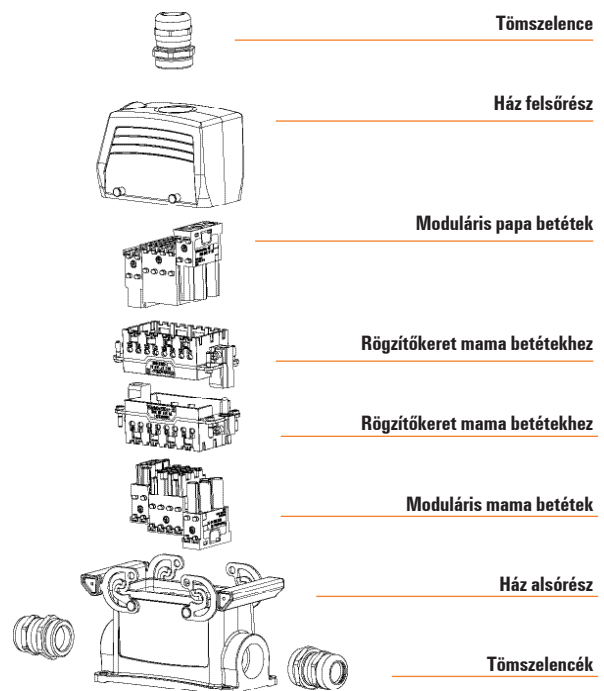

istvan.varga@weidmueller.com

+36 30 274 3270







Ipari nehézcsatlakozók összeállítása - moduláris betétek esetén









HDC csatlakozók 4 pólus, 400V, 16A Size 1, M20, IP65

Mama csatlakozó	Papa csatlakozó	Aljzatház	Aljzatház 90 fokos	Fedél felső kábelvezetéssel	Tömszelencék IP68
					
Csavaros csatlakozás	Csavaros csatlakozás				
Cikkszám	Cikkszám	Cikkszám	Cikkszám	Cikkszám	Cikkszám
1498400000	149830000	1497600000	1497700000	1788820000	1772220000
HDC HA 4 FS	HDC HA 4 MS	HDC 04A ALU	HDC 04A AWLU	HDC 04A TOLU 1M20G	VG M20 - MS 68
Egyenes kit	90 fokos kit				
Cikkszám	Cikkszám				
1802440000	1802700000				

HDC csatlakozók 6 pólus, 500V, 16A Size 3, M20, IP65

Mama csatlakozó	Papa csatlakozó	Fedél oldalsó kábelvezetéssel	Fedél felső kábelvezetéssel	Aljzatház	Tömszelencék IP68
 PUSH IN	 PUSH IN				
Csavaros	Csavaros				
Cikkszám	Cikkszám	Cikkszám	Cikkszám	Cikkszám	Cikkszám
1873520000	1200200000	1873530000	1200000000	1788100000	1788120000
HDC HE 6 FP	HDC HE 6 MP	HDC 06B TSLU 1M20G	HDC 06B TOLU 1M20G	HDC 06B ALU	VG M20 - MS 68
Felső bevezetéses húzókegyeles kit	Oldalsó bevezetéses húzókegyeles kit	Felső bevezetéses PUSH IN kit	Oldalsó bevezetéses PUSH IN kit		
Cikkszám	Cikkszám	Cikkszám	Cikkszám		
1802740000	1802730000	1061720000	1027650000		




HDC csatlakozók 10 pólus, 500V, 16A Size 4, M25, IP65

Mama csatlakozó	Papa csatlakozó	Fedél oldalsó kábelvezetéssel	Fedél felső kábelvezetéssel	Aljzatház	Tömszelencék IP68
 PUSH IN	 PUSH IN				
Csavaros	Csavaros				
Cikkszám	Cikkszám	Cikkszám	Cikkszám	Cikkszám	Cikkszám
1873540000	1204100000	1873550000	1203900000	1787550000	1787590000
HDC HE 10 FP	HDC HE 10 MP	HDC 10B TSBU 1M25G	HDC 10B TOBU 1M25G	HDC 10B ABU	VG M25 - MS 68
Felső bevezetéses húzókegyeles kit	Oldalsó bevezetéses húzókegyeles kit	Felső bevezetéses PUSH IN kit	Oldalsó bevezetéses PUSH IN kit		
Cikkszám	Cikkszám	Cikkszám	Cikkszám		
1802410000	1802420000	1061740000	1027670000		

HDC csatlakozók 16 pólus, 500V, 16A Size 6, M25, IP65







Mama csatlakozó	Papa csatlakozó	Fedél oldalsó kábelvezetéssel	Fedél felső kábelvezetéssel	Aljzatház	Tömszelencék IP68
 PUSH IN	 PUSH IN				
Csavaros	Csavaros				
Cikkszám	Cikkszám	Cikkszám	Cikkszám	Cikkszám	Cikkszám
1873560000	1207700000	1873570000	1207500000	1788180000	1788210000
HDC HE 16 FP	HDC HE 16 MP	HDC 16B TSBU 1M25G	HDC 16B TOBU 1M25G	HDC 16B ABU	VG M25 - MS 68
Felső bevezetéses húzókegyeles kit	Oldalsó bevezetéses húzókegyeles kit	Felső bevezetéses PUSH IN kit	Oldalsó bevezetéses PUSH IN kit		
Cikkszám	Cikkszám	Cikkszám	Cikkszám		
1802390000	1802400000	1061770000	1027690000		

HDC csatlakozók 24 pólus, 500V, 16A Size 8, M32, IP65







Mama csatlakozó	Papa csatlakozó	Fedél oldalsó kábelvezetéssel	Fedél felső kábelvezetéssel	Aljzatház	Tömszelencék IP68
 PUSH IN	 PUSH IN				
Csavaros	Csavaros				
Cikkszám	Cikkszám	Cikkszám	Cikkszám	Cikkszám	Cikkszám
1873580000	1211300000	1873590000	1211100000	1787750000	1787810000
HDC HE 24 FP	HDC HE 24 MP	HDC 24B TSBU 1M32G	HDC 24B TOBU 1M32G	HDC 24B ABU	VG M32 - MS 68
Felső bevezetéses húzókegyeles kit	Oldalsó bevezetéses húzókegyeles kit	Felső bevezetéses PUSH IN kit	Oldalsó bevezetéses PUSH IN kit		
Cikkszám	Cikkszám	Cikkszám	Cikkszám		
1802480000	1802380000	1061700000	1061790000		

Moduláris Csatlakozók







Moduláris Csatlakozó Méret 3, M25, IP65

Moduláris keret AB	Moduláris keret BA	Aljzatház	Alap ház	Fedél oldalsó kábelvezetéssel	Tömszelencék IP68
					
Cikkszám 1428920000 HDC MF 6B AB	Cikkszám 1428940000 HDC MF 6B BA	Cikkszám 1202500000 HDC 06B ADLU	Cikkszám 1900360000 HDC 06B SDLU 1M20G	Cikkszám 1787580000 HDC 06B TSLU 1M25G	Cikkszám 1772220000 VG M20 - MS 68







Moduláris Csatlakozó Méret 4, M25, IP65

Moduláris keret AC	Moduláris keret CA	Aljzatház	Alap ház	Fedél oldalsó kábelvezetéssel	Tömszelencék IP68
					
Cikkszám 1428960000 HDC MF 10B AC	Cikkszám 1428980000 HDC MF 10B CA	Cikkszám 1206500000 HDC 10B ADLU	Cikkszám 1903410000 HDC 24D SDLU 1M25G	Cikkszám 1787580000 HDC 10B TSLU 1M25G	Cikkszám 1772230000 VG M25 - MS 68

Moduláris Csatlakozó Méret 6, M25, IP65

Moduláris keret AD	Moduláris keret DA	Aljzatház	Alap ház	Fedél oldalsó kábelvezetéssel	Tömszelencék IP68
					
Cikkszám 1429010000 HDC MF 16B AD	Cikkszám 1429030000 HDC MF 16B DA	Cikkszám 1210100000 HDC 16B ADLU	Cikkszám 1415810000 HDC 16B SDLU 1M25G	Cikkszám 1788200000 HDC 16B TSLU 1M25G	Cikkszám 1772230000 VG M25 - MS 68


Moduláris Csatlakozó Méret 8, M32, IP65

Moduláris keret AF	Moduláris keret FA	Aljzatház	Alap ház	Fedél oldalsó kábelvezetéssel	Tömszelencék IP68
					
Cikkszám 1429050000 HDC MF 24B AF	Cikkszám 1429070000 HDC MF 24B FA	Cikkszám 1214300000 HDC 24B ADLU	Cikkszám 1904440000 HDC 64D SDLU 1M32G	Cikkszám 1787790000 HDC 24B TSLU 1M32G	Cikkszám 1772240000 VG M32 - MS 68

Adatmodulok


Modulplug adatcsatlakozó betétek

HDC MRJ45 GC

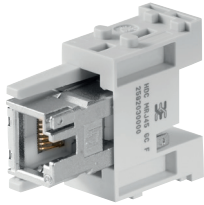

Típus	RJ45-RJ45 Mama csatlakozó
Modulhelyigény:	1
Cikkszám	2592030000

HDC MRJ45 ABP MI

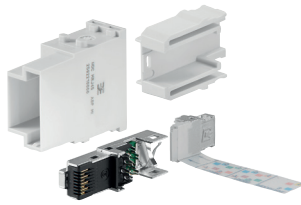


Típus	EIA/TIA-568A, EIA/TIA-568B PROFINET
Modulhelyigény:	1
Cikkszám	2592210000

Teljesítmény Aljzatok

Modulplug teljesítmény betétek PUSH IN csatlakozással

HDC MXH 2 MP


HDC MXH 2 FP

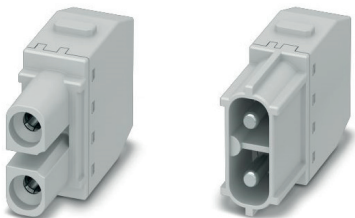

Névleges áram	40A
Névleges feszültség	690 V
Csatlakozás típusa	PUSH IN csatlakozás
Maximális keresztmetszet	10mm ²
Pólusok	2
Modulhelyigény:	1
Cikkszám (Mama)	2772830000
Cikkszám (Papa)	2772820000

HDC MXH 3 MP


HDC MXH 3 FP

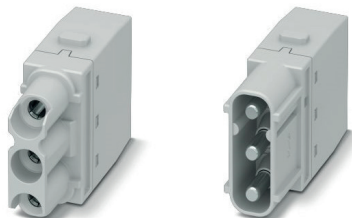

Névleges áram	40A
Névleges feszültség	690 V
Csatlakozás típusa	PUSH IN csatlakozás
Maximális keresztmetszet	10mm ²
Pólusok	3
Modulhelyigény:	1
Cikkszám (Mama)	2772790000
Cikkszám (Papa)	2772780000

HDC MXH 4 MP

HDC MXH 4 FP

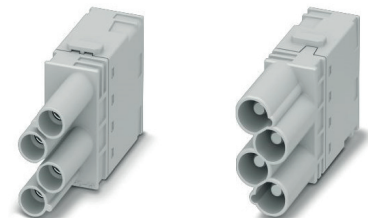


Névleges áram	40A
Névleges feszültség	690 V
Csatlakozás típusa	PUSH IN csatlakozás
Maximális keresztmetszet	10mm ²
Pólusok	4
Modulhelyigény:	1
Cikkszám (Mama)	2772810000
Cikkszám (Papa)	2772800000

Teljesítmény modulok


Modulplug teljesítmény betétek axiális csavaros csatlakozással

HDC MXH 2 AS

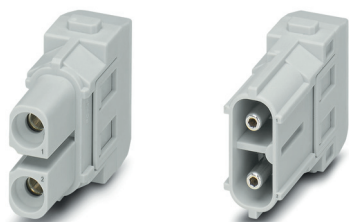


Névleges áram	40A
Névleges feszültség	1000 V
Csatlakozás típusa	Axiális csavaros csatlakozás
Maximális keresztmetszet	10mm ²
Pólusok	2
Modulhelyigény:	1
Cikkszám (Mama)	2748330000
Cikkszám (Papa)	2748320000


HDC MHP 70 AS

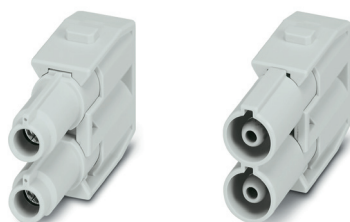

Névleges áram	70A
Névleges feszültség	1000 V
Csatlakozás típusa	Axiális csavaros csatlakozás
Maximális keresztmetszet	25mm ²
Pólusok	2
Modulhelyigény:	1
Cikkszám (Mama)	2748310000
Cikkszám (Papa)	2748300000

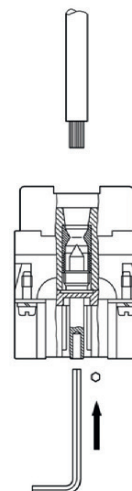


HDC MHP 100 AS

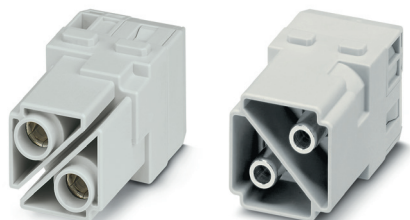


Névleges áram	100A
Névleges feszültség	1000 V
Csatlakozás típusa	Axiális csavaros csatlakozás
Maximális keresztmetszet	35mm ²
Pólusok	2
Modulhelyigény:	2
Cikkszám (Mama)	2748290000
Cikkszám (Papa)	2748280000

HDC MHP 200 AS

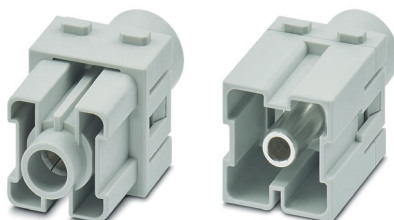

Névleges áram	200A
Névleges feszültség	1000 V
Csatlakozás típusa	Axiális csavaros csatlakozás
Maximális keresztmetszet	70mm ²
Pólusok	1
Modulhelyigény:	2
Cikkszám (Mama)	2748250000
Cikkszám (Papa)	2748240000

HDC MHP 200 PE

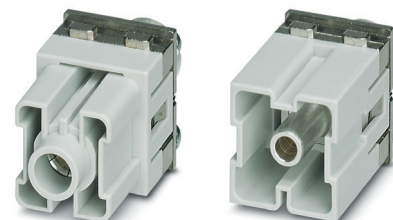


Névleges áram	200A
Névleges feszültség	1000 V
Csatlakozás típusa	Axiális csavaros csatlakozás
Maximális keresztmetszet	70mm ²
Pólusok	1
Modulhelyigény:	2
Cikkszám (Mama)	2748270000
Cikkszám (Papa)	2748260000

Jel modulok


Moduplug jel betétek PUSH IN csatlakozással

HDC MHE 5

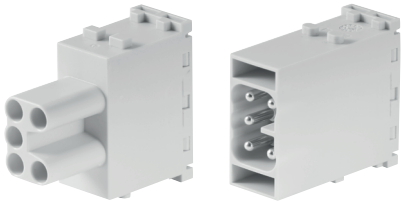


Névleges áram	16A
Névleges feszültség	400 V
Csatlakozás típusa	PUSH IN csatlakozás
Maximális keresztmetszet	2.5mm ²
Pólusok	5
Modulhelyigény:	1
Cikkszám (Mama)	2636190000
Cikkszám (Papa)	2636180000

HDC MHE 5L

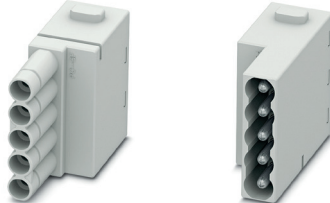


Névleges áram	16A
Névleges feszültség	230 V
Csatlakozás típusa	PUSH IN csatlakozás
Maximális keresztmetszet	1.5mm ²
Pólusok	5
Modulhelyigény:	1
Cikkszám (Mama)	2748410000
Cikkszám (Papa)	2748400000

HDC MHE 6 FP / MP

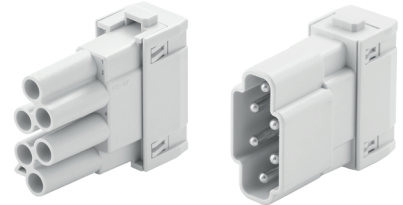


Névleges áram	16A
Névleges feszültség	500 V
Csatlakozás típusa	PUSH IN csatlakozás
Maximális keresztmetszet	2.5mm ²
Pólusok	6
Modulhelyigény:	1
Cikkszám (Mama)	2748430000
Cikkszám (Papa)	2748420000

HDC MHE 8 FP / MP

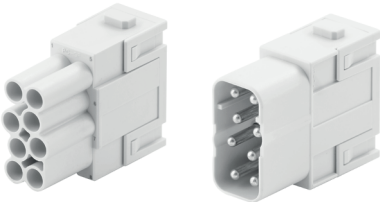

Névleges áram	16A
Névleges feszültség	400 V
Csatlakozás típusa	PUSH IN csatlakozás
Maximális keresztmetszet	2.5mm ²
Pólusok	8
Modulhelyigény:	1
Cikkszám (Mama)	2748450000
Cikkszám (Papa)	2748440000

HDC MHD 12 MP

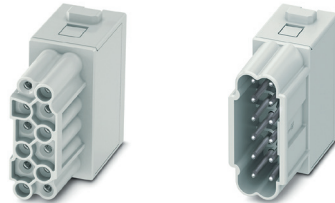

Névleges áram	10A
Névleges feszültség	250 V
Csatlakozás típusa	PUSH IN csatlakozás
Maximális keresztmetszet	1.5mm ²
Pólusok	12
Modulhelyigény:	1
Cikkszám (Mama)	2748470000
Cikkszám (Papa)	2748460000

HDC MDU



Típus	Vakmodul
Modulhelyigény:	0.5
OrdCikkszámér No.	1429040000

Weidmüller – Társ az okos ipari csatlakoztatásban

Nagy tapasztalattal rendelkező szakértőként világszerte termékekkel, megoldásokkal és szolgáltatásokkal támogatjuk vevőinket és partnereinket az ipari környezetben megvalósuló energiával, jelekkel és adatokkal kapcsolatos alkalmazások területén. Az Önök üzletágában és piacain is otthon vagyunk és ismerjük a holnap kihívásait, így mindig képesek vagyunk személyes elvárásainak megfelelő, újszerű, hosszú távú és értékteremtő megoldásokat szállítani.

Együttesen fektetjük le az ipari csatlakoztatás mérföldköveit.

Nem tudjuk garantálni, hogy az általunk a megrendelőnek átadott kiadványokban vagy szoftverekben nincsenek hibák. Minden tőlünk telhetőt megteszünk, hogy gyorsan kijavítsuk nyomtatott médiánk hibáit.

Valamennyi megrendelés az általános szállítási feltételeinken alapul, melyek megtekinthetők azon cégcsoportunk weboldalain, ahol megrendelését leadja. Igény szerint az általános szállítási feltételeket is elküldjük Önnek.

Weidmüller Kft.
Budapest, Gubacsi út 6.
1097
T +36 1 4647888
Fax: +36 1 382 7701
www.weidmueller.hu
info@weidmueller.hu