

További információkért, Szenzor Aktor Interfész és Ipari Ethernet konfigurátorunk közvetlen eléréséhez, illetve személyes kapcsolatfelvétel céljából látogasson el a honlapunkra:

http://galaxy.weidmueller.com/wi_sai/index.php




Weidmüller – társ az Industrial Connectivity területén


Nagy tapasztalattal rendelkező szakértőként világszerte termékekkel, megoldásokkal és szolgáltatásokkal támogatjuk vevőinket és partnereinket az ipari környezetben megvalósuló energiával, jelekkel és adatokkal kapcsolatos alkalmazások területén. Az Önök üzletágában és piacain is otthon vagyunk, és ismerjük a honlap kihívásait. Így mindig képesek vagyunk személyes elvárásainak megfelelő, újszerű, hosszú és értékteremtő megoldásokat szállítani. Együttesen fektetjük le az Industrial Connectivity mérföldköveit.

Szabványos vagy egyedi
Mi mindig a legjobb csatlakozást kínáljuk
Let's connect.

Konfigurálás és megrendelés

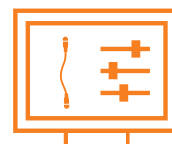

Online konfigurátorunkkal megtervezheti egyedi csatlakozókábeleit. Itt akár egy darabot is megrendelhet.

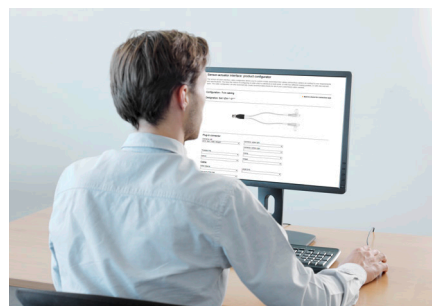

- Az alkalmazástól függően konfigurálhatja a vezeték mindkét végét azonos vagy eltérő csatlakozókkal, illetve a kábelvégeket szabadon is hagyhatja.
- Igényeinek megfelelően válassza ki a vezetékekhez az anyagot, a kábelhosszat és a pólusszámot.
- Automatikusan megkapja egyedi csatlakozóvezetékeinek műszaki adatlapjait is.

Összeállítás és megrendelés



A Weidmüller szakemberével közvetlenül együttműködve a konfekcionált csatlakozóvezetékek speciális kombinációit alakíthatja ki.



- Megvalósítjuk egyedi vezetékvezési elrendezéseit, speciális csomagjait és egyedi jelöléseit.
- Igényeinek megfelelően beszerezzük speciális kábeleit, teszteteket végzünk és műszaki dokumentációt szállítunk.
- Különböző kábeleket egyetlen rendelési számhoz csoportosítva egyszerű az újrendelés.

Weidmüller Kereskedelmi Kft.
1097 Budapest
Gubacsi út 6.
T +36 1 382 7700
F +36 1 382 7701
info@weidmueller.hu
www.weidmueller.hu



Weidmüller


Csatlakoztassa és használja - a bonyolult konfekcionálás helyett

Csatlakoztatásra kész kábelek minden követelményhez


Az egyre inkább digitálissá váló környezetben nagy az igény a tápellátás, a jelek és az adatok biztonságos átvitelére, valamint a szabványos kábelezési megoldások gyors elérésére, illetve egyedi és speciális kábelek kifejlesztésére.

Ákár szenzorokhoz való jelkábelekre, akár különböző csatlakozóprofilú Ethernet adatkábelekre van szüksége – a Weidmüller minden alkalmazási területre a megfelelő megoldást kínálja. Egyedi alkalmazásainak minden szintjén, minden tervezési szituációban alkalmazkodunk az Ön igényeihez: rendeljen szabványos kábel-csatlakozó kombinációkat közvetlenül a katalógusból, vagy az online konfigurátor használatával, illetve a Weidmüller szakemberével együttműködve hozza létre a saját változatait. Egyedi megoldásokat kínálunk az Ön igényeinek megfelelő kábelhosszakkal, csatlakozókkal, jelölésekkel vagy színekkel, akár egyetlen darabos megrendelés esetén is. A szabványos megoldástól az új fejlesztésig – velünk mindig megfelelően csatlakozhat.

Válassza ki és rendeljen

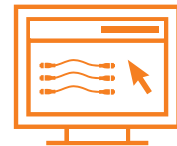

Válasszon vezetékészleteink széles választékából és rendelje meg közvetlenül az online katalógusunkból, akár egy darabot is.

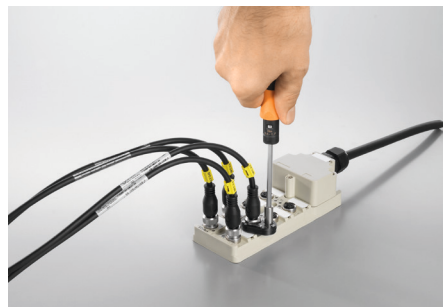

- PUR, PVC kivitelű kábelek kaphatók.
- Hatalmas színválaszték.
- A gyors azonosítást segítő jelölésekkel.

- M8, M12, M16, 7/8", M23 és RJ45 dugaszolható csatlakozókkal.
- 360°-os árnyékolás és rezgésállóság a hibamentes működés érdekében.
- M8 és M12 a DIN EN 61076 szabványnak megfelelően.

- IP65, IP66, IP67, IP68 és IP69 védetség.
- Biztonságos szerelés a Screwty® nyomaték-csavarhúzóval.

Jel

Rendelési szám	Típus
M12 egyenes aljzat, 3 pólus, PUR	
A kódolású	9457820150 SAIL-M12BG-3-1.5U
	9457820300 SAIL-M12BG-3-3.0U
	9457820500 SAIL-M12BG-3-5.0U
	9457821000 SAIL-M12BG-3-10U
M12 egyenes aljzat, 4 pólus, PUR	
A kódolású	9457730150 SAIL-M12BG-4-1.5U
	9457730300 SAIL-M12BG-4-3.0U
	9457730500 SAIL-M12BG-4-5.0U
	9457731000 SAIL-M12BG-4-10U
M12 hajlított aljzat, 3 pólus, PUR	
A kódolású	9457320150 SAIL-M12BW-3-1.5U
	9457320300 SAIL-M12BW-3-3.0U
	9457320500 SAIL-M12BW-3-5.0U
	9457321000 SAIL-M12BW-3-10U
M12 hajlított aljzat, 4 pólus, PUR	
A kódolású	9457740150 SAIL-M12BW-4-1.5U
	9457740300 SAIL-M12BW-4-3.0U
	9457740500 SAIL-M12BW-4-5.0U
	9457741000 SAIL-M12BW-4-10U
M12 hajlított aljzat, LED, 4 pólus, PUR	
A kódolású	9456380150 SAIL-M12BW-4-2L1.5U
	9456380300 SAIL-M12BW-4-2L3.0U
	9456380500 SAIL-M12BW-4-2L5.0U
	9456381000 SAIL-M12BW-4-2L10U

Hossz (m)	Rendelési szám	Típus
1,5	9457450150	SAIL-M8BG-3-1.5U
3	9457450300	SAIL-M8BG-3-3.0U
5	9457450500	SAIL-M8BG-3-5.0U
10	9457451000	SAIL-M8BG-3-10U
M8 egyenes aljzat, 4 pólus, PUR		
A kódolású	9457850150	SAIL-M8BG-4-1.5U
	9457850300	SAIL-M8BG-4-3.0U
	9457850500	SAIL-M8BG-4-5.0U
	9457851000	SAIL-M8BG-4-10U
M8 hajlított aljzat, 3 pólus, PUR		
A kódolású	9457380150	SAIL-M8BW-3-1.5U
	9457380300	SAIL-M8BW-3-3.0U
	9457380500	SAIL-M8BW-3-5.0U
	9457381000	SAIL-M8BW-3-10U
M8 hajlított aljzat, 4 pólus, PUR		
A kódolású	9457850150	SAIL-M8BW-4-1.5U
	9457850300	SAIL-M8BW-4-3.0U
	9457850500	SAIL-M8BW-4-5.0U
	9457851000	SAIL-M8BW-4-10U
M8 hajlított aljzat, LED, 3 pólus, PUR		
A kódolású	9457460150	SAIL-M8BW-3L1.5U
	9457460300	SAIL-M8BW-3L3.0U
	9457460500	SAIL-M8BW-3L5.0U
	9457461000	SAIL-M8BW-3L10U

Áramellátás

Rendelési szám	Típus
M12 egyenes dugaszról M12 egyenes aljzatra, PUR	
S kódolású	2050270150 SAIL-M12GM12G-S-1.5P
	2050270300 SAIL-M12GM12G-S-3.0P
	2050270500 SAIL-M12GM12G-S-5.0P
	2050271000 SAIL-M12GM12G-S-10P
M12 egyenes dugaszról M12 egyenes aljzatra, PUR	
T kódolású	2050760150 SAIL-M12GM12G-T-1.5P
	2050760300 SAIL-M12GM12G-T-3.0P
	2050760500 SAIL-M12GM12G-T-5.0P
	2050761000 SAIL-M12GM12G-T-10P
M12 egyenes dugaszról M12 egyenes aljzatra, PUR	
K kódolású	2455250150 SAIL-M12GM12G-K-1.5P
	2455250300 SAIL-M12GM12G-K-3.0P
	2455250500 SAIL-M12GM12G-K-5.0P
	2455251000 SAIL-M12GM12G-K-10P
M12 egyenes dugaszról M12 egyenes aljzatra, PUR	
L kódolású	2455260150 SAIL-M12GM12G-L-1.5P
	2455260300 SAIL-M12GM12G-L-3.0P
	2455260500 SAIL-M12GM12G-L-5.0P
	2455261000 SAIL-M12GM12G-L-10P

Hossz (m)	Rendelési szám	Típus
1,5	2050160150	SAIL-M12BG-S-1.5P
3	2050160300	SAIL-M12BG-S-3.0P
5	2050160500	SAIL-M12BG-S-5.0P
10	2050161000	SAIL-M12BG-S-10P
M12 egyenes aljzat, PUR		
T kódolású	2050490150	SAIL-M12BG-T-1.5P
	2050490300	SAIL-M12BG-T-3.0P
	2050490500	SAIL-M12BG-T-5.0P
	2050491000	SAIL-M12BG-T-10P
M12 egyenes aljzat, PUR		
K kódolású	2455150150	SAIL-M12BG-K-1.5P
	2455150300	SAIL-M12BG-K-3.0P
	2455150500	SAIL-M12BG-K-5.0P
	2455151000	SAIL-M12BG-K-10P
M12 egyenes aljzat, PUR		
L kódolású	2455330150	SAIL-M12BG-L-1.5P
	2455330300	SAIL-M12BG-L-3.0P
	2455330500	SAIL-M12BG-L-5.0P
	2455331000	SAIL-M12BG-L-10P

Ipari Ethernet



Rendelési szám	Típus
M12 egyenes dugaszról M12 egyenes dugaszra, PUR, PROFIBUS	
D-kódolású	1025950015 IE-C5DD4UG0015MCSMCS-E
	1025950030 IE-C5DD4UG0030MCSMCS-E
	1025950050 IE-C5DD4UG0050MCSMCS-E
	1025950100 IE-C5DD4UG0100MCSMCS-E
M12 egyenes dugaszról M12 egyenes dugaszra, PUR	
X-kódolású	1463640015 IE-C6ELBUG0015XCSCXCS-E
	1463640030 IE-C6ELBUG0030XCSCXCS-E
	1463640050 IE-C6ELBUG0050XCSCXCS-E
	1463640100 IE-C6ELBUG0100XCSCXCS-E
M8 egyenes dugaszról M8 egyenes dugaszra, PUR	
EtherCat	1160930150 SAIL-M8GM8SG-4S1.5UIE
	1160930300 SAIL-M8GM8SG-4S3.0UIE
	1160930500 SAIL-M8GM8SG-4S5.0UIE
	1160931000 SAIL-M8GM8SG-4S10UIE
Egyenes RJ45-ről egyenes RJ45-re, LSZH zárko	
CabinetLine	1165940002 IE-C6FPBLD002M40M40-D
	1165940005 IE-C6FPBLD005M40M40-D
	1165940010 IE-C6FPBLD010M40M40-D
	1165940020 IE-C6FPBLD020M40M40-D
	1165940030 IE-C6FPBLD030M40M40-D
	1165940050 IE-C6FPBLD050M40M40-D

További színek kaphatók

Rendelési szám	Típus
M12 egyenes dugaszról RJ45-re, PUR, PROFIBUS	
D-kódolású	1044470015 IE-C5DD4UG0015MCSA20-E
	1044470030 IE-C5DD4UG0030MCSA20-E
	1044470050 IE-C5DD4UG0050MCSA20-E
	1044470100 IE-C5DD4UG0100MCSA20-E
M12 egyenes dugaszról RJ45-re, PUR	
X-kódolású	1457580015 IE-C6ELBUG0015U40XCSE-E
	1457580030 IE-C6ELBUG0030U40XCSE-E
	1457580050 IE-C6ELBUG0050U40XCSE-E
	1457580100 IE-C6ELBUG0100U40XCSE-E
M8 egyenes dugaszról RJ45-re, PUR	
EtherCat	1201210050 SAIL-M8GRJ45-4S0.5UIE
	1201210300 SAIL-M8GRJ45-4S3.0UIE
	1201210500 SAIL-M8GRJ45-4S5.0UIE
	1201211000 SAIL-M8GRJ45-4S10UIE
Egyenes RJ45-ről egyenes RJ45-re, PVC, PROFIBUS	
CabinetLine	1522100002 IE-C5DS4VG0002A60A60-E
	1522100005 IE-C5DS4VG0005A60A60-E
	1522100010 IE-C5DS4VG0010A60A60-E
	1522100020 IE-C5DS4VG0020A60A60-E
	1522100030 IE-C5DS4VG0030A60A60-E
	1522100050 IE-C5DS4VG0050A60A60-E

BUSZ



Hossz (m)	Rendelési szám	Típus
M12 egyenes dugaszról M12 egyenes aljzatra, PUR, PROFIBUS DP		
B kódolású	1873310150	SAIL-M12GM12G-PB-1.5D
	1873310300	SAIL-M12GM12G-PB-3.0D
	1873310500	SAIL-M12GM12G-PB-5.0D
	1873311000	SAIL-M12GM12G-PB-10D
M12 egyenes aljzat, PUR		
B kódolású	1873320150	SAIL-M12BG-PB-1.5D
	1873320300	SAIL-M12BG-PB-3.0D
	1873320500	SAIL-M12BG-PB-5.0D
	1873321000	SAIL-M12BG-PB-10D
M12 egyenes dugaszról M12 egyenes aljzatra, PUR, CANopen/DeviceNet		
A kódolású	1964710150	SAIL-M12GM12G-CD-1.5A
	1964710300	SAIL-M12GM12G-CD-3.0A
	1964710500	SAIL-M12GM12G-CD-5.0A
	1964711000	SAIL-M12GM12G-CD-10A
M12 egyenes aljzat, PUR		
A kódolású	1964690150	SAIL-M12BG-CD-1.5A
	1964690300	SAIL-M12BG-CD-3.0A
	1964690500	SAIL-M12BG-CD-5.0A
	1964691000	SAIL-M12BG-CD-10A

Screwty®

Rendelési szám	Típus	Leírás
1920000000	Screwty készlet -DM	Screwty® csavarhúzó nyomatékfogantyúval, beállító segédlettel, M12, M8, M12F és M8F előtétellel
1910000000	Screwty készlet	Screwty® csavarhúzó szabványos nyéllel, M12, M8, M12F és M8F előtétellel

Az esetleges hibáért, és elírásokért felelősséget nem vállalunk. A változtatás jogát fenntartjuk.